

LOCATION PINS  
ロケーションピン

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

	<b>RoHS</b> <b>TLPA</b>		<b>材質</b> S45C <b>硬度</b> 40~50HRC
	<b>RoHS</b> <b>TLPB</b>		<b>材質</b> S45C <b>硬度</b> 40~50HRC
	<b>RoHS</b> <b>TLPC</b>		<b>材質</b> S45C <b>硬度</b> 40~50HRC
	<b>RoHS</b> <b>LPU</b>		<b>材質</b> S45C(生材)
	<b>RoHS</b> <b>LPL</b>		<b>材質</b> S45C <b>硬度</b> 40~50HRC
	<b>RoHS</b> <b>DLPA</b>		<b>材質</b> S45C <b>硬度</b> 40~50HRC

Dh7	L	R	d	型式		¥基準単価
				Type	D	
20	0 -0.021	46	3	10.5	TLPA	20 1,240

Dh7	L	R	d	d1	H	ℓ	型式		¥基準単価
							Type	D	
25	0 -0.021	56	3	10.5	17.5	12	6	TLPB	25 1,350
32	0 -0.025	65	5	24	10			TLPB	32 1,560

Dh7	D1h7	L	R	d	b	型式		¥基準単価	
						Type	D		
20	0 -0.021	25	0 -0.021	44	3	10.5	21	TLPC	20 1,230

Dh7	ℓ	d	d1	H	型式		¥基準単価
					Type	D	
25	0 -0.021	12	9	14	11	LPU	25 350
32	0 -0.025	15	11	17.5	13	LPU	32 460
40	0 -0.025	18	14	20	15	LPU	40 500

Dh7	D1h7	L	B	d	d1	H	型式		¥基準単価	
							Type	D		
20	0 -0.021	25	0 -0.021	40	20	9	14	11	LPL	20 440
25	0 -0.021	32	0	50	25	11	17.5	12	LPL	25 510
32	0 -0.025	40	0 -0.025	70	35	11	17.5	24	LPL	32 610

Dh7	L	R	d	d1	H	型式		¥基準単価
						Type	D	
20	0 -0.021	46	3	11	17.5	12	DLPA	20 320
25	0 -0.021	56	3	11	17.5	12	DLPA	25 380
32	0 -0.025	70	5	11	17.5	24	DLPA	32 540

ⓈD20は、φ11の通し穴となります。

Order 注文例  
型式 LPL 25

Delivery 出荷日  
在庫品 翌日出荷 P.37  
ご希望によりPMS:00%、当日出荷受付致します。

Price 価格

●TLPA・TLPB・TLPC  
■数量スライド価格(Ⓢ1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量を超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

●LPU・LPL・DLPA  
■数量スライド価格(Ⓢ1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~99	100~200	表示数量を超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Alterations 追加加工  
型式 - (LC)  
LPU 25 - LC22  
3 日目発送

Alteration	Code	Spec.	¥1Code
	LC	全長変更 指定1mm単位 LPU=L-(ℓ+3)≤LC<L LPL=B+2≤LC<Lmax. ⓈLPU・LPLのみ適用	200

MAGNET LIFTER PINS  
マグネットリフトピン

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

	<b>RoHS</b> <b>MLP</b>		<b>材質</b> SK4 <b>硬度</b> 53~58HRC
--	---------------------------	--	-------------------------------------

Ⓢ80℃以下でご使用ください。Ⓢマグネット部(MLG)詳細 P.964

マグネット部 固定用 付属ネジ	H	P	B マグネット部長さ	d	型式		L 指定1mm単位	¥基準単価	
					Type	D			
CB6	23	16	25	11	MLP	D	20	35~90	2,500
							25	40~100	2,900
							32	45~100	3,590
CB8	28	20	30	14	MLP	D	25	40~100	2,900
							32	45~100	3,590

Order 注文例  
型式 - L  
MLP 20 - 70


Delivery 出荷日  
3 日目発送  
ストックA 800円/1本 P.38  
Ⓢ同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格  
■数量スライド価格(Ⓢ1円未満切り捨て) P.37  
数量 1~9 10~19 20~49 50~100 表示数量を超えは  
値引率 基準単価 5% 10% 15% 価格・出荷日お見積り

Alterations 追加加工  
型式 - L - (KC・WKC)  
MLP 20 - 70 - WKC

Alterations	Code	Spec.	¥1Code
	KC	ツバ部廻り止め一面加工	450
	WKC	ツバ部廻り止め平行加工(2面) ⓈKC併用不可	600

Example 使用例

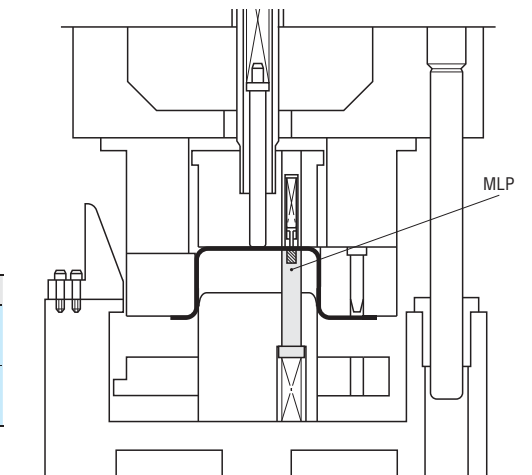

自動車用  
位置決め関連部品