


■エア配管用ブラケット


RoHS

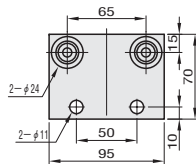


DAHK-A




DAHK-B

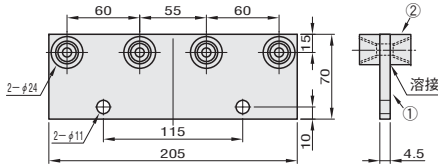


DAHK-C

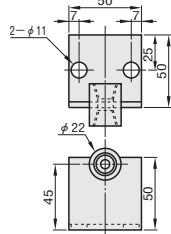

DAHK-D

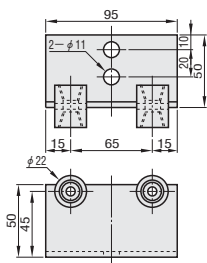

DAHK-E

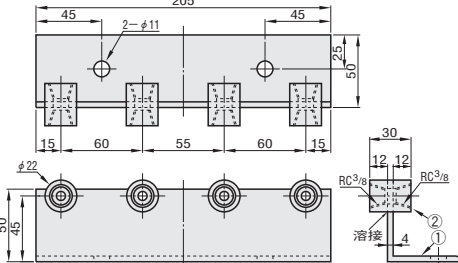

型式	材質		S 表面処理
	①	②	
DAHK-A	SPCC		四三酸化鉄皮膜 (Fe ₃ O ₄)
DAHK-B		SS400	
DAHK-C		SS400	
DAHK-D		SS400	
DAHK-E		SS400	

型式	¥基準単価 1~9本
DAHK-A	2,900
DAHK-B	5,020
DAHK-C	2,300
DAHK-D	3,500
DAHK-E	6,720



Order 注文例

型式 DAHK-A



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.37

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.37


数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

■配管用ターミナル


RoHS




TAHK-A

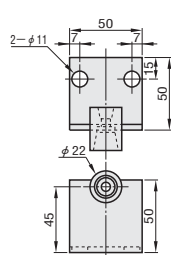

TAHK-B
TAHK-C [() 寸法]

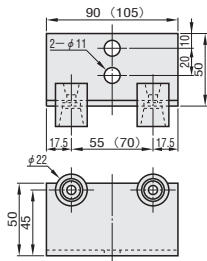

TAHK-D

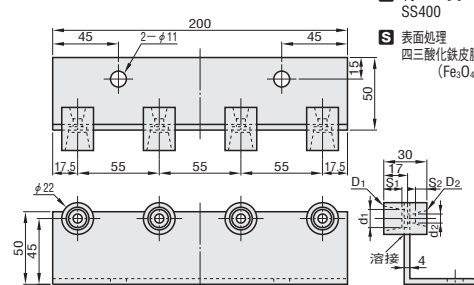

材質 SS400
S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

RC(PT)		d ₁	d ₂	S ₁	S ₂	型式				¥基準単価 1~9本				
D ₁	D ₂					Type	No.	TAHK-A	TAHK-B	TAHK-C	TAHK-D			
3/8	1/8	12	6	12	8	1	1,670	2,590	2,680	4,300				
	1/4		11											
	3/8		12											



Order 注文例

型式 TAHK-D-2



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.37



Price 価格



■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り



RoHS

DMFDA

5/63

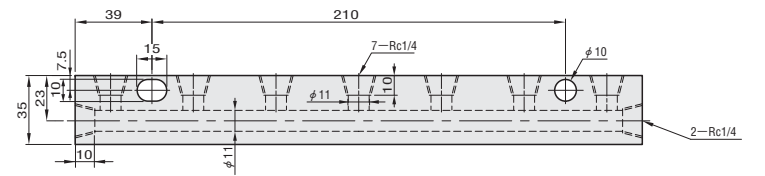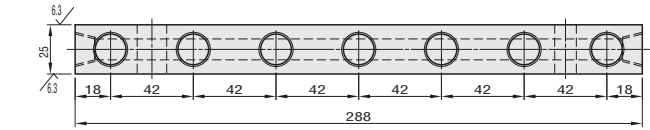

DMFDB

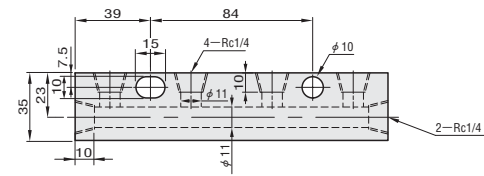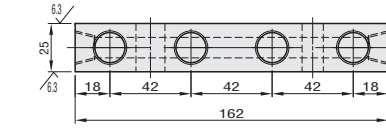

材質 A5052

型式	¥基準単価 1~4本
DMFDA	6,200
DMFDB	4,980



Order 注文例

型式 DMFDA



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.37

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.37

数量	1~4	5~9	10~14	15~20	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り