

OIL-FREE FLYING CAM UNIT -V TYPE-



無給油フライングカムユニット

-Vタイプ-


取付け幅 傾斜角度 加工能力 加工ストローク
65mm 5° 1.5t 15.1mm

RoHS

MFV65-5

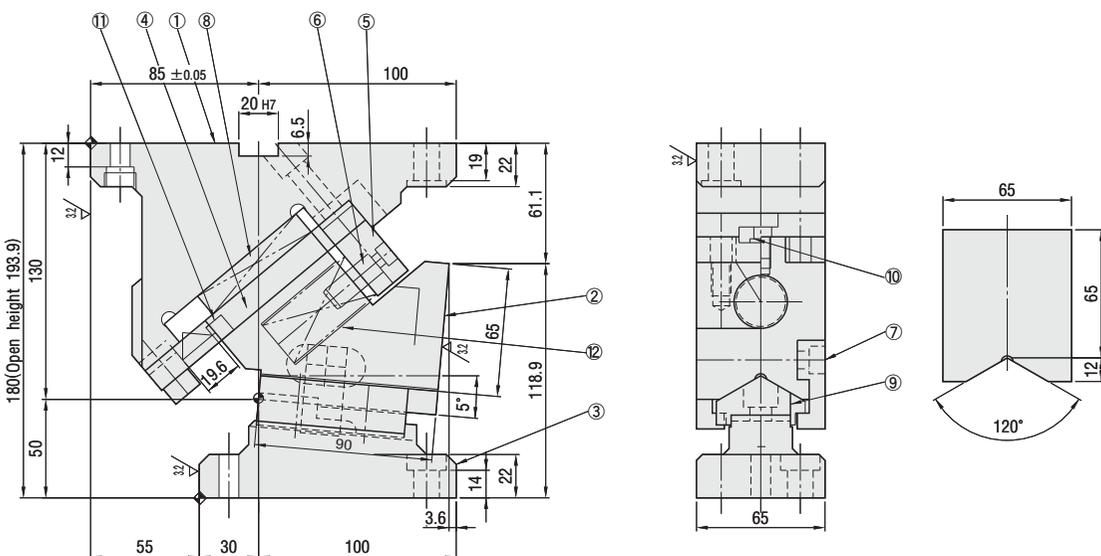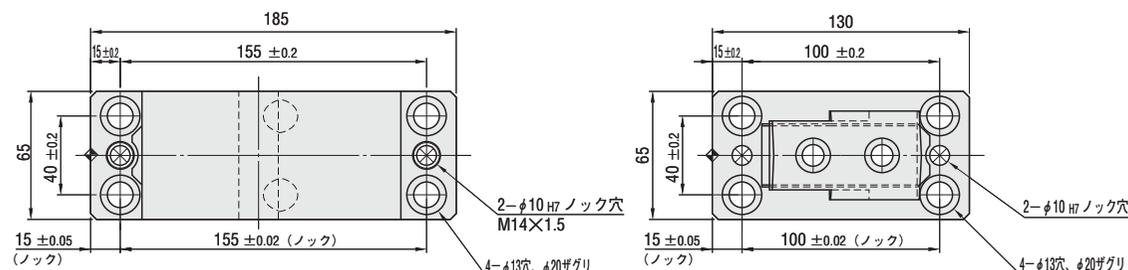

•カム線図

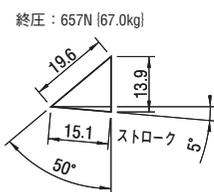

初圧: 112N {11.4kg}

- 加工能力: 14.7kN {1.5ton}
- 加工ストローク: 15.1mm
- 傾斜角度: 5°
- カム戻しスプリング力
初圧力: 112N {11.4kg}
終圧力: 657N {67.0kg}
- ユニット質量: 9kg

No.	部品名	材質	個数	備考
1	カムホルダー	FC250	1	
2	カムスライド	FC250+特殊固体潤滑剤	1	
3	カムドライバー	FC250	1	
4	ガイドプレート	SCM440	1	HQT
5	スプリングプレート	SS400	1	
6	スプリングガイドピン	SUU2	1	MST12-30
7	カム強制戻しプレート	銅合金	2	
8	カムローアプレート	銅合金+特殊固体潤滑剤	1	12×65×65
9	カムボトムプレート	S45C	1	HQI
10	キー	S45C	2	
11	消音ストッパ	ウレタン	1	φ10×10
12	カムスプリング	バネ材	1	SWL25-80

OIL-FREE FLYING CAM UNIT -V TYPE-



無給油フライングカムユニット

-Vタイプ-


取付け幅 傾斜角度 加工能力 加工ストローク
65mm 10° 1.5t 15.2mm

RoHS

MFV65-10

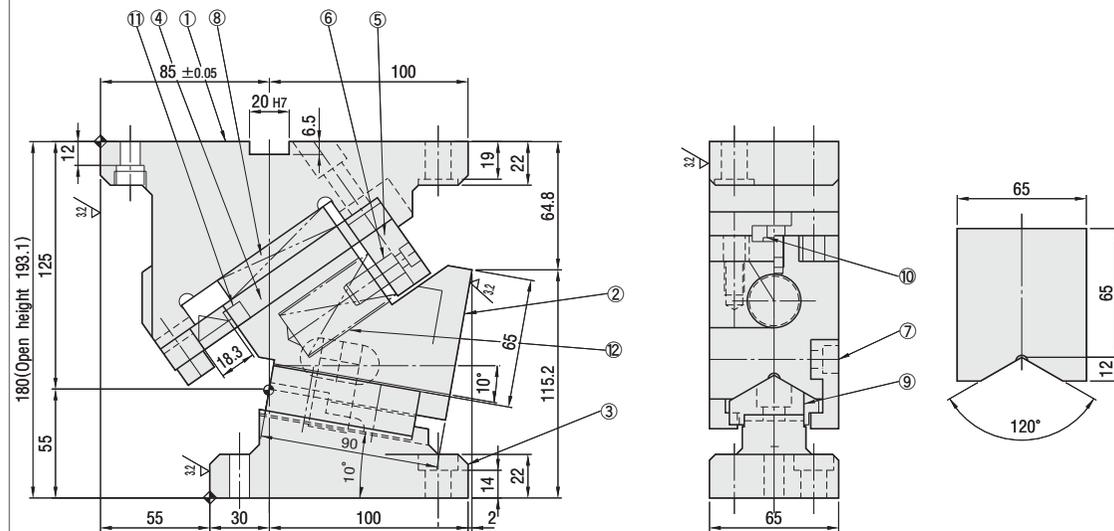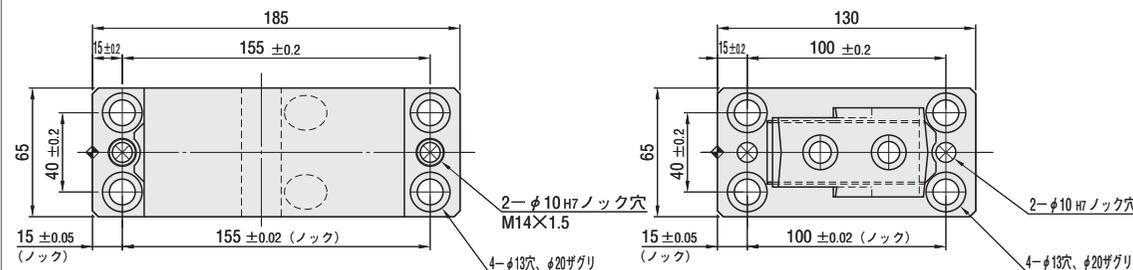

•カム線図

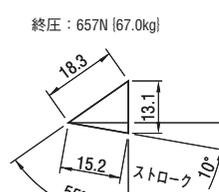

初圧: 112N {11.4kg}

- 加工能力: 14.7kN {1.5ton}
- 加工ストローク: 15.2mm
- 傾斜角度: 10°
- カム戻しスプリング力
初圧力: 112N {11.4kg}
終圧力: 657N {67.0kg}
- ユニット質量: 9kg

No.	部品名	材質	個数	備考
1	カムホルダー	FC250	1	
2	カムスライド	FC250+特殊固体潤滑剤	1	
3	カムドライバー	FC250	1	
4	ガイドプレート	SCM440	1	HQT
5	スプリングプレート	SS400	1	
6	スプリングガイドピン	SUU2	1	MST12-30
7	カム強制戻しプレート	銅合金	2	
8	カムローアプレート	銅合金+特殊固体潤滑剤	1	12×65×65
9	カムボトムプレート	S45C	1	HQI
10	キー	S45C	2	
11	消音ストッパ	ウレタン	1	φ10×10
12	カムスプリング	バネ材	1	SWL25-80



Order 注文例

型式

MFV65-5



Delivery 出荷日

5 日発送



Price 価格

¥基準単価

67,000

◎表示数量超えは価格・出荷日お見積り



Order 注文例

型式

MFV65-10



Delivery 出荷日

5 日発送



Price 価格

¥基準単価

67,000

◎表示数量超えは価格・出荷日お見積り

カム関連部品