
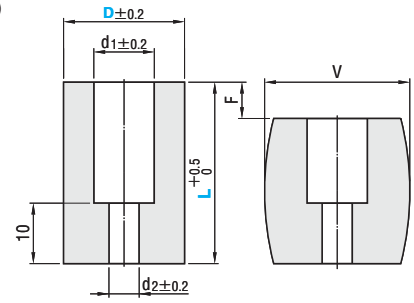


低反発座ぐり穴付ウレタン

低反発ウレタンシート/低反発ウレタンダイパッド

RoHS **AZN**(標準タイプ)

製品概要 P.1119 硬度 ショアA70

F=L×10%		F=L×15%		F=L×20%		D	d1	d2	M	L	型式	¥基準単価	
F mm	荷重 N (kgf)	F mm	荷重 N (kgf)	F mm	荷重 N (kgf)								V
2.5		3.7		5.0						25	AZN25-25	730	
3.0	304	4.5	442	6.0	647	29	25	11	7	M6	30	730	
3.5	(31)	5.2	(45)	7.0	(66)						35	730	
4.0		6.0		8.0							40	730	
3.0	362	4.5	627	6.0	892	35	30	14	9	M8	30	AZN30-30	850
3.5	(37)	5.2	(64)	7.0	(91)						35	850	
4.0		6.0		8.0							40	850	
3.0	735	4.5	1274	6.0	1814	46	40	18	11	M10	30	AZN40-30	1,220
3.5	(75)	5.2	(130)	7.0	(185)						35	1,220	
4.0		6.0		8.0							40	1,220	
3.0	1117	4.5	1971	6.0	2824	57	50	20	14	M12	30	AZN50-30	1,600
3.5	(114)	5.2	(201)	7.0	(288)						35	1,600	
4.0		6.0		8.0							40	1,700	
5.0		7.5		10.0							50	1,700	

●荷重(kgf)=荷重N×0.101972

Order 注文例 **AZN 25-30**

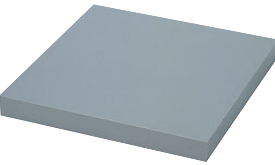
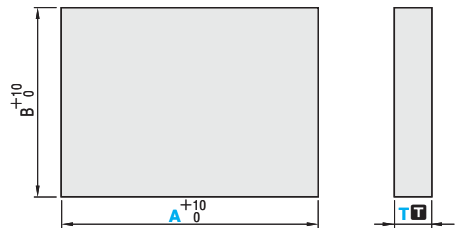
Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.37
 ◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~19	20~49	50~199	200~400	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

RoHS **UTN**(ウレタンシート)

T	公差
5	±0.4
10	
15	±0.5
20	
25	
30	±1

製品概要 P.1119 硬度 ショアA70

A	B	T	型式	¥基準単価
			Type T - A	1~9本
250	250	5	UTN 5-250	6,800
		10	10-250	13,500
		15	15-250	19,700
		20	20-250	26,400
		25	25-250	32,900
		30	30-250	39,300

Order 注文例 **UTN 25-250**


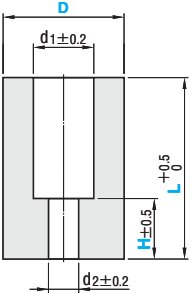
Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.37
 ◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

RoHS **AZNX**(全長指定タイプ)

D	D公差
25	
30	±0.2
40	
50	±0.3

製品概要 P.1119 硬度 ショアA70

型式		L	M	H
Type	D	指定1mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位
AZNX	25	20~60	M6	5≤H<L
	30		M8	
	40	25~100	M10	
	50		M12	

Order 注文例 **AZNX 25-42-M6-15**

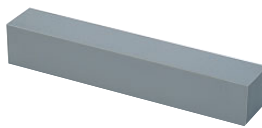
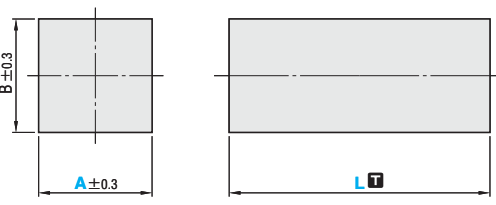
Delivery 出荷日 **3** 日目発送 **在庫品** 翌日出荷 P.37
 ◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

L	¥基準単価 1~19本			
D	L20~40	L41~60	L61~80	L81~100
25	870	1,010	-	-
30	1,000	1,160	-	-
40	1,450	1,740	2,020	2,310
50	1,880	2,310	2,750	3,190

RoHS **UDN**(ウレタンダイパッド)

製品概要 P.1119 硬度 ショアA70

A	B	L	D公差	型式	¥基準単価
				Type A - L	1~9本
25	25	50	±1	UDN 25-50	520
		100		1,040	
		300	+5 0	300	2,770
50	50	50	±1	UDN 50-50	2,080
		100		3,540	
		300	+5 0	300	10,810

Order 注文例 **UDN 25-300**

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 P.37
 ◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.37

数量	1~9	10~19	20~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

ウレタン製品