

工具干渉が気にならない刃部逃がしタイプ

SOLID CARBIDE UNDERSIZED NECK END MILLS

超硬刃部逃がしエンドミル

●2枚刃 / ショートタイプ -2 FLUTES / SHORT TYPE-



型番	刃径 D	刃幅 l <sub>1</sub> 0.1mm単位指定	首長 l <sub>2</sub> 0.1mm単位指定	首径 d <sub>1</sub> 0.1mm単位指定	全長 L	シャンク径 d	¥単価 1~4本	
							SEC-TSEM2S	TSC-TSEM2S
SEC-TSEM2S (ノンコートタイプ)	6	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 14	3.0~ 5.0	45	6	3,160	3,800
	8	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 18	4.0~ 7.0	55	8	3,790	4,480
TSC-TSEM2S (TSコートタイプ)	10	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 22	5.0~ 9.0	65	10	4,510	5,200
	12	3.0~10.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 26	6.0~11.0	75	12	5,770	6,640

Order 注文例 **SEC-TSEM2S 10 - 5.0 - 22.0 - 5.0** 切削条件 P.321

型番 刃径(D) 刃幅(l<sub>1</sub>) 首長(l<sub>2</sub>) 首径(d<sub>1</sub>)

Delivery 出荷日

●SEC-TSEM2S **3** 日目発送 **3** ストック A 800円/1本 P.13

●TSC-TSEM2S **10** 日目発送 ⊗ ストック不可

Ⓢ 同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格(Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

●2枚刃 / レギュラータイプ -2 FLUTES / REGULAR TYPE-



型番	刃径 D	刃幅 l <sub>1</sub> 0.1mm単位指定	首長 l <sub>2</sub> 0.1mm単位指定	首径 d <sub>1</sub> 0.1mm単位指定	全長 L	シャンク径 d	¥単価 1~4本	
							SEC-TSEM2R	TSC-TSEM2R
SEC-TSEM2R (ノンコートタイプ)	6	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 20	3.0~ 5.0	60	6	3,440	4,080
	8	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 26	4.0~ 7.0	70	8	4,160	4,850
TSC-TSEM2R (TSコートタイプ)	10	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 32	5.0~ 9.0	80	10	4,870	5,560
	12	3.0~10.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 38	6.0~11.0	85	12	6,190	7,060

Order 注文例 **SEC-TSEM2R 10 - 5.0 - 22.0 - 5.0** 切削条件 P.321

型番 刃径(D) 刃幅(l<sub>1</sub>) 首長(l<sub>2</sub>) 首径(d<sub>1</sub>)

Delivery 出荷日

●SEC-TSEM2R **3** 日目発送 **3** ストック A 800円/1本 P.13

●TSC-TSEM2R **10** 日目発送 ⊗ ストック不可

Ⓢ 同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格(Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	


お見積り

刃部逃がしタイプの4枚刃

SOLID CARBIDE UNDERSIZED NECK END MILLS

超硬刃部逃がしエンドミル

●4枚刃 / ショートタイプ -4 FLUTES / SHORT TYPE-

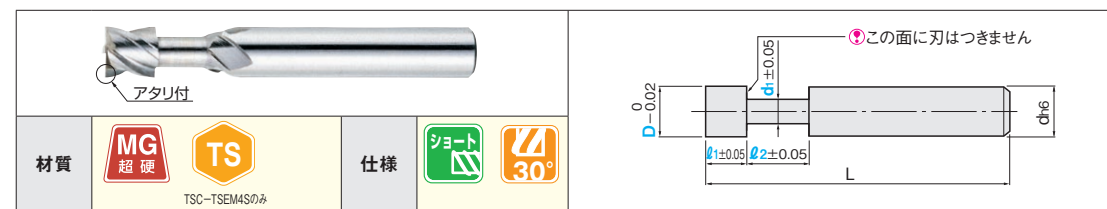

型番	刃径 D	刃幅 l <sub>1</sub> 0.1mm単位指定	首長 l <sub>2</sub> 0.1mm単位指定	首径 d <sub>1</sub> 0.1mm単位指定	全長 L	シャンク径 d	¥単価 1~4本	
							SEC-TSEM4S	TSC-TSEM4S
SEC-TSEM4S (ノンコートタイプ)	6	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 14	3.0~ 5.0	45	6	4,020	4,660
	8	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 18	3.0~ 7.0	55	8	4,840	5,530
TSC-TSEM4S (TSコートタイプ)	10	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 22	3.0~ 9.0	65	10	6,090	6,780
	12	3.0~10.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 26	3.0~11.0	75	12	7,440	8,310

Order 注文例 **SEC-TSEM4S 10 - 5.0 - 22.0 - 5.0** 切削条件 P.322

型番 刃径(D) 刃幅(l<sub>1</sub>) 首長(l<sub>2</sub>) 首径(d<sub>1</sub>)

Delivery 出荷日

●SEC-TSEM4S **3** 日目発送 **3** ストック A 800円/1本 P.13

●TSC-TSEM4S **10** 日目発送 ⊗ ストック不可

Ⓢ 同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格(Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

●4枚刃 / レギュラータイプ -4 FLUTES / REGULAR TYPE-



型番	刃径 D	刃幅 l <sub>1</sub> 0.1mm単位指定	首長 l <sub>2</sub> 0.1mm単位指定	首径 d <sub>1</sub> 0.1mm単位指定	全長 L	シャンク径 d	¥単価 1~4本	
							SEC-TSEM4R	TSC-TSEM4R
SEC-TSEM4R (ノンコートタイプ)	6	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 20	3.0~ 5.0	60	6	4,600	5,240
	8	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 26	3.0~ 7.0	70	8	5,530	6,220
TSC-TSEM4R (TSコートタイプ)	10	3.0~ 8.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 32	3.0~ 9.0	80	10	6,950	7,640
	12	3.0~10.0	l <sub>1</sub> +2 ≤ l <sub>2</sub> ≤ 38	3.0~11.0	85	12	8,490	9,360

Order 注文例 **SEC-TSEM4R 10 - 5.0 - 22.0 - 5.0** 切削条件 P.322

型番 刃径(D) 刃幅(l<sub>1</sub>) 首長(l<sub>2</sub>) 首径(d<sub>1</sub>)

Delivery 出荷日

●SEC-TSEM4R **3** 日目発送 **3** ストック A 800円/1本 P.13

●TSC-TSEM4R **10** 日目発送 ⊗ ストック不可

Ⓢ 同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格

■数量スライド価格(Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

スクエア



ボール



 
ラジアス



テーパ



一般鋼



被削材