

定番品のコーナーアングル・先端径指定タイプに2つのラインナップ

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE CORNER ANGLE END MILLS


超硬直刃コーナーアングルエンドミル

●2枚刃・先端径指定タイプ -2 FLUTES・TIP DIAMETER-

- ボス穴加工用
BSCADC
- 側面・溝加工用
SCADEM

BSCADC

SCADEM

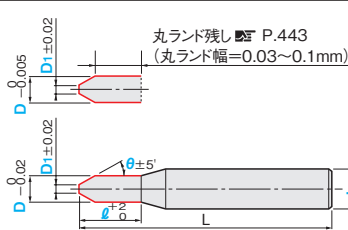

加工形状

加工形状
コーナー
角度加工

再研磨
●角度幅指定タイプ P.465
■材質 超微粒子超硬合金

一部に刃が付きます。

型番	シャク径 d	刃径 D 0.005mm単位指定	先端径 D ₁ 0.01mm単位指定	コーナー角度(片角) θ 度一分 1'単位指定	刃長 l 0.5mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 L	¥単価 1~2本
BSCADC (ボス穴加工用)	3	0.400~1.500	0.20 ≤ D ₁ ≤ (D-0.2)	5°0'~85°0'	0.5~5.0	T (中ベコ)	40	5,380
		1.505~2.000			0.5~10.0	40	5,380	
		2.005~3.000			0.5~15.0	40	5,380	
	4	2.005~4.000			0.5~20.0	50	5,540	
		3.005~6.000			3.0~24.0	60	6,080	
		4.005~8.000			4.0~28.0	60	7,150	
		6.005~10.000			5.0~35.0	80	9,380	
		8.005~12.000			6.0~36.0	80	10,690	
16	10.005~16.000	8.0~48.0	100	14,530				

型番	シャク径 d	刃径 D 0.01mm単位指定	先端径 D ₁ 0.01mm単位指定	コーナー角度(片角) θ 度一分 1'単位指定	刃長 l 0.5mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 L	¥単価 1~2本
SCADEM (側面・溝加工用)	3	0.40~1.50	0.20 ≤ D ₁ ≤ (D-0.2)	5°0'~85°0'	0.5~5.0	T (中ベコ)	40	5,380
		1.51~2.00			0.5~10.0	40	5,380	
		2.01~3.00			0.5~15.0	40	5,380	
	4	2.01~4.00			0.5~20.0	50	5,540	
		3.01~6.00			3.0~24.0	60	6,080	
		4.01~8.00			4.0~28.0	60	7,150	
		6.01~10.00			5.0~35.0	80	9,380	
		8.01~12.00			6.0~36.0	80	10,690	
16	10.01~16.00	8.0~48.0	100	14,530				



Order
注文例

BSCADC 6 - 5.005 - 3.01 - 60° - 0' - 10.0 - F

型番 シャク径(d) 刃径(D) 先端径(D₁) コーナー角度(θ) 刃長(l) 底刃形状

SCADEM 3 - 1.80 - 0.80 - 30° - 0' - 3.0 - T

型番 シャク径(d) 刃径(D) 先端径(D₁) コーナー角度(θ) 刃長(l) 底刃形状



Delivery
出荷日

3 日目発送 **ストックA** 800円/1本 P.13

☎ 同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price
価格

■数量スライド価格(☎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率	価格表	7%	16%	

お見積り



Alterations
追加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.491

TS(TSコート)・CN(CrNコート)・AC(XALコート)

10 日目発送 ☒ ストック不可

DC(DLCコート) **12** 日目発送 ☒ ストック不可

BSCADC 6 - 5.005 - 3.01 - 60° - 0' - 10.0 - F - TS

型番 シャク径(d) 刃径(D) 先端径(D₁) コーナー角度(θ) 刃長(l) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

SCADEM 3 - 1.80 - 0.80 - 30° - 0' - 3.0 - T - AC

型番 シャク径(d) 刃径(D) 先端径(D₁) コーナー角度(θ) 刃長(l) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

●BSCADC
切削条件 P.493

●SCADEM
切削条件 P.494

隅部ラジラス同時加工を実現

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE CORNER ANGLE END MILLS


超硬直刃コーナーアングルエンドミル

●2枚刃・角R付タイプ -2 FLUTES・CORNER ANGLE WITH SMALL RADIUS-

- ボス穴加工用
BSCACR
- 側面・溝加工用
SCAEMR

BSCACR

SCAEMR

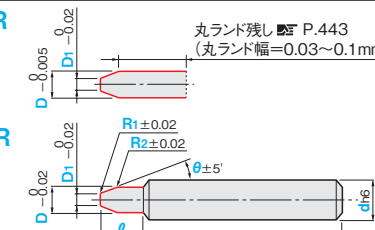

加工形状

加工形状
R付

■材質 超微粒子超硬合金

一部に刃が付きます。

型番	シャク径 d	刃径 D 0.005mm単位指定	コーナー角度(片角) θ 度一分 1'単位指定	先端径 D ₁ 0.01mm単位指定	刃長 l 0.5mm単位指定	ラジラス* R ₁ 0.1mm単位指定	ラジラス R ₂ 0.1mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 L	¥単価 1~2本
BSCACR (ボス穴加工用)	3	0.500~1.500	5°0'~85°0'	0.30 ≤ D ₁ ≤ (D-0.2)	0.5~5.0	0.1~0.5	0~0.5	T (中ベコ)	40	10,000
		1.505~2.000			0.5~10.0			40	9,170	
		2.005~3.000			0.5~15.0			40	8,330	
	4	2.005~4.000			0.5~20.0			50	8,670	
		3.005~6.000			3.0~24.0			60	9,170	
		4.005~8.000			4.0~28.0			60	13,170	
		6.005~10.000			5.0~35.0			80	15,830	
		8.005~12.000			6.0~36.0			80	19,830	
16	10.005~16.000	8.0~48.0	100	26,830						

型番	シャク径 d	刃径 D 0.01mm単位指定	コーナー角度(片角) θ 度一分 1'単位指定	先端径 D ₁ 0.01mm単位指定	刃長 l 0.5mm単位指定	ラジラス* R ₁ 0.1mm単位指定	ラジラス R ₂ 0.1mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 L	¥単価 1~2本
SCAEMR (側面・溝加工用)	3	0.50~1.50	5°0'~85°0'	0.30 ≤ D ₁ ≤ (D-0.2)	0.5~5.0	0.1~0.5	0~0.5	T (中ベコ)	40	10,000
		1.51~2.00			0.5~10.0			40	9,170	
		2.01~3.00			0.5~15.0			40	8,330	
	4	2.01~4.00			0.5~20.0			50	8,670	
		3.01~6.00			3.0~24.0			60	9,170	
		4.01~8.00			4.0~28.0			60	13,170	
		6.01~10.00			5.0~35.0			80	15,830	
		8.01~12.00			6.0~36.0			80	19,830	
16	10.01~16.00	8.0~48.0	100	26,830						

*R₁は、(D₁-2×R₁-0.1) / 2 ≥ R₁の範囲内でご指定ください。

●BSCACR
切削条件 P.493

●SCAEMR
切削条件 P.494



Order
注文例

BSCACR 6 - 3.500 - 5° - 0' - 1.50 - 10.0 - 0.1 - 0.2 - F

型番 シャク径(d) 刃径(D) コーナー角度(θ) 先端径(D₁) 刃長(l) ラジラス(R₁) ラジラス(R₂) 底刃形状



Delivery
出荷日

3 日目発送 **ストックA** 800円/1本 P.13

☎ 同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price
価格

■数量スライド価格(☎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率	価格表	7%	16%	

お見積り



Alterations
追加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.491

TS(TSコート)・CN(CrNコート)・AC(XALコート)

10 日目発送 ☒ ストック不可

DC(DLCコート) **12** 日目発送 ☒ ストック不可

BSCACR 6 - 3.500 - 5° - 0' - 1.50 - 10.0 - 0.1 - 0.2 - F - TS

型番 シャク径(d) 刃径(D) コーナー角度(θ) 先端径(D₁) 刃長(l) ラジラス(R₁) ラジラス(R₂) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)