


ゴム型の食切り用溝加工に最適

SOLID CARBIDE CUTTER

超硬食切りカッター

2枚刃・直刃 -2 FLUTES / STRAIGHT-

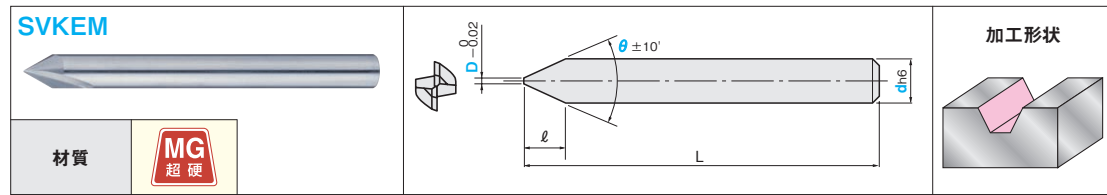

型番	シャンク径 d	先端径 D 0.01mm単位指定	両角 theta 1°単位指定	刃長 l				全長 L	¥単価 1~2本
				theta60°	theta70°	theta80°	theta90°		
SVKEM	6	0.40~1.00	60°~90°	4.3~4.7	3.5~3.9	2.9~3.2	2.5~2.7	60	6,340
	8			6.0~6.4	4.9~5.3	4.1~4.4	3.5~3.7	60	7,480
	10			7.7~8.2	6.4~6.7	5.3~5.6	4.5~4.7	80	9,730

切削条件 P.516

Order 注文例 SVKEM 6 - 0.50 - 60
型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(theta)

Alterations 追加加工 SVKEM 6 - 0.50 - 90 - TS
型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(theta) (TS・AC)

Delivery 出荷日 3 日目発送 **在庫 A** 800円/1本 **P.13**
☑同一サイズ3本以上は一律2,160円


Price 価格 ■数量スライド価格(1円未満切捨て) **お見積り**

数量	1~2	3~4	5~10	11~15	16~
値引率	7%	16%	20%		

☑11本以上の購入の際はA在庫未対応となります。

追加加工	コード	シャンク径d	料金/本
TSコーティング付	TS	6	+640
		8	+690
		10	+690
XALコーティング付	AC	6	+590
		8	+650
		10	+650

両刃タイプ 2枚刃・直刃 -2 FLUTES / STRAIGHT-

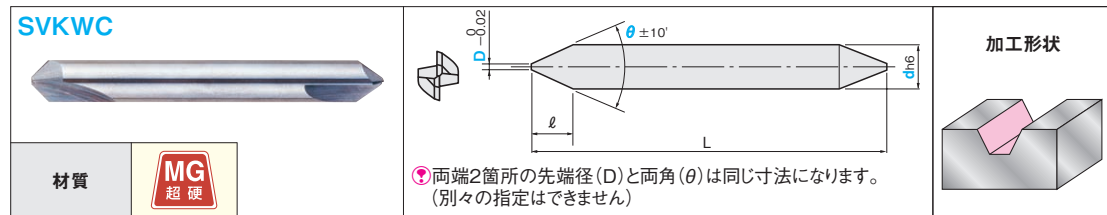

型番	シャンク径 d	先端径 D 0.01mm単位指定	両角 theta 1°単位指定	刃長 l				全長 L	¥単価 1~2本
				theta60°	theta70°	theta80°	theta90°		
SVKWC	6	0.40~1.00	60°~90°	4.3~4.7	3.5~3.9	2.9~3.2	2.5~2.7	60	9,060
	8			6.0~6.4	4.9~5.3	4.1~4.4	3.5~3.7	60	10,680
	10			7.7~8.2	6.4~6.7	5.3~5.6	4.5~4.7	80	13,905

切削条件 P.516

Order 注文例 SVKWC 6 - 0.50 - 90
型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(theta)

Alterations 追加加工 SVKWC 6 - 1.00 - 60 - TS
型番 シャンク径(d) 先端径(D) 両角(theta) (TS)

Delivery 出荷日 3 日目発送 **在庫 A** 800円/1本 **P.13**
☑同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格 ■数量スライド価格(1円未満切捨て) **お見積り**

数量	1~2	3~4	5~10	11~15	16~
値引率	7%	16%	20%		

☑11本以上の購入の際はA在庫未対応となります。


追加加工	コード	シャンク径d	料金/本
TSコーティング付	TS	6	+1,280
		8	+1,380
		10	+1,380

※両刃タイプは、両刃にコーティングが付きます。

座繰り加工の定番アイテム

HIGH SPEED STEEL COUNTERBORES FOR SOCKET HEAD CAP SCREW

ハイス鋼六角穴付ボルト用座繰りカッター

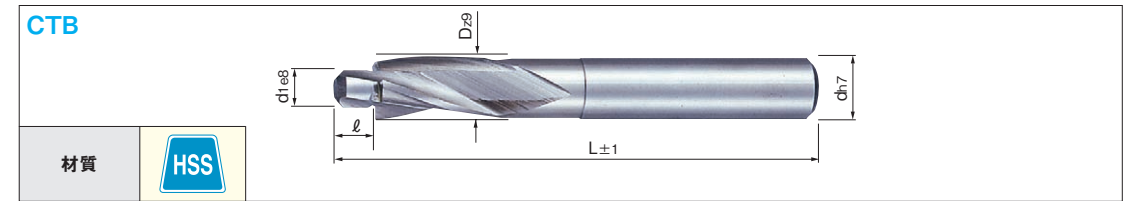

型番 CTB

No.	ガイド径 d1e8		ガイド長 l	刃径 D29		刃数	全長 L	シャンク径 d	¥単価 30本以上お見積り				
	1~2本	3~4本		5~9本	10~29本								
M 3	3.4	-0.020	4	6.5	+0.078	3	71	6.5	1,240	930	910	870	
M 4	4.5	-0.038	5	8	+0.042		71	8	1,310	980	960	920	
M 5	5.5	-0.047	5.5	9.5	+0.050		80	9.5	1,520	1,140	1,110	1,060	
M 6	6.6	-0.025	6.5	11	+0.093		80	11	1,680	1,260	1,230	1,180	
M 8	9	-0.047	9	14	+0.050		100	12.5	2,340	1,760	1,710	1,640	
M10	11	-0.032	10	17.5	+0.103		100	12.5	2,950	2,210	2,150	2,070	
M12	14	-0.059	12	20	+0.125		4	100	12.5	3,290	2,470	2,400	2,300
M16	18	-0.088	16	26	+0.140			190	MT3	5,640	4,230	4,060	3,940
					+0.073								
					+0.088								

☑JISB1176の六角穴付ボルトの座繰り加工に最適な工具設計となっております。


切削条件 P.518

Order 注文例 CTB - M6
型番 No.

Delivery 出荷日 在庫品 **P.12**
☑ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

HIGH SPEED STEEL STRAIGHT END MILL 2 FLUTES TYPE

ハイス鋼成形用直刃エンドミル 2枚刃

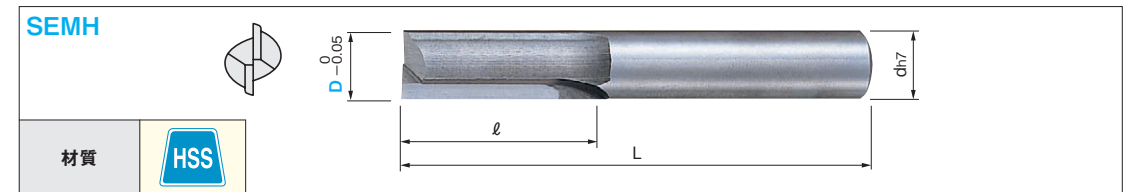

型番 SEMH

刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	¥単価 1~4本
1	4	50	6	3,320
1.5	5	50	6	2,870
2	7	50	6	2,690
2.5	8	50	6	2,520
3	10	50	6	2,520
3.5	12	50	6	2,350
4	15	50	6	2,350
4.5	15	50	6	2,350
5	15	55	6	2,350
5.5	15	55	6	2,350
6	15	55	6	2,350
6.5	18	60	8	2,870
7	18	60	8	2,870
7.5	18	60	8	2,870
8	20	60	8	2,870

刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	¥単価 1~4本
8.5	20	65	10	3,660
9	20	65	10	3,660
9.5	20	65	10	3,660
10	25	65	10	3,660
11	25	70	12	4,450
12	25	70	12	4,450
13	30	80	12	5,000
14	30	80	12	5,390
15	30	90	16	6,550
16	30	90	16	6,900
17	30	95	16	6,900
18	30	95	16	8,430
19	40	100	20	8,820
20	40	100	20	9,200

切削条件 P.517,518

Order 注文例 SEMH 5
型番 刃径(D)

Delivery 出荷日 3 日目発送 **在庫 A** 800円/1本 **P.13**
☑同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格 ■数量スライド価格(1円未満切捨て) **お見積り**

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	3%	5%	7%		

超硬エンドミル

ハイスエンドミル

自由指定直刃
エンドミル

専用カッター

ドリル

面取り・
センタリング工具

リーマ

タップ

フライス用
チップ・カッター

旋削工具

加工治具

ツーリング

放電工具

研削・研磨用品

手作業工具

電動・空圧工具

測定工具

化学製品

工場雑貨