


PLAIN CLAMPS

プレーンクランプ

PCP

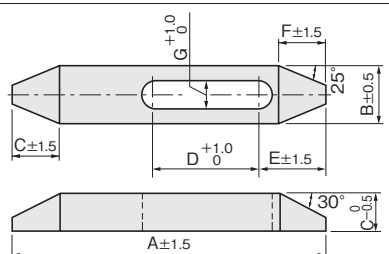

■材質 S45C
■硬度 25~35HRC
■表面処理 四三酸化鉄皮膜



Order 注文例 **PCP 12 - C**
型番 No. タイプ

型番	No.	タイプ	適合ボルト	A	B	C	D	E	F	G	質量 (g)	¥単価 1~4個
PCP	10	A	M10	60	25	12	19	22	11	11	55	1,440
		B	100	25	16	38	25	14	11	115	1,770	
		C	152.4	29	19	55.6	28.6	16.7	11.1	245	2,440	
	12	A	M12	60	25	12	18	23	11	13	75	1,620
		B	100	32	19	32	28	17	13	160	2,030	
		C	150	32	22	51	33	19	13	290	2,430	
16	A	M16	60	32	16	10	25	14	18	75	1,700	
	B	100	38	19	31	31	17	18	190	2,170		
	C	150	38	22	48	33	19	18	360	2,410		
20	A	M20	100	38	19	27	31	17	22	175	2,530	
	B	150	38	25	48	38	22	22	365	2,710		
	C	200	50	30	56	41	25	22	725	3,710		

Delivery 出荷日

在庫品 P.12


ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率			3%	5%	10%


Example 使用例

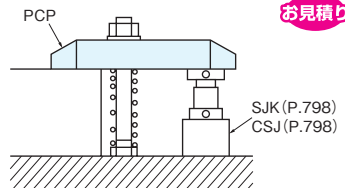


STEP CLAMPS

ステップクランプ

SC

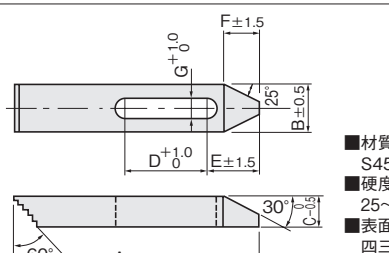

■材質 S45C
■硬度 25~35HRC
■表面処理 四三酸化鉄皮膜

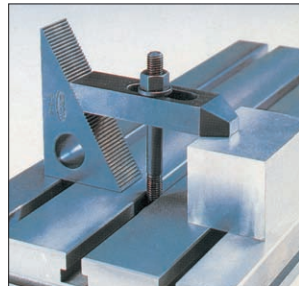

Order 注文例 **SC 12 - C**
型番 No. タイプ

在庫品 P.12

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。


Delivery 出荷日

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)


Example 使用例

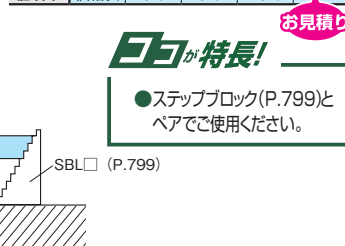


PLAIN CLAMPS WITH TAP

ねじ穴付プレーンクランプ

MPC

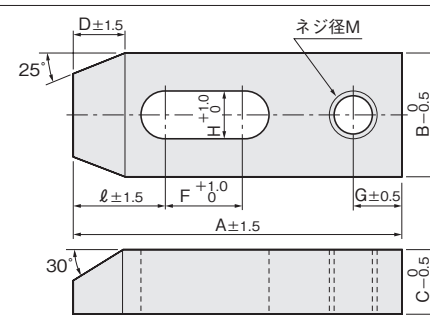

■材質 S45C ■硬度 25~35HRC
■表面処理 四三酸化鉄皮膜

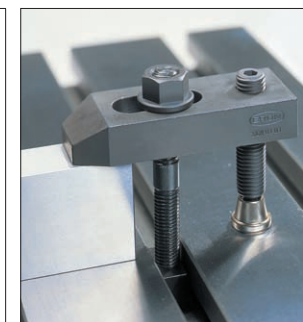

型番	No.	タイプ	適合ボルト	A	B	C	D	ℓ	F	G	H	M×P (ネジ径×ピッチ)	質量 (g)	¥単価 1~4個
MPC	14	A	M14	100	38	19	16	28	23	16	16	14×2.0	440	2,280
		B	150	38	19	16	28	39	16	16	14×2.0	700	2,670	
	16	A	M16	100	50	25	22	36	32	19	18	16×2.0	670	3,450
		B	150	50	25	22	36	39	19	18	16×2.0	1,110	3,810	
	18	A	M18	150	50	30	24	39	32	22	20	18×2.5	1,300	3,960
		B	200	50	30	24	39	32	22	20	18×2.5	1,300	4,050	

Order 注文例 **MPC 14 - B**
型番 No. タイプ

在庫品 P.12

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Delivery 出荷日

Price 価格


数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率			3%	5%	10%

DOUBLE END CLAMPS

ダブルエンドクランプ


DEC

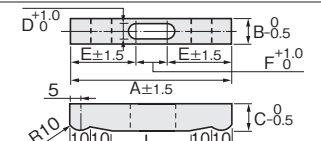

■材質 S45C ■硬度 25~35HRC
■表面処理 四三酸化鉄皮膜

PRICE DOWN
最大 11%
：値下げ価格

Example 使用例

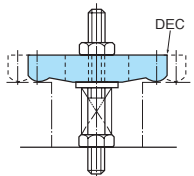

Order 注文例 **DEC 12**
型番 No.

在庫品 P.12

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Delivery 出荷日

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)


数量	1~9	10~19	20~29	30~39	40~
値引率			3%	5%	10%

数量スライドの値引率を変更しました。

U-CLAMPS WITH TAP


ねじ穴付U型クランプ

MUC

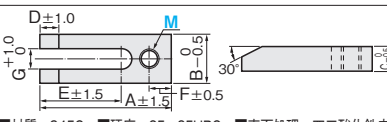

■材質 S45C ■硬度 25~35HRC ■表面処理 四三酸化鉄皮膜

 Example 使用例



Order 注文例 **MUC 18 - A**
型番 M タイプ

在庫品 P.12

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Delivery 出荷日

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率			3%	5%	10%

数量スライドの値引率を変更しました。