


FLANGED NUTS

フランジナット

PRICE DOWN
最大 33%
：値下げ価格

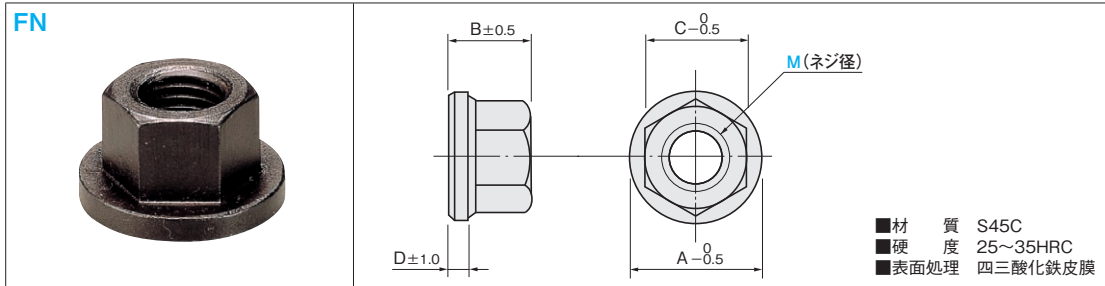

型番	M	M×P (ネジ径×ピッチ)	A	B	C	D	質量 (g)	¥単価 1~49個
FN	8	M 8×1.25	19	12	13	2.5	13	290
FN	10	M10×1.5	22	13	17	3	22	280
FN	12	M12×1.75	25	14	19	4	34	290
FN	14	M14×2.0	28	17	22	4	40	330
FN	16	M16×2.0	35	20	24	5	68	350
FN	18	M18×2.5	35	20	27	5	80	410
FN	20	M20×2.5	40	25	30	6	120	550
FN	22	M22×2.5	42	25	32	6	127	1,050
FN	24	M24×3	45	28	36	6	180	1,250

Order 注文例 **FN 16** 型番 M

Delivery 出荷日 **在庫品** P.12

Price 価格 **数量スライド価格** (1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~299	300~
値引率	価格表	3%	5%	10%	


お見積り

SPHERICAL FLANGED NUTS

フランジナット

PRICE DOWN
最大 33%
：値下げ価格

●球面座付き

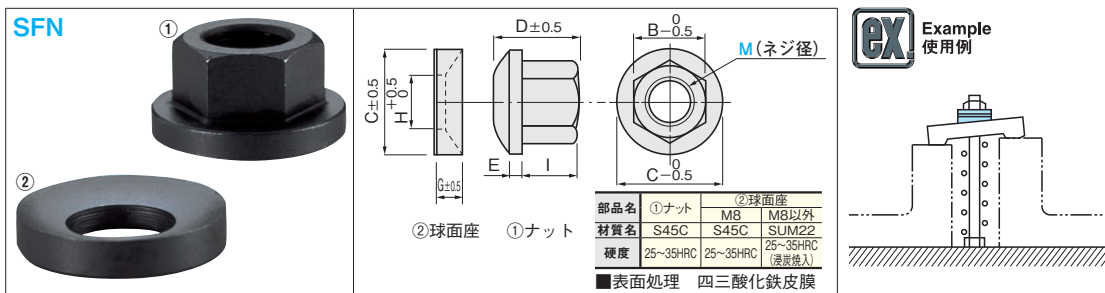

型番	M	M×P (ネジ径×ピッチ)	B	C	D	E	G	H	I	質量 (g)	¥単価 1~49セット
SFN	8	M 8×1.25	13	19	12	3	4	10	7.8	21	570
SFN	10	M10×1.5	17	22	13	3	5	12	8.4	32	550
SFN	12	M12×1.75	19	25	14.3	4	6	14	9.0	46	620
SFN	14	M14×2.0	22	28	17.5	4.5	6	16	11.4	66	640
SFN	16	M16×2.0	24	35	20	4.5	7	18	12.8	103	740
SFN	18	M18×2.5	27	35	20.6	4.5	7	20	13.6	106	910
SFN	20	M20×2.5	30	42	25	6	8	22	16.6	183	1,060
SFN	22	M22×2.5	32	45	25.4	6	8	25.4	16.9	210	1,770
SFN	24	M24×3	36	50	28	6	8	28	18.7	270	2,020

Order 注文例 **SFN 16** 型番 M

Delivery 出荷日 **在庫品** P.12

Price 価格 **数量スライド価格** (1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~299	300~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り


EJが特長!

●ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に安定した締付が得られます。

COUPLING NUTS

カップリングナット

PRICE DOWN
最大 30%
：値下げ価格

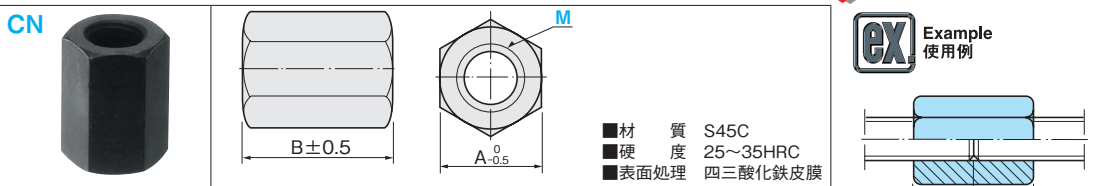

型番	M	A	B	M×P (並目)	質量 (g)	¥単価 1~49個
CN	8	13	22	8×1.25	17	300
CN	10	17	25	10×1.5	40	320
CN	12	19	29	12×1.75	48	390
CN	14	22	32	14×2.0	75	470
CN	16	24	36	16×2.0	90	510
CN	18	27	41	18×2.5	130	640
CN	20	30	44	20×2.5	175	700
CN	22	32	48	22×2.5	210	1,060
CN	24	36	57	24×3	340	1,460

Order 注文例 **CN 16** 型番 M

Delivery 出荷日 **在庫品** P.12

Price 価格 **数量スライド価格** (1円未満切捨て)


数量	1~49	50~59	60~99	100~299	300~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

WASHERS / SELF-ALIGNING WASHERS

座金 / 球面座金

PRICE DOWN
最大 46%
：値下げ価格

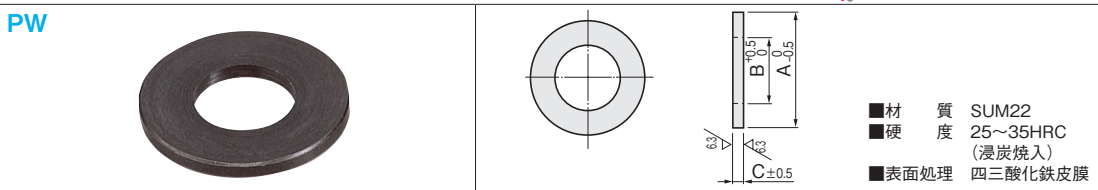

型番	No.	適用ボルト	A	B	C	質量 (g)	¥単価 1~49個
PW	8	M 8	19	9	3	5	120
PW	10	M10	22	11	3	7	120
PW	12	M12	25	13	3	8	130
PW	14	M14	28	15	3	11	140
PW	16	M16	35	17	3	18	150
PW	18	M18	38	19	3.5	23	170
PW	20	M20	42	21	4	33	200
PW	22	M22	44	23	4	34	330
PW	24	M24	50	27	5	56	480

Order 注文例 **PW 12** 型番 No.

Delivery 出荷日 **在庫品** P.12


Price 価格 **数量スライド価格** (1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~499	500~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

EJが特長!

●表面部のみ焼入を施しておりますので耐摩耗性が高く、割れにも強くなっております。

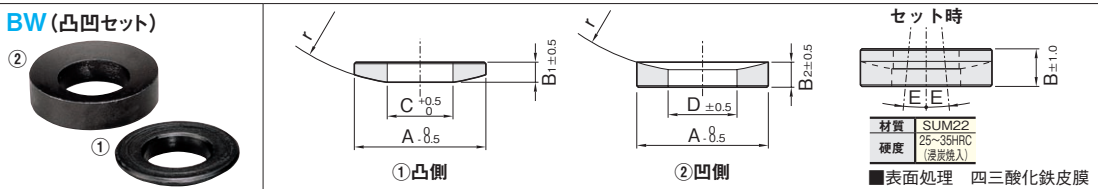

型番	No.	適用ボルト	A	B	B ₁	B ₂	C	D	r	E	質量 (g)	¥単価 1~49セット
BW	8	M 8	19	6.2	3.4	4	9	10	28	3°	13	330
BW	10	M10	22	8	4.5	5	11	12	30	3°	19	320
BW	12	M12	25	8	3.2	6	13	14	45	2°	24	440
BW	14	M14	28	9	4.6	6	15	16	45	2°	33	460
BW	16	M16	35	10	5.7	7	17	18	45	2°	58	560
BW	18	M18	35	10	5.5	7	19	20	45	2°	50	620
BW	20	M20	42	12	6.4	8	21	22	70	1.5°	89	650
BW	22	M22	45	11	5.6	8	24	25	70	2°	110	1,050
BW	24	M24	50	12.7	8	8	27	28	70	3°	150	1,350

Order 注文例 **BW 10** 型番 No.

Delivery 出荷日 **在庫品** P.12

Price 価格 **数量スライド価格** (1円未満切捨て)

数量	1~49	50~59	60~99	100~499	500~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

EJが特長!

●ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に安定した締付が得られます。

- 手締め用治具
- バイス用治具
- ネジ、小物
- 治具ベース
- 旋盤用治具
- バイス