


ビトリファイドCBNホイール / CBタッチ・マイティータッチ

SCV (CBタッチ・切れ味重視型)

SMV (マイティータッチ・耐久性重視型)

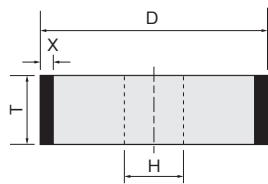

- 最高使用周速度 40m/s(2,400m/min)
- 砥粒 B
- 粒度 170
- 結合材 VP1
- 形状 1A1

- 最高使用周速度 45m/s(2,700m/min)
- 砥粒 B
- 粒度 170
- 結合材 VP2
- 形状 1A1

ボディ材質: WA180

型番 SCV / SMV

型番	外径 D	厚さ T	穴径 H	X	¥単価
SCV0001 SMV0101	150	6	31.75	5	45,900
SCV0002 SMV0102		10		3	56,400
SCV0003 SMV0103	6	3		5	42,900
SCV0004 SMV0104				5	49,700
SCV0005 SMV0105	180	10		3	51,000
SCV0006 SMV0106				5	61,600
SCV0007 SMV0107	13	3	5	57,500	
SCV0008 SMV0108			5	71,400	
SCV0009 SMV0109	10	3	5	54,300	
SCV0010 SMV0110			5	66,000	
SCV0011 SMV0111	200	10	50.8	3	54,300
SCV0012 SMV0112				5	66,000
SCV0013 SMV0113	13	3	31.75	5	61,800
SCV0014 SMV0114				5	77,300
SCV0015 SMV0115	5	3	50.8	3	61,800
SCV0016 SMV0116				5	77,300
SCV0017 SMV0117	15	3	31.75	67,800	
SCV0018 SMV0118			50.8	100,700	
SCV0019 SMV0119	300	25	76.2		139,800
SCV0020 SMV0120			127		
SCV0021 SMV0121	350	127	76.2	139,800	
SCV0022 SMV0122			127	192,100	

EGが特長!

- 研削焼けの生じ易い難削材がスピーディーに削れます。
 - 単石ドレッサーで簡単にドレスできます。
 - 一般砥石で使用するより1~2タイプ大きいサイズのダイヤを選んでください。
 - 焼き入れされた金型材、工具鋼に適しています。
- 切れ味重視型(SCV)
- 乾式でも湿式でもご使用できます。
- 耐久性重視型(SMV)
- 面粗度が良く、しかも抜群の耐久性を発揮します。
 - 湿式でご使用ください。
 - SCV、SMVの耐久性はSG、WA等の一般砥石と比較した場合の性能です。CBN-1A1(レジソドント)と比較すると耐久性は高くありませんのでご注意ください。



Order 注文例
SCV0011
型番



Delivery 出荷日
5 日目発送

SMV0110
型番

新商品

平面研削用砥石




値下げ価格

EKG



- 砥粒 外径(180~205mm):5KG(KG50%、WA50%) 外径(305~355mm):3KG(KG30%、WA70%)
- 最高使用周速度 180≦外径≦355:30m/s(2,000m/min)

E32A

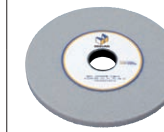


- 砥粒 32A
- 最高使用周速度 180≦外径≦355:30m/s(2,000m/min)

EWAW



- 砥粒 WA
- 最高使用周速度 150≦外径≦355:30m/s(2,000m/min)

EGC

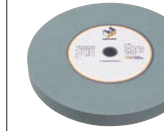

- 砥粒 GC
- 最高使用周速度 180≦外径≦355:30m/s(2,000m/min)

被削材に対する砥石の選定目安はP.947

型番 EKG

外径 D	厚さ T	穴径 H	粒度(目) (選択)						¥単価 1~2枚
			46	60	80	100	120	220	
180	6.4	31.75	—	J	J	K	K	K	2,020
	10	31.75	—	J	—	K	—	—	2,070
	13	31.75	H JK	JK	J	—	K	—	2,490
	19	31.75	J	J	K	—	—	—	3,270
205	6.4	31.75	—	—	K	K	—	K	2,490
	13	31.75	H J	J	—	—	—	—	3,000
	19	31.75	I J	H J	—	—	K	—	3,890
	19	50.8	H JK	HJ	K	—	—	—	3,720
305	38	127	—	HI	—	—	—	13,340	
355	38	127	—	HI	—	—	—	18,600	

結合度は各該当欄のH・I・J・Kよりひとつを選択してください。(A軟→Z硬)

型番 EWAW

外径 D	厚さ T	穴径 H	粒度(目) (選択)					¥単価 1~2枚
			46	60	80	100	120	
150	13	12.7	—	—	K	—	—	730
	13	31.75	—	—	K	—	—	620
	16	12.7	—	—	K	—	—	780
180	6.4	31.75	—	—	K	K	K	780
	13	31.75	JK	JK	JK	—	—	870
	16	31.75	K	—	—	—	—	940
	19	31.75	—	—	K	—	—	1,080
205	6.4	31.75	—	—	K	—	—	1,000
	13	31.75	K	K	K	—	—	1,090
	19	15.88	—	—	K	—	—	1,280
	19	31.75	J	K	—	—	—	1,280
305	32	76.2	J	K	—	—	—	4,070
355	38	127	H J	JK	—	—	—	6,190

結合度は各該当欄のH・J・Kよりひとつを選択してください。(A軟→Z硬)



Order 注文例
EKG 180 - 6.4 - 31.75 - 60 - J
型番 外径(D) 厚さ(T) 穴径(H) 粒度(目) 結合度



Delivery 出荷日
在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格
数量スライド価格(1円未満切捨て)
数量 1~2 3~4 5~9 10~19 20~
値引率 価格表 3% 5% 10%
お見積り

型番 E32A

外径 D	厚さ T	穴径 H	粒度(目) (選択)				¥単価 1~2枚
			46	60	80	100	
180	6.4	31.75	—	J	K	K	960
	13	31.75	H J	J	—	—	1,090
205	19	50.8	H J	J	K	—	1,540
	25	76.2	H J	—	—	—	4,130
305	32	76.2	H J	—	—	—	5,120
	32	127	H	—	—	—	5,910
	38	127	H J	—	—	—	5,910
355	38	127	H J	—	—	—	7,870

結合度は各該当欄のH・J・Kよりひとつを選択してください。(A軟→Z硬)

型番 EGC

外径 D	厚さ T	穴径 H	粒度(目) (選択)	¥単価 1~2枚
			120 結合度	
150	16	12.7	H	910
180	13	31.75	H	1,120
	19	15.88	H	1,360
205	19	25.4	H	

結合度は各該当欄のH・I・J・Kよりひとつを選択してください。(A軟→Z硬)



Order 注文例
E32A 180 - 6.4 - 31.75 - 60 - J
型番 外径(D) 厚さ(T) 穴径(H) 粒度(目) 結合度



Delivery 出荷日
在庫品 P.12
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格
数量スライド価格(1円未満切捨て)
数量 1~2 3~4 5~9 10~19 20~
値引率 価格表 3% 5% 10%
お見積り