

2026 年 7 月

お客さま各位

株式会社ミスミ

「LEDバー照明・LEDバー照明 調光機能付き
LEDバー照明 ワイド・LEDバー照明 埋め込み
LEDバー照明 防塵・防水」
仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「LEDバー照明・LEDバー照明 調光機能付き・LEDバー照明 ワイド・LEDバー照明 埋め込み・LEDバー照明 防塵・防水」の商品仕様を変更いたします。お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

LEDバー照明

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302285530/>

【カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_2 巻_P. 1077

LEDバー照明 調光機能付き

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302379150/>

【カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_2 巻_P. 1081

LEDバー照明 ワイド

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302285870/>

【カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_2 巻_P. 1087

LEDバー照明 埋め込み

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302285960/>

【カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_2 巻_P. 1088

LEDバー照明 防塵・防水

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302590910/>

【カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_2 巻_P. 1079

2. 対象型番

シリーズ名	型番
LEDバー照明	LEDS190-W
LEDバー照明	LEDS350-W
LEDバー照明	LEDS665-W
LEDバー照明	LEDS980-W
LEDバー照明	LEDS1295-W
LEDバー照明	LEDS1610-W
LEDバー照明	LEDSB190-W
LEDバー照明	LEDSB350-W
LEDバー照明	LEDSB665-W
LEDバー照明	LEDSB980-W
LEDバー照明	LEDST1295-W
LEDバー照明	LEDST1610-W
LEDバー照明	LEDST190-W
LEDバー照明	LEDST350-W
LEDバー照明	LEDST665-W
LEDバー照明	LEDST980-W
LEDバー照明 調光機能付き	LEDSC190-W
LEDバー照明 調光機能付き	LEDSC350-W
LEDバー照明 調光機能付き	LEDSC665-W
LEDバー照明 調光機能付き	LEDSC980-W
LEDバー照明 調光機能付き	LEDSC1295-W
LEDバー照明 ワイド	LEDW190-W
LEDバー照明 ワイド	LEDW350-W
LEDバー照明 ワイド	LEDWC190-W
LEDバー照明 ワイド	LEDWC350-W
LEDバー照明 埋め込み	LEDR200-W
LEDバー照明 埋め込み	LEDR360-W
LEDバー照明 埋め込み	LEDR520-W
LEDバー照明 埋め込み	LEDR680-W
LEDバー照明 防塵・防水	LEDSP190-W
LEDバー照明 防塵・防水	LEDSP350-W

LEDバー照明 防塵・防水	LEDSP665-W
LEDバー照明 防塵・防水	LEDSP980-W
LEDバー照明 防塵・防水	LEDSTP190-W
LEDバー照明 防塵・防水	LEDSTP350-W
LEDバー照明 防塵・防水	LEDSTP665-W
LEDバー照明 防塵・防水	LEDSTP980-W

詳細仕様につきましては、上記 URL の商品ページにてご確認くださいませようお願い申し上げます。

3. 仕様変更箇所

素子の変更に伴い、照度が向上し入力電流と消費電力が低下いたします。

寸法・材質の変更はございませんが、点灯時の発色が現行品より白みを帯びております。

肉眼での差異はほぼなく、明るさを比較した際にわずかに識別できる程度となります。


<カタログ値比較>

Type	ピッチ	①照度				②入力電流 (mA)		③消費電力 (W)	
		lx/0.5m		lx/1m		現行	変更後	現行	変更後
		現行	変更後	現行	変更後				
LEDS	190	白490 (620)	白540 (810)	白120 (150)	白140 (210)	225	170	5.4	4.1
LEDST	350	白750 (900)	白860 (1270)	白210 (250)	白240 (350)	450	260	10.8	6.2
LEDSB	665	白1180 (1410)	白1310 (1980)	白360 (430)	白400 (610)	900	470	21.6	11.3
LEDSP	980	白1330 (1590)	白1600 (2430)	白400 (480)	白590 (880)	1350	730	32.4	17.5
LEDSTP	1295 *	白1480 (1850)	白1630 (2540)	白440 (550)	白640 (1050)	1800	930	43.2	22.3
LEDSC	1610 *	白1560 (1950)	白1660 (2630)	白480 (600)	白770 (1230)	2250	1200	54	28.8
LEDW	190	810	960	210	250	490	350	11.7	8.4
LEDWC	350	1260	1570	380	460	980	530	23.3	12.7
LEDR	200	410	530	110	140	240	170	5.6	4.1
	360	710	870	220	240	480	260	11.2	6.2
	520	950	1210	260	360	720	430	16.8	10.3
	680	1200	1330	370	440	960	470	22.4	11.3

※：()内はクリアカバー

※：*はLEDSBは選択できません。

<点灯時外観比較>

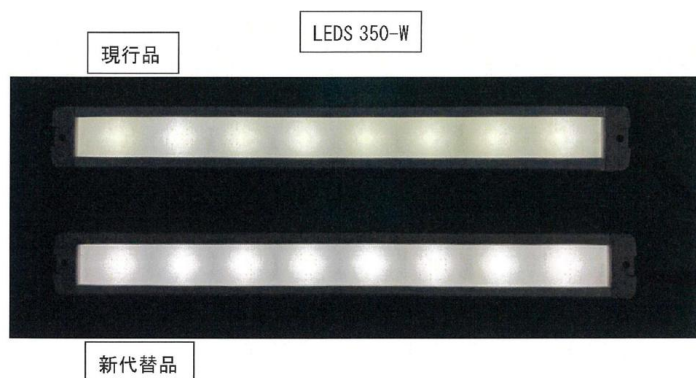



4. 仕様変更時期

2026 年 8 月より順次切り替えいたします。

以上