

「エンプラベアリング」仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記の通り「エンプラベアリング」の商品仕様を変更いたします。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますよう
謹んでお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

エンプラベアリング

【紙カタログ】ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_1 巻_P. 1211, 1212

※対象型番は「4. 仕様変更対象型番」をご参照ください。

2. 仕様変更箇所

No.	変更内容	変更前	変更後
①	ベアリング材質	SUJ2	SUJ2 相当
②	外観（刻印）	原産国・メーカー名	ベアリング呼び番号 （又はベアリング呼び番号・ メーカー名）
③	外観（六角穴深さ）	浅い	深い
④	軸材質（おねじ付）	SWCH	SWCH 相当
⑤	使用ベアリング （外形 13・14）	L-1040ZZ	SMR104ZZ

※①④材質変更に伴う機能上の変更はございません。

※②③詳細は＜外観変更詳細＞をご参照ください。

※⑤詳細は＜使用ベアリング変更詳細＞をご参照ください。


3. 仕様変更対象一覧

商品名	①ベアリング 材質	②外観 (刻印)	③外観 (六角穴深さ)	④軸材質 (おねじ付)	⑤ベアリング 呼び番号 (対象：外形 13・14)
エンブラベアリング フラットタイプ	●	●	－	－	●
エンブラベアリング フラットタイプ おねじ付	●	●	●	●	●
エンブラベアリング 片フランジタイプ ねじ無 しタイプ	●	●	－	－	－
エンブラベアリング 片フランジタイプ 六角穴 おねじ付タイプ	●	●	－	●	－
ブラケット付エンブラベ アリング フラットタイプ	●	●	－	●	－
エンブラベアリング Rタイプ	●	●	●	－	－
エンブラベアリング Rタイプ おねじ付	●	●	●	●	－
ブラケット付エンブラベ アリング Rタイプ	●	●	－	●	－
エンブラベアリング U溝タイプ ねじ無しタイ プ	●	●	－	－	－
エンブラベアリング U 溝タイプ おねじタイプ 六角穴おねじタイプ	●	●	●	●	－
エンブラベアリング V溝タイプ ねじ無しタイ プ	●	●	●	－	－
エンブラベアリング V溝タイプ おねじ 六角 穴おねじタイプ	●	●	●	●	－

<外觀変更詳細>

【変更前】②刻印：原産国・メーカー名、③六角穴深さ：浅い


③六角穴深さ：浅い

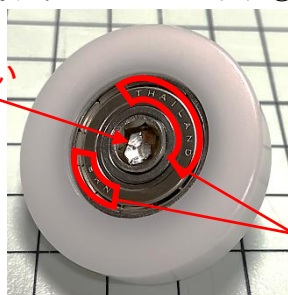

②原産国・
メーカー名

【変更後】②刻印：ベアリング呼び番号、（又はベアリング呼び番号・メーカー名）、
③六角穴深さ：深い

③六角穴深さ：深い

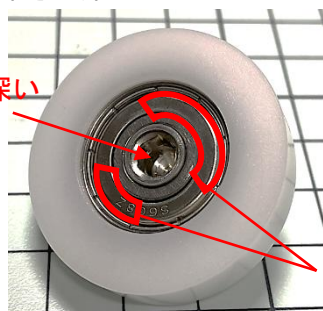

②原産国・
メーカー名



②ベアリング
呼び番号

②メーカー名

<ベアリング呼び番号変更詳細> (対象：外形 13・14)

	型式	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)
		Cr (動) N	Cor (静) N	
変更前	L-1040ZZ	0.708	0.266	54000
変更後	SMR104ZZ	0.711	0.272	48000

4. 仕様変更開始時期

2026 年 7 月より順次切り替えとなります。

ただし、下記型番は 2027 年 1 月より順次切り替えとなります。

※一時的に仕様変更前後の商品が混在する可能性があります。

Type	型番	仕様変更開始時期
EBB	EBB19, EBB24, EBB30	2027 年 1 月より順次
EBBS	EBBS19	
EBBC	EBBC35	
EBBL	EBBL35	
EBD	EBD19, EBD35	
EBH	EBH19, EBH24, EBH35, EBH40	
EBHS	EBHS16	
EKB	EKB24	
EKBH	EKBH24	
ERBB	ERBB19, ERBB35	
ERBBS	ERBBS24, ERBBS35	
ERBBL	ERBBL20	
ERBH	ERBH20	
EUBS	EUBS35	

5. 仕様変更対象型番

商品名	Type	URL
エンブラベアリング フラットタイプ	EB/EBC/EBD/EBM/ EBMS/EBPE/EBPESS/ EBSS/EBSZ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302648470/
エンブラベアリング フラットタイプ おねじ付	EBB/EBBC/EBBD/EBBL/ EBBS/EBH/EBHD/ EBHS/EBHZ/EBMH/ EBMHS/EBPEH/EBPEHS	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302648560/
エンブラベアリング 片フランジタイプ ねじ無しタイプ	EKB	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302649440/
エンブラベアリング 片フランジタイプ 六角穴おねじ付タイプ	EKBH	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302649530/
ブラケット付エンブラベアリング フラットタイプ	ENH/ENHS	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302648830/
エンブラベアリング Rタイプ	ERB/ERBS/ERBZ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302648650/
エンブラベアリング Rタイプ おねじ付	ERBB/ERBBL/ERBBS/ ERBH/ERBHS/ERBHZ	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302648740/
ブラケット付エンブラベアリング Rタイプ	ERNH	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302648920/
エンブラベアリング U溝タイプ ねじ無しタイプ	EUB/EUBBS/EUBS	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302649010/
エンブラベアリング U溝タイプ おね じタイプ 六角穴おねじタイプ	EUBB/EUBH/EUBHS	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302649170/
エンブラベアリング V溝タイプ ねじ無しタイプ	EVB	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302649260/
エンブラベアリング V溝タイプ おねじ 六角穴おねじタイプ	EVBB/EVBH	https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110302649350/

以上