



規格表

■コンベヤローラ単品

モーターローラ

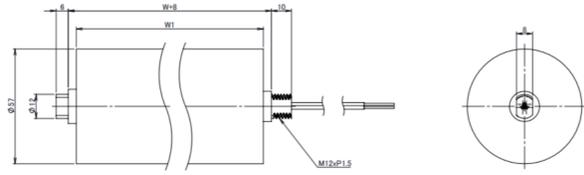

フリーローラ

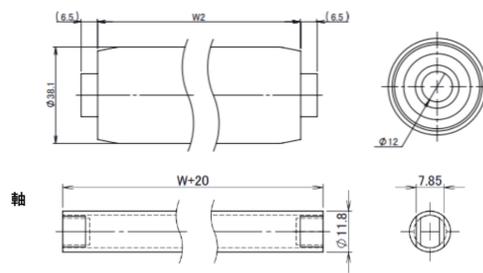

!!ローラに対し、軸1本付属しております。

注文例

型式 - ロール呼び幅 - 呼び速度

RVTA-MR - 350 - G20

RVSA-MR - 350 - G20

型式	ロール呼び幅 W	呼び速度 G	D	W1	Y基準半価	
					RVTA-MR	RVSA-MR
RVTA-MR (スチール) RVSA-MR (ステンレス)	200	G10 ※ G15 ※ G20 G30	φ57	203	24,800	33,300
	250			251	24,800	33,300
	300			300	24,800	33,300
	350			350	24,800	33,300
	400			400	27,000	34,100
	450			450	27,000	34,100
500	500	27,800	34,900			

!!ローラコンベヤRVTA/RVSAのローラ幅と本製品のローラ幅は同一商品になります。
!!呼び速度G10、G15の場合、ローラ幅W200は選択できません。

注文例

型式 - ロール呼び幅

RVTA-FR - 350


RVSA-FR - 350

型式	ロール呼び幅 W	D	W2	Y基準半価	
				RVTA-FR	RVSA-FR
RVTA-FR (スチール) RVSA-FR (ステンレス)	200	φ38.1	W-5	8,300	14,100
	250			8,500	15,000
	300			8,500	15,200
	350			8,700	16,200
	400			8,900	16,300
	450			8,900	17,300
500	8,900	17,400			


!!ローラコンベヤRVTA/RVSAのローラ幅と本製品のローラ幅は同一商品になります。

■ウレタン巻きコンベヤローラ単品

モーターローラ

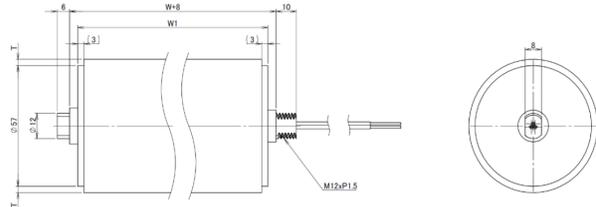

フリーローラ

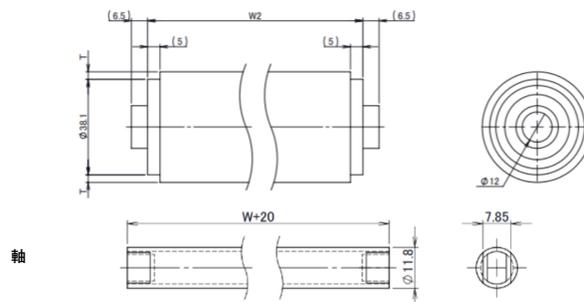

!!ローラに対し、軸1本付属しております。

注文例

型式 - ウレタン厚み - ロール呼び幅 - 呼び速度

RVTU-MR - 5 - 350 - G20

15 日日出荷

型式	ウレタン厚み T	ロール呼び幅 W	呼び速度 G	D	W1	モーターローラ ウレタンライニング 幅 H1	Y基準半価
250	251	35,300					
300	300	35,600					
350	350	35,900					
400	400	37,000					
450	450	37,400					
500	500	38,300					

!!呼び速度G10、G15の場合、ローラ幅W200は選択できません。

注文例

型式 - ウレタン厚み - ロール呼び幅

RVTU-FR - 5 - 350

9 日日出荷

型式	ウレタン厚み T	ロール呼び幅 W	D	W2	ウレタンライニング 幅 H2	Y基準半価	
						ウレタン厚み T3	ウレタン厚み T5
RVTU-FR	3 5	200	φ38.1+T×2	W-5	W-15	9,800	10,600
		250				10,400	11,200
		300				11,000	11,900
		350				11,900	12,900
		400				12,600	13,600
		450				13,700	14,800
500	13,800	15,000					

!!ウレタンの成形によりフリーローラのウレタンライニング幅 (H2) は表記寸法よりも6mm程短くなる場合がございます。

■追加加工

注文例

型式 - ウレタン厚み - ロール呼び幅 - 呼び速度 - 追加加工

RVTU-MR - 5 - 350 - G20 - MSET

RVTA-FR - 200 - FSET

追加加工 コード	追加加工内容	適用条件	¥/セット																						
MSET	モーターローラ取り付け部品セット追加 【セット内容】 <table border="1"> <tr><th>部品名称</th><th>数量</th></tr> <tr><td>M12ナット細目</td><td>1</td></tr> <tr><td>モーターローラブラケット</td><td>1</td></tr> <tr><td>AF5_ナット (SUS)</td><td>2</td></tr> <tr><td>キャップボルト</td><td>2</td></tr> <tr><td>ローラ押さえ</td><td>1</td></tr> <tr><td>ローラ受け</td><td>1</td></tr> <tr><td>角ワッシャ (SUS)</td><td>1</td></tr> <tr><td>六角ネジ</td><td>1</td></tr> <tr><td>インシュロック</td><td>1</td></tr> <tr><td>ケーブルクランプ円形タイプ</td><td>1</td></tr> </table>	部品名称	数量	M12ナット細目	1	モーターローラブラケット	1	AF5_ナット (SUS)	2	キャップボルト	2	ローラ押さえ	1	ローラ受け	1	角ワッシャ (SUS)	1	六角ネジ	1	インシュロック	1	ケーブルクランプ円形タイプ	1	!!モーターローラに適用 型式: ■■-MR-■■-G■ !!ローラ1本あたり1セット単位	3,000
部品名称	数量																								
M12ナット細目	1																								
モーターローラブラケット	1																								
AF5_ナット (SUS)	2																								
キャップボルト	2																								
ローラ押さえ	1																								
ローラ受け	1																								
角ワッシャ (SUS)	1																								
六角ネジ	1																								
インシュロック	1																								
ケーブルクランプ円形タイプ	1																								
FSET	フリーローラ取り付け部品セット追加 【セット内容】 <table border="1"> <tr><th>部品名称</th><th>数量</th></tr> <tr><td>角ワッシャ (SUS)</td><td>2</td></tr> <tr><td>ローラ押さえ</td><td>2</td></tr> <tr><td>ローラ受け</td><td>2</td></tr> <tr><td>六角ネジ</td><td>2</td></tr> </table>	部品名称	数量	角ワッシャ (SUS)	2	ローラ押さえ	2	ローラ受け	2	六角ネジ	2	!!フリーローラに適用 型式: ■■-FR-■■ !!ローラ1本あたり1セット単位	3,000												
部品名称	数量																								
角ワッシャ (SUS)	2																								
ローラ押さえ	2																								
ローラ受け	2																								
六角ネジ	2																								

■適用コンベヤ
・モーターローラコンベヤ (RVTA/RVSA/RVTU)
・フリーローラコンベヤ (RVTA/RVSA/RVTU)