


FCNコネクタ端子台

PCNシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)

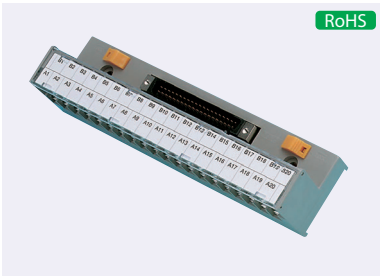

コネクタ端子台
(圧着端子タイプ)



125V 信号用 PLC センサー 2D CAD



7.62mmピッチの標準タイプ

●コネクタ部には、三菱電機(株)、オムロン(株)製シーケンス等に多く実装されている富士通製FCN-364シリーズコネクタ24芯(オス)と40芯(オス)タイプを採用しています。



・Y端子専用です(ネジは外れません)
・端子間ピッチ7.62mm端子台です。

1台から注文OK!

出荷日



1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


使用例

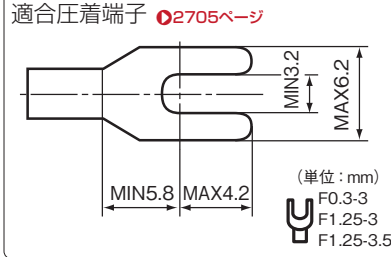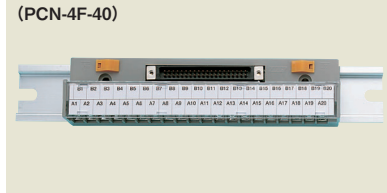

配線図 (TOP VIEW)



外形図

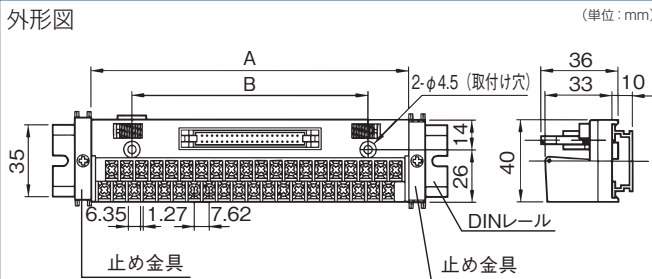

※2か所のφ4.5穴を使って、パネルに取り付けることも可能です。取り付けネジはM4、首下15mmのネジを推奨します。取り付けパネル厚さは、3mm以上を推奨します。

型式	A	B
PCN-4F-24	109	85
PCN-4F-40	162	120

※DINレール、止め金具は別売りです。
35mmDINレール **○6415ページ**
止め金具 **○2068ページ**

仕様

	仕様
定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC600V・1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメカ)
耐振動性	10~55Hz/複振幅 1.5mm
耐衝撃性	500m/S ²
周囲温度(動作)	-10~+50℃(氷結または結露しないこと)
周囲温度(保管)	-25~+85℃
相対湿度	45~85%R.H.
端子間ピッチ	7.62mm
適合電線	1.25mm ² /AWG16
締付トルク範囲	1.2N・m
端子ねじ	M3×9.5L
適合圧着端子	Y型圧着端子1.25mm ² /AWG16
取付方法	35mmDINレールまたは直付け
コネクタ取り付け方向	垂直

適合ハーネス

型式	極数	実装コネクタ 富士通コンポーネント製	推奨ハーネス
PCN-4F-24	24	FCN-364P024-AU(オス)	NFCNシリーズ(○1249ページ~)
PCN-4F-40	40	FCN-364P040-AU(オス)	



型式	極数	標準単価		重量 (g)
		1~19台	20~29台 30~99台	
PCN-4F-24	24	¥3,780	¥3,590 ¥3,373	99.56
PCN-4F-40	40	¥4,180	¥3,970 ¥3,620	150.32



Order 注文例

型式

PCN-4F-24

訂正

カタログ訂正履歴

訂正① 2010年7月7日より以下の変更を実施しております。



型式	極数	基準単価	スライド単価		重量 (g)
		1～19台	20～29台	30～99台	
PCN-4F-24	24	¥3,780	¥3,590	¥3,373	99.56
PCN-4F-40	40	¥4,180	¥3,970	¥3,620	150.32



型式	極数	基準単価	スライド単価	
		1～19台	20～29台	30～99台
PCN-4F-40	40	¥3,772	¥3,700	¥3,600