

P1-1128 <追加工>

注文例の訂正



Price
価格


数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P81

数量	1~9	10~12	13~14	15~29
値引率	基準単価	5%	10%	18%

表示数量超えはお見積り



Example
使用例

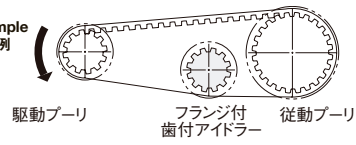

- Ⓢ アイドラーは必ずゆるみ側でご使用ください。
- Ⓢ アイドラーはできるだけ大プーリに近づけてご使用ください。



Alteration
追加工

型式 (FC・NFC・LFC・RFC)
AHTF30T5150 NFC

Alterations	フランジカット	フランジカシメなし	フランジカシメ片側のみ
Code	FC	NFC	LFC・RFC
Spec.	フランジをカットして低くします。 FC: 0.5mm単位指定 (フランジ外周は表面処理されていません) Ⓢ FC ≥ (O. D.) + 2 Ⓢ FC ≤ F - 2 [挿入方法] FC35	フランジをカシメずに出荷いたします。 (フランジ付属)	止め輪側 (RFC) 又は止め輪反対側 (LFC) の片側のみフランジをカシメて出荷いたします。
¥/1Code	300	無料	無料

<訂正用>

型式
AHTF30T5150