
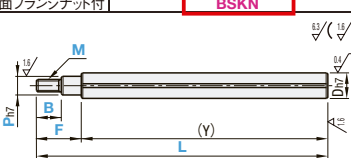



P.FI-316<商品型式>

片端おねじタイプBSCS, BSCM, BSCNIは、それぞれBSKS, BSKM, BSKNIに型式変更となります。

■片端段付おねじタイプ RoHS 	片端段付おねじタイプ	スプライン軸 <input type="checkbox"/> SUJ2相当 ナット <input type="checkbox"/> SCM415相当 <input type="checkbox"/> 硬度58HRC~ ナット1個	片端段付おねじ片端めねじタイプ	スプライン軸 <input type="checkbox"/> SUJ2相当 ナット <input type="checkbox"/> SCM415相当 <input type="checkbox"/> 硬度58HRC~ ナット1個	スプライン軸 <input type="checkbox"/> SUJ2相当 ナット <input type="checkbox"/> SCM415相当 <input type="checkbox"/> 硬度58HRC~ ナット2個
	ストレートナット付	BSKS	ストレートナット付	BSBS	BSB2S
	丸フランジナット付	BSKM	丸フランジナット付	BSBM	BSB2M
二面フランジナット付	BSKN		二面フランジナット付	BSBN	BSB2N



① 精度 $\pm P310$ ② 付属ナットの詳細寸法 $\pm P311$ ③ 焼き鈍し範囲 $\pm P315$

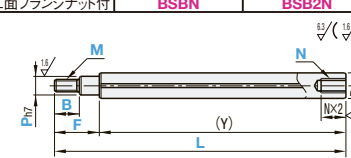

■片端段付おねじタイプ

型式	No.	指定1mm単位			P 選択	M(並目) 選択	D	(Y)	
		L ナット1個タイプ	F	B				ナット1個タイプ min~max	ナット2個タイプ min~max
BSKS BSKM BSKN	*8	60~400	2 ≤ F ≤ P × 4	P ≤ 6のとき B ≤ F - 2 P = 8・10のとき B ≤ F - 3 P ≥ 12のとき B ≤ F - 5 B ≥ Pitch × 3 B ≤ M × 3	5 6	5 6	8	58~398	
	*10	60~600			5 6 8	5 6 8	10.4	58~598	
	13	60~600			5 6 8 10	5 6 8 10	13.4	58~598	
	16	70~600			6 8 10 12 13	6 8 10 12	16.6	68~598	
	20	80~700			8 10 12 13 15 16 20	6 8 10 12 16	18.2	78~698	
	25	90~900			8 10 12 13 15 16 20	6 8 10 12 16 20	23	88~898	
30	100~1150	10 12 13 15 16 20 25	8 10 12 16 20 24	28	98~1148				

③ BSKNIは、*付サイズのみとなります。

■片端段付おねじ・片端めねじタイプ

型式	No.	指定1mm単位			P 選択	M(並目) 選択	N(並目) 選択	D	(Y)	
		L ナット1個タイプ	F	B					ナット1個タイプ min~max	ナット2個タイプ min~max
BSBS BSBM BSBN BSB2S BSB2M BSB2N	*8	60~400	2 ≤ F ≤ P × 4	P ≤ 6のとき B ≤ F - 2 P = 8・10のとき B ≤ F - 3 P ≥ 12のとき B ≤ F - 5 B ≥ Pitch × 3 B ≤ M × 3	5 6	3 4	8	58~398	58~398	
	*10	60~600			5 6 8	5 6 8	10.4	58~598	58~598	
	13	60~600			5 6 8 10	5 6 8 10	13.4	58~598	58~598	
	16	70~600			6 8 10 12 13	6 8 10 12	16.6	68~598	68~598	
	20	80~700			8 10 12 13 15 16 20	6 8 10 12 16	18.2	78~698	78~698	
	25	90~900			8 10 12 13 15 16 20	6 8 10 12 16 20	23	88~898	88~898	
30	100~1150	10 12 13 15 16 20 25	8 10 12 16 20 24	28	98~1148	98~1148				

③ BSBNI・BSB2NIは、*付サイズのみとなります。

Order 注文例

型式 - L - F - B - P - M - N

BSKS - 250 - F20 - B15 - P6 - M6

BSB2N10 - 300 - F20 - B10 - P5 - M5 - N3

Delivery 出荷日 **8** 日発送

④ 数量5以上はお見積り

⑤ 納期に関するお断り
本商品の稼働日は、土曜・祝日を含みません。



型式	No.	¥基準単価										
		最短L ~150	L151 ~200	L201 ~300	L301 ~400	L401 ~500	L501 ~600	L601 ~700	L701 ~800	L801 ~900	L901 ~1000	L1001 ~1150
BSKS	8	11,460	12,000	13,670	15,350	-	-	-	-	-	-	-
	10	12,230	12,710	14,910	16,760	19,180	22,330	-	-	-	-	-
	13	12,730	13,290	15,690	17,730	19,950	22,910	-	-	-	-	-
	16	14,900	15,630	18,040	21,190	23,410	27,500	-	-	-	-	-
	20	17,280	17,930	20,140	23,660	26,070	29,770	32,640	-	-	-	-
	25	20,840	21,770	24,550	25,850	29,730	32,700	37,430	40,650	45,000	-	-
30	24,340	25,080	28,040	29,710	33,780	37,110	42,380	45,810	50,900	54,110	63,970	
BSKM	8	12,380	12,930	14,610	16,270	-	-	-	-	-	-	-
	10	13,340	13,810	16,030	17,890	20,290	23,440	-	-	-	-	-
	13	13,760	14,300	16,720	18,740	20,970	23,930	-	-	-	-	-
	16	16,380	17,120	19,520	22,680	24,890	28,960	-	-	-	-	-
	20	18,940	19,600	21,810	25,320	27,740	31,440	34,300	-	-	-	-
	25	23,070	23,980	26,780	28,070	31,960	34,920	39,630	42,870	47,210	-	-
30	26,560	27,290	30,280	31,930	36,000	39,340	44,600	48,020	53,110	56,340	66,450	
BSKN	8	13,480	14,040	15,740	17,450	-	-	-	-	-	-	-
	10	14,530	15,000	17,270	19,160	21,610	24,830	-	-	-	-	-

No.	2個ナットタイプ ¥追加価格		
	ストレートナット	丸フランジナット	二面フランジナット
8	3,670	4,730	4,920
10	4,440	5,700	5,730
13	4,750	5,910	-
16	5,450	7,130	-
20	6,590	8,470	-
25	7,440	9,960	-
30	9,690	12,200	-

型式	No.	¥基準単価										
		最短L ~150	L151 ~200	L201 ~300	L301 ~400	L401 ~500	L501 ~600	L601 ~700	L701 ~800	L801 ~900	L901 ~1000	L1001 ~1150
BSBS BSB2S	8	11,690	12,240	13,900	15,590	-	-	-	-	-	-	-
	10	12,460	12,930	15,140	16,990	19,410	22,550	-	-	-	-	-
	13	12,960	13,530	15,930	17,960	20,170	23,140	-	-	-	-	-
	16	15,130	15,860	18,280	21,420	23,640	27,720	-	-	-	-	-
	20	17,580	18,230	20,440	23,950	26,370	30,070	32,930	-	-	-	-
	25	21,130	22,070	24,850	26,150	30,030	33,000	37,720	40,950	45,290	-	-
30	24,630	25,370	28,340	30,010	34,070	37,400	42,680	46,110	51,200	54,410	64,270	
BSBM BSB2M	8	12,600	13,160	14,840	16,510	-	-	-	-	-	-	-
	10	13,580	14,030	16,270	18,110	20,510	23,660	-	-	-	-	-
	13	13,980	14,540	16,950	18,970	21,200	24,170	-	-	-	-	-
	16	16,610	17,350	19,760	22,900	25,130	29,200	-	-	-	-	-
	20	19,240	19,880	22,110	25,620	28,030	31,740	34,590	-	-	-	-
	25	23,370	24,280	27,060	28,360	32,240	35,210	39,930	43,160	47,510	-	-
30	26,860	27,590	30,570	32,220	36,300	39,640	44,890	48,320	53,410	56,620	66,740	
BSBN BSB2N	8	13,700	14,270	15,980	17,680	-	-	-	-	-	-	-
	10	14,750	15,230	17,510	19,390	21,840	25,050	-	-	-	-	-

Alteration 追加加工

型式 - L - F - B - P - M - N (SC・FC・NTW)

BSKS - 250 - F20 - B15 - P6 - M6 - SC15

Alterations	スバナ溝追加加工	平面取り追加加工	ナット数追加
	SC	FC	NTW
Code	SC	FC	NTW
Spec.	スバナ溝を追加加工します。 SC=指定1mm単位 ① SC + l1 ≤ Y SC=0またはSC ≥ 1	平面取り追加加工します。 [指定方法] FC10-A8 FC, A=指定1mm単位 ① FC ≤ 3 × D ② 1.5 × D < FC の場合 FC ≤ Y/2 ③ A=0または A ≥ 2	ナット数を追加 (1個を2個に追加) ① BSKS・BSKM ② BSKNIのみ適用
¥/1Code	700	600	左記参照

⑥ 複数の追加加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。

<訂正用>

1 スプライン軸 SUJ2相当 ナット SCM415相当 硬度58HRC~ ナット1個

BSKS

BSKM

BSKN

3 ③ BSKNIは、*付サイズのみとなります。

6 型式 **BSK38**

2 **BSKS**
BSKM
BSKN

4 型式 **BSKS8**
BSB2N10

BSKM

BSKN

7 **NTW**
ナット数を追加
(1個を2個に追加)
① BSKS・BSKM
② BSKNIのみ適用