

 
HFSYシリーズのマンセル色は(2.5Y8/12)となります。



ALUMINUM FRAMES -HFS5 SERIES-

20・25・40mm角 HFS5シリーズアルミフレーム

-1列溝-




締結部材			他	
ブラケット	ナット	ジョイント	フレームキャップ	追加加工
P517 P530	P533 P540	P661 P674	P543	P679 P692

CADデータフォルダ名: 41_Aluminum_Frames




■特長: カバーや安全柵など、あまり力のかからない箇所でのご利用に適した小型・軽量のアルミフレームです。

RoHS

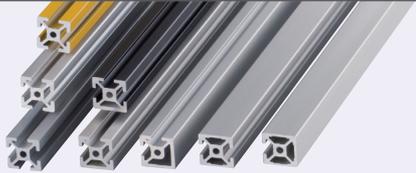

指定長	Type	固定長	材質	表面処理
NFS ₅	KNFS ₅	5	A6063S-T5	白アルマイト処理
NFSB ₅	KNFSB ₅	5	A6N01SS-T5	黒アルマイト処理
HFS ₅	KHFS ₅	5		白アルマイト処理
HFS ₅	KHFS ₅	B5		黒アルマイト処理
CAF5	-	-		クリア塗装
HFSY5	-	-		(アルマイト処理+透明塗装) 焼付塗装(黄色)

 Ⓜ切断面・追加加工には表面処理がされていません。

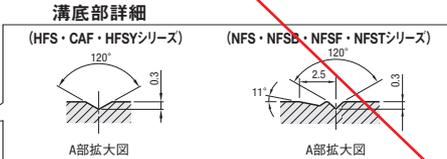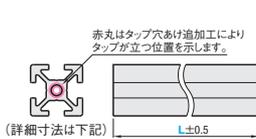

■各種フレームの特長

フレーム種類	材質	
NFSシリーズ	A6063S-T5	HFSシリーズの材質をA6063S-T5に変更し大幅なプライスダウンを実現しました。断面2次モーメントはHFSシリーズと同じです。材質変更により耐力・引張り強さが低下します(詳細☎P.494)。また色が若干異なります。
NFSB・NFSF・NFSTシリーズ(新商品)	A6063S-T5	
HFSシリーズ	A6N01SS-T5	スタンダードな断面形状です。
CAFシリーズ	A6N01SS-T5	アルマイト処理をしたHFSシリーズの上からクリア塗装を施しました。通常のアルマイト処理に比べツヤがあり美観に優れます。
HFSYシリーズ	A6N01SS-T5	黄色の焼付塗装を施したフレームです。扉回りや危険区域への注意色として適します。色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)です。






NFS5-2020
NFSB5-2020 (黒アルマイト)
HFS5-2020
HFSB5-2020 (黒アルマイト)
CAF5-2020 (クリア塗装)
HFSY5-2020 (焼付塗装・黄色)

NFSF5-2020
HFSF5-2020
HFSFB5-2020
 (黒アルマイト)

NFST5-2020
HFST5-2020
HFSTB5-2020
 (黒アルマイト)

HFSH5-2020

HFSC5-2020

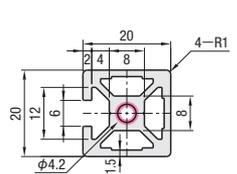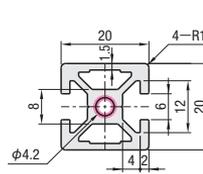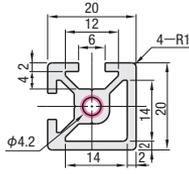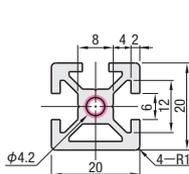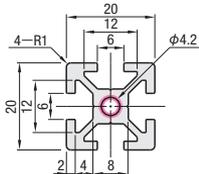

<貼り付け用>

フレーム種類	材質	
NFSシリーズ	A6063S-T5	HFSシリーズの材質をA6063S-T5に変更し大幅なプライスダウンを実現しました。断面2次モーメントはHFSシリーズと同じです。材質変更により耐力・引張り強さが低下します(詳細☎P.494)。また色が若干異なります。
NFSB・NFSF・NFSTシリーズ(新商品)	A6063S-T5	
HFSシリーズ	A6N01SS-T5	スタンダードな断面形状です。
CAFシリーズ	A6N01SS-T5	アルマイト処理をしたHFSシリーズの上からクリア塗装を施しました。通常のアルマイト処理に比べツヤがあり美観に優れます。
HFSYシリーズ	A6N01SS-T5	黄色の焼付塗装を施したフレームです。扉回りや危険区域への注意色として適します。色はD22-80V(日本塗料工業会)(参考マンセル値2.5Y8/12)です。