

P. 1 -1367~1369,1371~1374 <図面>


文言、引出し線追加




RoHS

材質 No.	材質	表面処理	硬度	P寸固定		P寸指定		P・L・B寸指定	
				Type	形状記号	Type	形状記号	Type	形状記号
①	SKS3相当	—	焼入硬度60~63HRC	JP	JB(丸)	JP	JA(丸)	FP	JA(丸)
②	SUS304	—	—	SJP	DJ(ダイヤモンド)	SJP	JA(丸)	SFP	JD(ダイヤモンド)
③	SUS440C相当	—	焼入硬度50~55HRC	—	—	—	—	CFP	JD(ダイヤモンド)

◎お選び頂けない組み合わせがございます。価格表をご参照の上、ご選定ください。

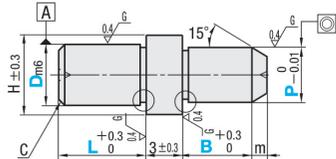

(丸) (ダイヤ)

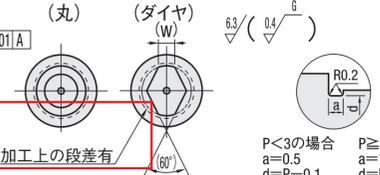

加工上の段差有

P<3の場合 a=0.5 d=P-0.1  
P≥3の場合 a=1.0 d=P-0.2

◎ダイヤモンド形状はツバ上面に加工上の段差が残ります。 ◎SUS440C相当はD部に識別用の溝がつきます。

<訂正用>

◎ダイヤモンド形状はツバ上面に加工上の段差が残ります。 ◎SUS

<訂正用>

