 


材質 SUM21・SUM23 を材質SUM 24 Lに変更する

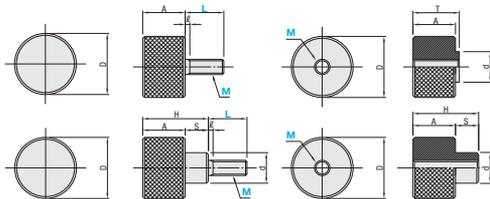
六角穴付ローレットノブ RoHS

Type		材質	S表面処理
標準	段付		
NOBR	NKBR	SUM24L	バフ研磨＋クロムメッキ
NOOSR	NKOSR	SUS303	ヘアライン

標準 

アヤメローレットノブ RoHS

Type		形状	材質	S表面処理
標準	段付			
NOBX	NKBX	おねじ	SUM24L	バフ研磨＋クロムメッキ
NOOSX	NKOSX			
NOMSX	NKMSX	めねじ	SUS303	ヘアライン

標準 

脱落防止ローレットノブ RoHS

Type		材質	S表面処理
標準	段付		
NOBD	NKBD	SUM24L	バフ研磨＋クロムメッキ
NOOSD	NKOSD	SUS303	ヘアライン

標準 

⚠ クロムメッキは、メッキ時ねじ付近の電極部分にメッキむらが発生することがあります。

<貼り付け用>

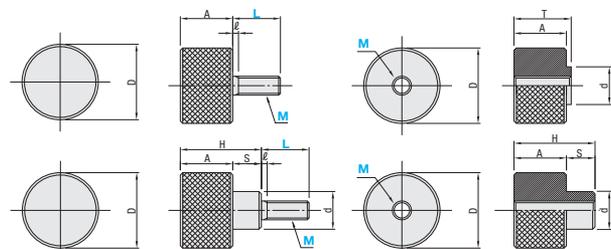
六角穴付ローレットノブ RoHS

Type		材質	S表面処理
標準	段付		
NOBR	NKBR	SUM24L	バフ研磨＋クロムメッキ
NOOSR	NKOSR	SUS303	ヘアライン

標準 

アヤメローレットノブ RoHS

Type		形状	材質	S表面処理
標準	段付			
NOBX	NKBX	おねじ	SUM24L	バフ研磨＋クロムメッキ
NOOSX	NKOSX			
NOMSX	NKMSX	めねじ	SUS303	ヘアライン

標準 

脱落防止ローレットノブ RoHS

Type		材質	S表面処理
標準	段付		
NOBD	NKBD	SUM24L	バフ研磨＋クロムメッキ
NOOSD	NKOSD	SUS303	ヘアライン

標準 

⚠ クロムメッキは、メッキ時ねじ付近の電極部分にメッキむらが発生することがあります。