

GFBL 8 適用ボルトの型式を変更

■補強用フレームブラケット

RoHS




*部には、その他のブラケット
を使用し固定してください。

M材 質 A6061SS-T6相当
S表面処理 アルマイト処理
(45度カットされた面とザグリ部は表面処理なし)

Type	M 材質	S 表面処
GFBL8	A6061SS-T6相当	アルマイト処

GFBL8-4040
GFBL8-4080

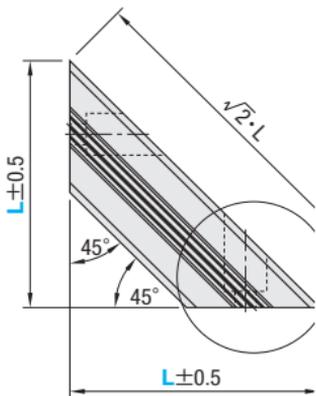

☑ フレームとの締結には座金組込ボルト(S

型式		L 指定 1mm単位	適用ボルト・ナット			L100~300			L301~500			
Type	No.		ボルト	個 数	ナット	個 数	¥基準単価	¥スライド単価	個 数	¥基準単価	¥スライド単価	
GFBL8	4040	100~500	SCB8-20	2	HNTT8-8	2	2,600	2,490	2,340	2,860	2,750	2,570
	4080			4		4	3,800	3,690	3,420	4,180	4,070	3,760

<貼り付け用>

型式		L 指定 1mm単位	適用ボルト・ナット			L100~300			L301~500			
Type	No.		ボルト	個 数	ナット	個 数	¥基準単価	¥スライド単価	個 数	¥基準単価	¥スライド単価	
GFBL8	4040	100~500	SCB8-20	2	HNTT8-8	2	2,600	2,490	2,340	2,860	2,750	2,570
	4080			4		4	3,800	3,690	3,420	4,180	4,070	3,760