


No.5 タイプの商品は、フレーム側面と取付面との差が 0 となります。

① 型番 <span style="background-color: yellow;">    </span> はRoHS非対応		
タイプ	M材質	S表面処理
スチールタイプ	SPCC	ユニクロメッキ
ステンレスタイプ	SUS304	—

スチールタイプ・ステンレスタイプのNo.6,8,8-45は長穴のため、パネルの取付に2種類の選択ができます。(パネル板厚5mm以下)

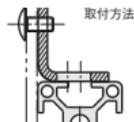

### ■スチールタイプ

型式		質量		フレーム側面と取付面との差	S	A	B	適用ボルト・ナット				HCBV		HCBCV		
Type	No.	HCBCV	HCBV					ボルト		ナット		1~8コ	9~	1~8コ	9~	
								個数	個数	個数	個数					
HCBV HCBCV	5	29	23	0	10	30	18	CBM5-8	HNTT5-5	2	2	120	115	180	175	
	6	79	60			40	25	CBM6-12	HNTT6-6			140	135			
	8	124	94		0~5 (可変)	15	50	35	CBM6-15	HNTT8-6	2	2	160	155	200	195
	8-45					17.5										

### ■ステンレスタイプ

型式		質量		フレーム側面と取付面との差	S	A	B	適用ボルト・ナット				SHCBV		SHCBCV		
Type	No.	SHCBCV	SHCBV					ボルト		ナット		1~8コ	9~	1~8コ	9~	
								個数	個数	個数	個数					
SHCBV SHCBCV	5	23	18.5	0	10	30	18	SCB5-8	HNTTSN5-5	2	2	130	125	200	195	
	6	62.5	50			40	25	SCB6-12	HNTTSN6-6			150	145	210	200	
	8	113	85.5		0~5 (可変)	15	50	35	SCB6-15	HNTTSN6-6	2	2	170	165	230	220
	8-45					17.5										

<貼り付け用>

### ■スチールタイプ

型式		質量		フレーム側面と取付面との差	S	A	B	適用ボルト・ナット				HCBV		HCBCV		
Type	No.	HCBCV	HCBV					ボルト		ナット		1~8コ	9~	1~8コ	9~	
								個数	個数	個数	個数					
HCBV HCBCV	5	29	23	0	10	30	18	CBM5-8	HNTT5-5	2	2	120	115	180	175	
	6	79	60			40	25	CBM6-12	HNTT6-6			140	135			
	8	124	94		0~5 (可変)	15	50	35	CBM6-15	HNTT8-6	2	2	160	155	200	195
	8-45					17.5										

### ■ステンレスタイプ

型式		質量		フレーム側面と取付面との差	S	A	B	適用ボルト・ナット				SHCBV		SHCBCV		
Type	No.	SHCBCV	SHCBV					ボルト		ナット		1~8コ	9~	1~8コ	9~	
								個数	個数	個数	個数					
SHCBV SHCBCV	5	23	18.5	0	10	30	18	SCB5-8	HNTTSN5-5	2	2	130	125	200	195	
	6	62.5	50			40	25	SCB6-12	HNTTSN6-6			150	145	210	200	
	8	113	85.5		0~5 (可変)	15	50	35	SCB6-15	HNTTSN6-6	2	2	170	165	230	220
	8-45					17.5										