


MG8-5 図面 長穴の大きさを変更

■MG8-5プレート

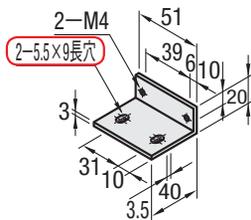


HMEN 8-8 の構成部品を一部変更

型式		構成部品												¥基準 単価	¥スライド 単価	
Type	No.	マグネット側						扉側(フレーム側)								
		マグネット	保持力 N (kgf)	取付け プレート	マグネット取付用			フレーム取付用			1~4コ	5~50				
				取付ネジ	個数	ボルト	個数	ナット	個数	皿ボルト	個数	ナット	個数			
HMEN	5-5	HMEN-T	29.4 (3)	MG5-5	トラスネジ M4-5	2	SCB5-25	2	HNTT5-5	2	M3-6	1	HNTT5-3	1	680	651
	6-5			MG6-5			SCB5-22		HNTT6-5				695		670	
	8-5			MG8-5			SCB5-15		HNTT8-5				750		718	
	6-6			MG6-6			SCB5-10		HNTT6-5				810		775	
	8-6			MG8-6			SCB5-12		HNTT8-5				855		817	
	8-8			MG8-5			SCB5-12		HNTT8-5				M3-10		HNTJ8-3	1,050

<貼り付け用>

■MG5-5プレート ■MG6-5プレート ■MG8-5プレート ■MG6-6プレート ■MG8-6プレート

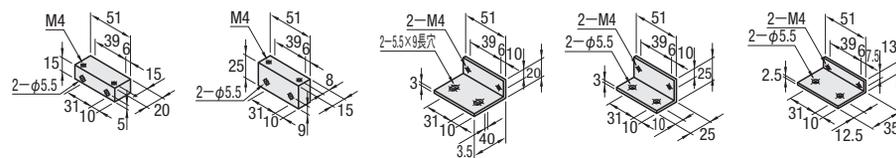

型式		構成部品												¥基準 単価	¥スライド 単価	選定基準					
Type	No.	マグネット側						扉側(フレーム側)								1~4コ	5~50	扉側プレート	本体側フレーム		
		マグネット	保持力 N (kgf)	取付け プレート	取付ネジ	個数	ボルト	個数	ナット	個数	皿ボルト	個数	ナット	個数	20角				30角	40・45角	
HMEN	5-5	HMEN-T	29.4 (3)	MG5-5	トラスネジ M4-5	2	SCB5-25	2	HNTT5-5	2	M3-6	1	HNTT5-3	1	680	651	20角	HMEN5-5	HMEN6-5	HMEN8-5	
	6-5			MG6-5			SCB5-22		HNTT6-5				695		670	30角		—	HMEN6-6	HMEN8-6	
	8-5			MG8-5			SCB5-15		HNTT8-5				750		718			40角	—	—	HMEN8-8
	6-6			MG6-6			SCB5-10		HNTT6-5				810		775						
	8-6			MG8-6			SCB5-12		HNTT8-5				855		817						
	8-8			MG8-5			SCB5-12		HNTT8-5				M3-10		HNTJ8-3				1,050	1,000	