

対応取付部品と出荷日を修正

■ホイールコンベアー

RoHS




■L寸固定

FFSSPH  
FFSPPH

■ホイール数指定

FFSSPPH  
FFSPPHF

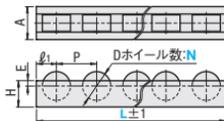

☝指定タイプのL寸はN×P+P1になります。

ノーマルタイプ



小ピッチタイプ



型式	材質	表面処理
FFSSPH	緑: AGNO1SS-T5	白アルマイト
FFSPPH	ホイール: ポリアセタル	—
FFSSPPH	軸: SWRM	—
FFSPPHF	—	—

■L寸固定

型式	L 呼び長さ	A	H	E	P	D	l1	ホイール (数)	質量 (kg)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~
FFSSPH (エコノミータイプ)	1000	40	32	5	50	35	25	20	1.84	10kg	1,550	1,470
	1500							30	2.76		2,250	2,130
	3000							60	5.52		2,700	2,560
FFSPPH (小ピッチタイプ)	1000	40	32	5	15	13	10	100	9.42	7kg	2,610	2,480
	1500							100	9.42		3,570	3,390
	3000							200	18.6		5,240	4,980

■ホイール数指定

型式	ホイール数 N	質量 (kg/m)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価/ ホイール1コ	¥カット費
FFSSPPH	5~110	1.84	10kg	JBS50 JA	81	180
FFSPPHF	5~110	6.39	7kg	JBS50 JA	39	



Order  
注文例

型式 - L - N  
FFSSPH - 3000  
FFSSPPH - 10



Delivery  
出荷日

●L寸固定タイプ  
1 日目発送

●ホイール数指定タイプ  
5 日目発送

<貼り付け用>

■L寸固定

型式	L 呼び長さ	A	H	E	P	D	l1	ホイール (数)	質量 (kg)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~
FFSSPH (エコノミータイプ)	1000	40	32	5	50	35	25	20	1.84	10kg	1,550	1,470
	1500							30	2.76		2,250	2,130
	3000							60	5.52		2,700	2,560
FFSPPH (小ピッチタイプ)	1000	40	32	5	15	13	10	100	9.42	7kg	2,610	2,480
	1500							100	9.42		3,570	3,390
	3000							200	18.6		5,240	4,980

■ホイール数指定

型式	ホイール数 N	質量 (kg/m)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価/ ホイール1コ	¥カット費
FFSSPPH	5~110	1.84	10kg	JBS50 JA	81	180
FFSPPHF	5~110	6.39	7kg	JBS50 JA	39	



Order  
注文例

型式 - L - N  
FFSSPH - 3000  
FFSSPPH - 10



Delivery  
出荷日

●L寸固定タイプ  
1 日目発送

●ホイール数指定タイプ  
5 日目発送