

対応取付部品を修正

■ ホイールコンペアー

RoHS




■ L寸固定

FFSSPH
FFSPPH

■ ホイール数指定

FFSSPHF
FFSPPHF

① 指定タイプのL寸はN×P+Pになります。

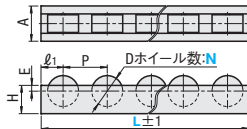

ノーマルタイプ



型式	
FFSSPH	線: A6N
FFSPPH	ホイール
FFSSPHF	
FFSPPHF	軸: SWF

■ L寸固定

型式	L 呼び長さ	A	H	E	P	D	ℓ ₁	ホイール (数)	質量 (kg)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	¥基準単価 1~49コ	¥スライド単価 50~
FFSSPH (エコノミータイプ)	1000	40	32	5	50	35	25	20	1.84	10kg	1,550	1,470
	1500							30	2.76		2,250	2,130
	3000							60	5.52		2,700	2,560
FFSPPH (小ピッチタイプ)	1000	40	32	5	15	13	10	67	6.39	7kg	2,610	2,480
	1500							100	9.42		3,570	3,390
	3000							200	18.6		5,240	4,980



Order
注文!

型式

FFSSPH
FFSPPHF



Deliv
出荷!

■ ホイール数指定

型式	ホイール数 N	質量 (kg/m)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価/ ホイール1コ	¥カット費
FFSSPHF	5~110	1.84	10kg	JBS50 JA	81	180
FFSPPHF	5~110	6.39	7kg	JBS50 JA	39	

<貼り付け用>

■ ホイール数指定

型式	ホイール数 N	質量 (kg/m)	耐荷重 (ホイール1コあたり)	対応取付部品	¥基準単価/ ホイール1コ	¥カット費
FFSSPHF	5~110	1.84	10kg	JBS50 JA	81	180
FFSPPHF	5~110	6.39	7kg	JBS50 JA	39	