


■フレーム取付用センサ付  
マグネットキャッチセット

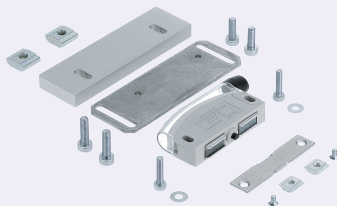

RoHS


部品	M材質	S表面処理
ハウジング	ポリチレンテフアレート(PBT)	—
マグネットキャッチ 端子カバー	ポリカーボネート	—
吸着板	SPCC	ニッケルメッキ

■Kマグネット


扉閉時ON

接点容量  
AC125V3A  
AC250V3A  
DC30V1.5A


1 ○ 2

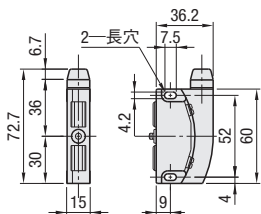


■受皿

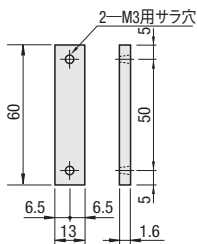


■HMER-ML

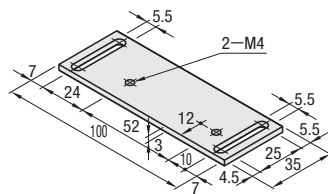


■ML5-5プレート

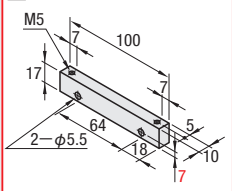


■ML6-6プレート

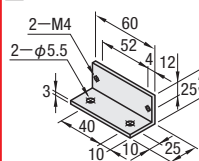


■ML68-5, 8プレート

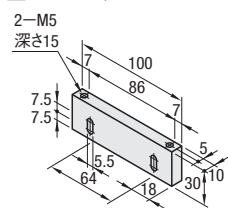


■ML8-6プレート

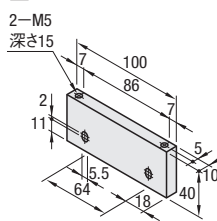


■MLGプレート

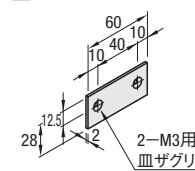


■5-5 取付例

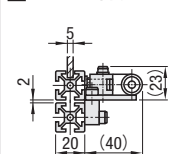


■6-5 取付例

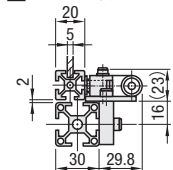


■8-5 取付例

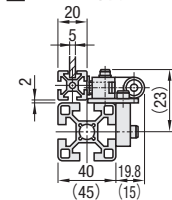


■6-6 取付例

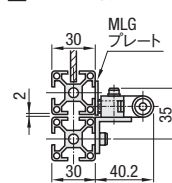

■8-6 取付例

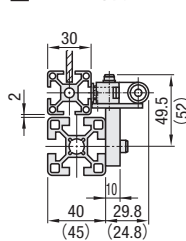

■8-8 取付例

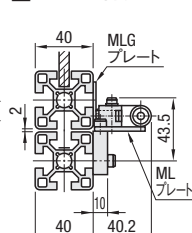

( )寸法は45度フレームの時  
 ◎6-6使用時には、Kマグネットの受皿は使用しません。( )寸法は45度フレームの時  
 ◎8-8使用時には、Kマグネットの受皿は使用しません。

<訂正用>

