


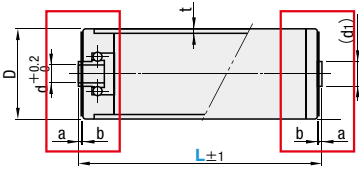
図面・規格表内を変更


■樹脂コンベヤ用ローラ



RoHS

 HRJA






	ローラ	ホイール
材質	ABS樹脂	外輪・内輪：ポリアセタール リテーナ：66ナイロン カバー：ABS樹脂 玉：SUS304

①樹脂ホイールとローラは接着になります。
 ②ローラ軸 (P1199) と組合せてご使用ください。
 コンベヤ用ローラの高サイドのホスで荷重を受ける使用方法は、ベアリングに偏荷重がかかるため、ご注意ください。

型式		L 指定1mm単位	D	a	b	d	(d1)	t	参考ローラ強度 (N)					※基準単価				
Type	No.								L113	L213	L313	L413	L513	L50~150	L151~250	L251~350	L351~450	L451~513
HRJA	20	50~513	20.4±0.5	2	1	6.1	9.5(±0.2)	1.5(+0.5)	113	105	98	90	83	1,370	1,470	1,570	1,670	1,770
	30		8.2			14(±0.2)	1.8(+0.5)	162	154	147	139	132	1,690	1,820	1,960	2,090	2,220	
	50		50.3±0.5			12.2	17(±0.2)	2.8(+0.5)	314	304	294	289	279	2,040	2,420	2,790	3,170	3,550

<訂正用>

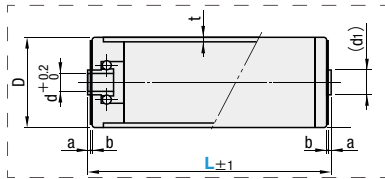

a	b
2	1