


P1-1060 <RoHS対応表記>


C-PDRのRoHS対応表記を、非対応に訂正いたします。

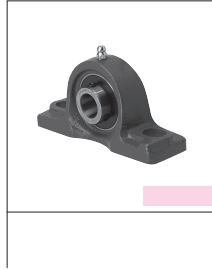

C-PDR (ピロータイプ)

P1-1062 <RoHS対応表記>

C-HDH・**C-HDF**のRoHS対応表記を、非対応に訂正いたします。

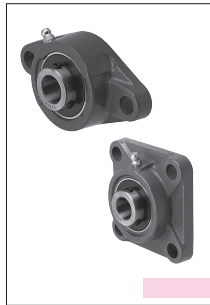

C-HDH (ひしフランジタイプ)

C-HDF (角フランジタイプ)

P1-1225 <規格表>

コンベヤ用ゴム・ウレタン巻きホイールの規格表中、数値を下記のように訂正いたします。

型式		W	d	d ₁	B	T	耐荷重 (N)				HGH		HUH		HMHU		HMHSU		HPHU	
Type	D						HGH	HUH	HMHU	HMHSU	Y基準単価	Vスライド単価	Y基準単価	Vスライド単価	Y基準単価	Vスライド単価	Y基準単価	Vスライド単価	Y基準単価	Vスライド単価
HGH HUH	40	25	6.2	14	9	4	196	294	—	—	470	450	950	910	—	—	—	—	—	—
		14	8.2				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	60	20	12	19	13	5	490	490	—	—	950	910	2,200	2,080	—	—	—	—	—	—
HMHU HMHSU HPHU	30	16	6.2	12	10	2.5	—	—	294	147	—	—	—	—	450	430	690	650	400	380

kgf=N×0.101972

◎表示数量超えはお見積り