
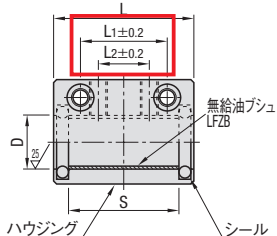


ツールブロックコンパクトタイプのL1寸とL2寸の寸法訂正

■ツールブロックコンパクトタイプ

RoHS

LFBAC

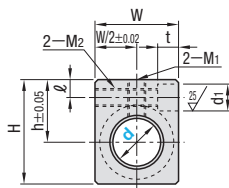

6.3 (25)

使用プシュ : LFBZ (P.314)

シール : NBR (Oリング)

材 質 アルミ合金 (ハウジング)

表面処理 白アルマイト処理

| Type | 型式 | | h | W | H | D | L | L ₁ | L ₂ | S | ℓ | M ₁ | M ₂ | d ₁ ×t | ¥単価 |
|-------|----|-------------|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----|---|----------------|----------------|-------------------------------|-------|
| | d | 許容差 | | | | | | | | | | | | | 1~4コ |
| LFBAC | 10 | +0.068 0 | 17 | 20 | 26 | 12 | 39 | 25 | 13 | 31 | 5 | M6 | M5 | 8×6 (M4ボルト用) | 2,180 |
| | 12 | | 18 | 22 | 28 | 14 | 40 | 26 | 14 | 32 | 5 | | | 2,360 | |
| | 13 | | 19 | 24 | 30 | 15 | 42 | 27 | 14 | 34 | 6 | | | 2,460 | |
| | 16 | +0.081 0 | 21 | 28 | 35 | 18 | 47 | 28 | 15 | 37 | 6 | M8 | M8 | 9×7 (M5ボルト用) 11×8 (M6ボルト用) | 3,100 |
| | 20 | | 24 | 34 | 40 | 23 | 52 | 34 | 21 | 42 | 6 | | | | 3,530 |
| | 25 | | 30 | 42 | 50 | 28 | 69 | 42 | 25 | 59 | 8 | | | | 4,150 |
| | 30 | | 33 | 48 | 57 | 35 | 74 | 54 | 37 | 62 | 8 | | | | 4,850 |

<訂正用>

