



取扱説明書ガイドのURLの修正

■フラップの開閉方法

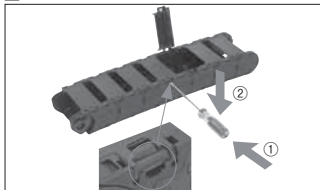


側面の窓にマイナスドライバーを差し込み、押し上げて開け、フラップを上から押さえれば閉じます。

■リンクの連結方法

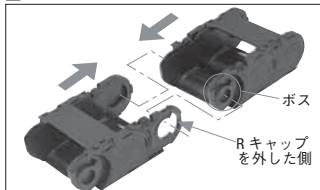

連結するリンクのフラップ・Rキャップを外し、Rキャップを外した側から連結しようとする本体のキャップボスをはめ込み、その後全体を押し込みます。

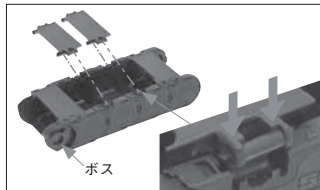

ボスと穴の連結を確認後、外しておいたRキャップを本体溝形状に合わせて押し込み、フラップを組み付けます。

📍リンクの連結方法詳細については、付属の取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は下記URLからダウンロード可能です。
<http://fa.misumi.jp/sl/>

<訂正用>

📍リンクの連結方法詳細については、付属の取扱説明書をご参照ください。取扱説明書は下記URLからダウンロード可能です。
<http://fa.misumi.jp/sl/>