

LXBLの価格訂正とLXBPのA寸範囲訂正

Type	型式		LX組合せ X軸/Z軸	A	B	C	D	E	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	m	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	z	¥単価 1~2口
	No.																
LXBL	3026	30□□/26□□(C)	100	54	110	23	15	70	30	80	25	M4	4	5.5	12	7,030	
	3030	30□□/30□□(C)															128
	4530	45□□/30□□(C)	128	80	115	27	7.5	92	46	100	46	M6	5	6.5	13	9,560	
	4545	45□□/45□□(C)															128

① LXBL□□□□のX軸はカバータイプのみ対応しております。 P<sub>1</sub>の公差はd<sub>1</sub>のみ適用となります。


② 表示数量超えはお見積り




RoHS

LXBP

4-mネジインサート2D

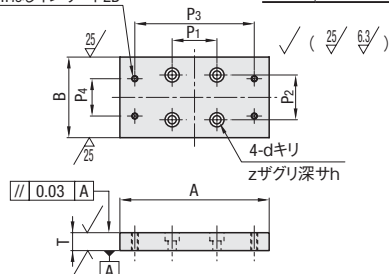

材質	S表面処理
A5052	アルマイト処理(黒)

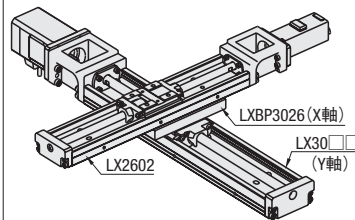

Type	型式		LX組合せ Y軸/X軸	A	B	T	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	P <sub>4</sub>	m	d	z	h	¥単価 1~2口
	No.														
LXBP	3026	30□□/26□□(C)	100	54	12	30	30	30	80	25	M4	5.5	9.5	6	4,890
	3030	30□□/30□□(C)													
	4530	45□□/30□□(C)	112	80	15	43	46	100	46	M6	6.5	11	7	5,290	
	4545	45□□/45□□(C)													112

③ LXBP□□□□のY軸は標準タイプのみ対応しております。

④ 表示数量超えはお見積り



型式  
LXBP3026

②



Delivery  
出荷日

●LXBT・LXBL

在庫品 翌日出荷 P.91

●LXBP

3 日目発送

⑤ ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

<訂正用>

①

¥単価 1~2口
7,030
7,030
9,560
9,560

②

A
100
112