


付属品SS400のUナットの型番訂正



Type		M 材質	H 硬度	S 表面処理	A 付属品(1コ)	
標準ナット	Uナット				標準ナット	Uナット
CLBR	CLBRU	S45C	—	四三酸化鉄皮膜	M SWRCH	M SS400 (UNUTK)
CLBRH	CLBRHU		40~45HRC			M SUS304
PCLBR	PCLBRU		—	無電解ニッケルメッキ	M SUS304	M SUS304 (UNUTS)
PCLBRH	PCLBRHU		40~45HRC			
GCLBR	GCLBRU	SUS304	メッキ硬度750HV~	硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	M SWRM	M SS400 (UNUTK)
SCLBR	SCLBRU		—	—		M SUS304
SCLBRH	SCLBRHU	SUS440C相当	45~50HRC	—		
GSCLBR	GSCLBRU		45~50HRC メッキ硬度750HV~		硬質クロムメッキ メッキ厚3μm以上	

25 / ( 1.6 )

D公差 (g6)	
4~6	-0.004 -0.012
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~25	-0.007 -0.020

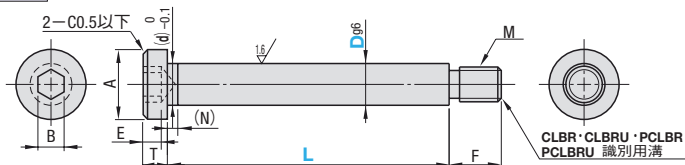

- ① Uナットの規格詳細は、P.1382に掲載されております。
- ② CLBR・CLBRU・PCLBR・PCLBRUの側面には、焼入タイプと区別するための識別用溝があります。
- ③ ツバ下の逃げ寸法は参考です。
- ④ L寸法公差 参照P.608

<訂正用>

M SS400 (UNUTK)
M SUS304 (UNUTS)
M SS400 (UNUTK)