



## 薄肉タイプの注釈訂正

## ■薄肉タイプ

RoHS

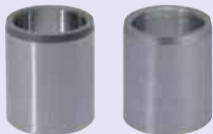

Type		M材質	S表面処理	H硬度
p6	m6			
JBAUP	JBAU	SUJ2	—	58HRC～
JBAUNP	JBAUN	SUJ2	無電解ニッケルメッキ	58HRC～
JBAUCP	JBAUC	SUS440C相当	—	50～55HRC

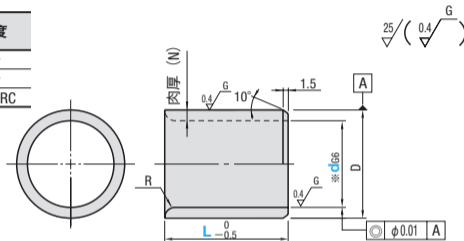

❗無電解ニッケルメッキ品のd寸3～6の許容差はH7となります。

❗p6タイプはm6タイプよりも、内径収縮が大きい為、穴加工の際はご注意ください。(下記圧入後の内径変化参照)

## &lt;訂正用&gt;

❗無電解ニッケルメッキ品のd寸3～6の許容差はH7となります。

❗p6タイプはm6タイプよりも、内径収縮が大きい為、穴加工の際はご注意ください。(下記圧入後の内径変化参照)