
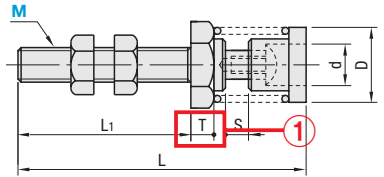



- ①図面の訂正
- ②規格表にT寸追加

**■先端金具**  
(スプリング付ゴムボルトパッド樹脂タイプ)



**TGSPM** (スチール)  
※止め輪がないので取り付けが楽です。



パッド部  材質 ポリアセタール(白)

**RoHS**

型式		S (ストローク)	min. 荷重 (N)	max. 荷重 (N)	単価 1~9コ
Type	M				
TGSPM	4	3	19.4	29.1	1,250
	6	4	21.8	30.5	1,330
	8	8	18.8	32.4	1,390

M	L	L <sub>1</sub>	T	D	d
4	34.5	20	2	12	6.4
6	50	30	4	13	7.2
8	60	30	5	14	7.8

②

<訂正用>



②

M	L	L <sub>1</sub>	T	D	d
4	34.5	20	2	12	6.4
6	50	30	4	13	7.2
8	60	30	5	14	7.8