


付属品ボルトのサイズを一部変更

■皿ボルト止めタイプ


RoHS





| Type | | 材質 | 耐熱温度 | S 表面処理 |
|--------|--------|----------|------|---------|
| 丸タイプ | 正方形タイプ | | | |
| NHXCC | NHXCS | ネオジム磁石 | 80℃ | ニッケルメッキ |
| NHXCCH | NHXCSH | 耐熱ネオジム磁石 | 150℃ | |

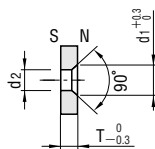

(丸タイプ)

 

(正方形タイプ)

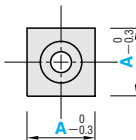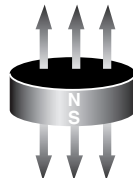磁化方向：
厚み方向

付属品：ステンレス皿ボルト 1本

| Catalog No. | | d1 | d2 | T | 付属品 | 吸着力 N (kgf) | | 表面磁束密度 ガウス [G] | | ¥単価 1~90 | | | |
|------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--------|-------|--------|
| Type | A | | | | | NHXCC · NHXCCH | NHXCS · NHXCSH | NHXCC · NHXCCH | NHXCS · NHXCSH | NHXCC | NHXCCH | NHXCS | NHXCSH |
| NHXCC NHXCCH NHXCS NHXCSH | 10 | 6.3 | 3.5 | 4 | M3-8 | 18.6 [1.9] | 24.5 [2.5] | 3600~3800 | 3400~3600 | 440 | 630 | 480 | 740 |
| | 12 | 6.3 | 3.5 | 4.5 | M3-8 | 23.5 [2.4] | 27.4 [2.8] | 3300~3500 | 3200~3400 | 620 | 750 | 680 | 850 |
| | 15 | 9 | 4.8 | 5.0 | M4-10 | 41.1 [4.2] | 31.3 [3.2] | 3500~3700 | 2900~3100 | 800 | 920 | 880 | 1,050 |
| | 20 | 11 | 5.8 | 5.5 | M5-12 | 54.8 [5.6] | 44.1 [4.5] | 2700~2900 | 2600~2800 | 1,000 | 1,120 | 1,100 | 1,350 |
| | 25 | 13 | 7 | 6.0 | M6-15 | 78.4 [8.0] | 98.0 [10.0] | 3400~3600 | 2900~3100 | 1,450 | 1,650 | 1,600 | 1,900 |

⑤吸着力・表面磁束密度は磁石単体での値（参考値）です。

<訂正用>

付属品

M3-8

M3-8

M4-10

M5-12

M6-15