


TGLCはRoHS非対応商品となります

■継手付ブラケット
-1段タイプ-

RoHS
☑型番 は非対応


ソケットタイプ

TGLB
TGLBS

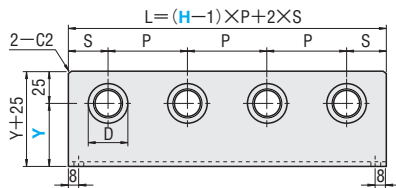


ねじ部 JIS B0203 R (PT)

Example
使用例

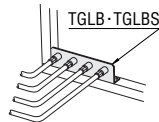

ワンタッチ継手タイプ

TGLC
TGLCS

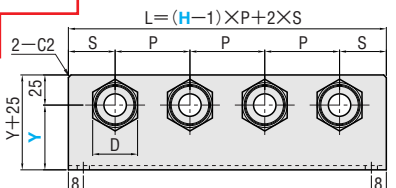

■仕様

使用流体	圧縮空気	水
使用温度範囲	-5~60℃	5~40℃
最高使用圧力	1MPa	0.3MPa
使用真空圧力	-100kPa	-

☑使用流体として水をご使用の場合には、チューブにソフトチューブ用インサート(P.1516)を挿入してご使用してください。

Type	M材質		S表面処理	常圧
	ブラケット	ソケット		
TGLB	SPCC	S25C	ユニクロメッキ	1MPa≒10kgf/cm ² 以下
TGLBS	SUS304D	SUS304	-	

Type	ブラケット		ワンタッチ継手
	M材質	S表面	M材質
TGLC	SPCC	ユニクロメッキ	C3604(リング部:PBT)
TGLCS	SUS304D	-	SUS303(リング部:PBT)

<訂正用>

■継手付ブラケット
-1段タイプ-

RoHS
☑型番 は非対応

ワンタッチ継手タイプ

TGLC
TGLCS