

防水形とエコノミータイプの2種類をご用意

MICROMETER/MICROMETER STAND

マイクロメータ / マイクロメータスタンド


● 防水形デジタルマイクロメータ (ミットヨ製)

MDC-□□MJ

IP65



- 測定面 超硬チップ
- 定圧装置 ラチェットストップ式
- 付属品 電池 (SR44) 1個

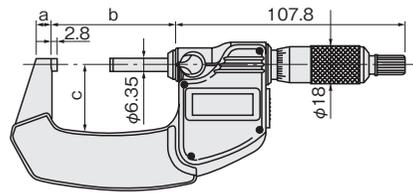

型番	a	b	c
MDC-25MJ	9	30.7	25
MDC-50MJ	9.8	55.7	32
MDC-75MJ	12.6	80.7	47
MDC-100MJ	14	105.7	60

型番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	*器差 (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	¥単価 / 1個
MDC-25MJ	0 ~ 25	0.001	±1	0.3以下	1以下	13,200
MDC-50MJ	25 ~ 50				15,200	
MDC-75MJ	50 ~ 75		17,600			
MDC-100MJ	75 ~ 100		±2		2以下	20,400

*器差はJIS、最大許容誤差はISOでの精度表示のため、基準が異なります。

①量子化誤差(±1カウント)含まず。

校正サービス P.1040

EPAが特長!


- 新技術の防水構造によりIP65を実現、切削液がかかるような環境でも使用可能。(耐水タイプではありません。使用後の防錆処理は必要です。)

● デジタルマイクロメータ (エコノミータイプ)

MD130-□□



- 測定面 超硬チップ
- 定圧装置 ラチェットストップ式
- 付属品 電池 (SR44) 1個

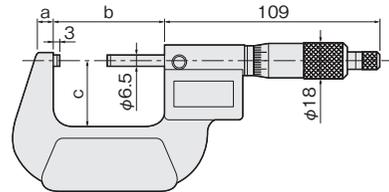

型番	a	b	c
MD130-25	7	31	24
MD130-50	8	56	31
MD130-75	8	81	43
MD130-100	10	106	51

型番	測定範囲 (mm)	最小読取値 (mm)	*器差 (μm)	平面度 (μm)	平行度 (μm)	¥単価 / 1個
MD130-25	0 ~ 25	0.001	±1	0.3以下	1以下	8,580
MD130-50	25 ~ 50				9,880	
MD130-75	50 ~ 75		11,440			
MD130-100	75 ~ 100		±2		2以下	13,260

*器差はJIS、最大許容誤差はISOでの精度表示のため、基準が異なります。

①量子化誤差(±1カウント)含まず。

校正サービス P.1040

EPAが特長!

- 球面アタッチメント (SR2.5) が付属されており、片球面のみでも使用可能。
- オートオン・オフ機能 (約6分) 付。

Order 注文例 **MD130-25** 型番

Delivery 出荷日 **3** 日発送

Price 価格

■ 数量スライド価格 (①1円未満切捨て)

数量	1	2~4	5~9	10~14	15~
値引率		3%	5%	10%	

価格表

● MDC-□□MJ
 在庫品 **になりました**

● MD130-□□
 3 日発送 **カタログ記載通りです**