



■特長：リード0.5mmで細かく送れる送りねじ式ステージです。既存品：XEG・XYEG (P.1677・1693)

■X軸

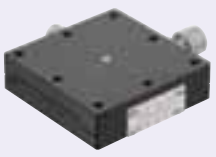


RoHS

クランプ位置変更
XFES□-R (勝手違い)

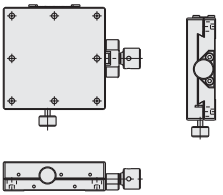


①詳細寸法はCADデータをご確認ください。


XFES25
(正勝手)

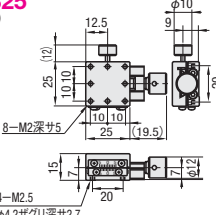

XFES40
(正勝手)

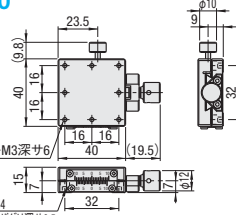

XFES60
(正勝手)

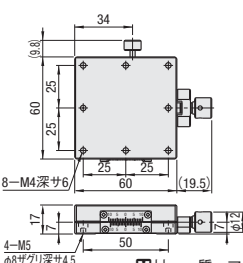

材 質 アルミ合金 ②表面処理 黒アルマイト

■X軸ステージ ①高精度ステージ既存品：XEG (P.1677)

Type	No.	型式	クランプ位置	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)		移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価 1~9コ
							水平	垂直			
XFES	25	記号無 (正勝手) R (勝手違い)		25×25	±5	0.5	29.4	9.8	50μm	0.04	5,400
	40			40×40	±7		39.2	19.6		0.08	5,500
	60			60×60	±8					0.18	6,500

- ①最小読取 (バーニア目盛)：0.1mm/目盛
- ②ハンドル延長カバーHDEXT12-□ (別売)：φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することが可能です。☑P.1683 (ご注意) ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。

Order 注文例

型式 **XFES40**

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷☑P.89


③ご希望によりPMS.00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (①内未滿切り捨て) P.89


数量	1~9	10~19	④表示数量超過はお見積り
割引率	基準単価	5%	
出荷日	通常		

■XY軸




RoHS

クランプ位置変更
XYFES□-R (勝手違い)

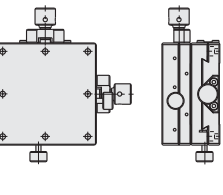


①詳細寸法はCADデータをご確認ください。


XYFES25
(正勝手)

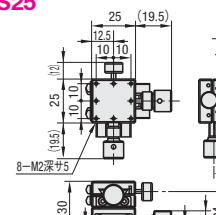

XYFES40
(正勝手)

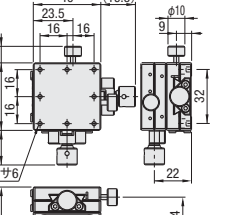

XYFES60
(正勝手)

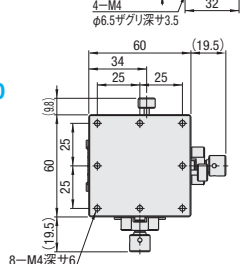

材 質 アルミ合金 ②表面処理 黒アルマイト

■XY軸ステージ ①高精度ステージ既存品：XYEG (P.1693)

Type	No.	型式	クランプ位置	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)		移動精度 真直度	自重 (kg)	¥基準単価 1~9コ
							水平	垂直			
XYFES	25	記号無 (正勝手) R (勝手違い)		25×25	±5	0.5	27.4		50μm	0.09	10,800
	40			40×40	±7		33.3			0.16	11,000
	60			60×60	±8					0.36	13,000

- ①最小読取 (バーニア目盛)：0.1mm/目盛
- ②ハンドル延長カバーHDEXT12-□ (別売)：φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することが可能です。☑P.1683 (ご注意) ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。

Order 注文例

型式 **XYFES40**

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷☑P.89

③ご希望によりPMS.00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (①内未滿切り捨て) P.89

数量	1~9	10~19	④表示数量超過はお見積り
割引率	基準単価	5%	
出荷日	通常		



STANDARD PRECISION DOVETAIL FEED SCREW -LEAD0.5-

【標準】アリ溝 送りねじ

■ステージ関連情報
 ステージ選定表 P.1639・P.1640
 新商品告知 P.1641
 標準ステージのご紹介 P.1642
 概要・技術資料 P.1643・P.1644

●CADデータフォルダ名: 29_Stages

■特長: リード0.5mmで細かく送れる送り式ステージのZ軸タイプです。既存品: ZEG (P.1707)

■Z軸

RoHS

ZFES25
(正勝手)

ZFES40
(正勝手)

ZFES60
(正勝手)

クランプ位置変更
ZFES□-R
(勝手違い)

M材 質 アルミ合金
S表面処理 黒アルマイト

①詳細寸法はCADデータでご確認ください。

■Z軸ステージ ●高精度ステージ既存品: ZEG (P.1707)

Type	No.	クランプ位置	ステージ面 (mm)	移動量 (mm)	ハンドル1回転移動量 (mm)	耐荷重 (N)	移動精度 真直度	¥基準単価	
								自重 (kg)	1~19コ
ZFES	25	記号無 (正勝手) R (勝手違い)	25×25	±5	0.5	9.8	50μm	0.06	8,500
	40		40×40	±7				0.18	9,000
	60		60×60	±8				0.40	11,000

①最小読取(バーニア目盛): 0.1mm/目盛

②ハンドル延長カバーHDEXT12-□(別売): φ12のハンドルに取りつけるだけでハンドル長さを延長することが可能です。☑P.1683
 (ご注意)ハンドル径が大きくなると、取付面と干渉する場合がございますのでご注意ください。

③表示数量超えはお見積り



型式
ZFES40



在庫品 翌日出荷 ☑P.89

④ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

⑤One Point: XFES・XYFES・ZFES60の下面取付穴について
 表面と裏面のどちらからでも固定することが可能です。

取付穴 拡大図	□25 (XFES/XYFES)	□40 (XFES/XYFES)	□60 (XFES/XYFES)	ZFES60
	①表面からの取付 ②裏面からの取付	①表面からの取付 ②裏面からの取付	①表面からの取付 ②裏面からの取付	①表面からの取付 ②裏面からの取付
取付ねじ径	① M2 ② M2.5	① M3 ② M4	① M4 ② M5	① M4 ② M5