



【接続例1】 一般な事例

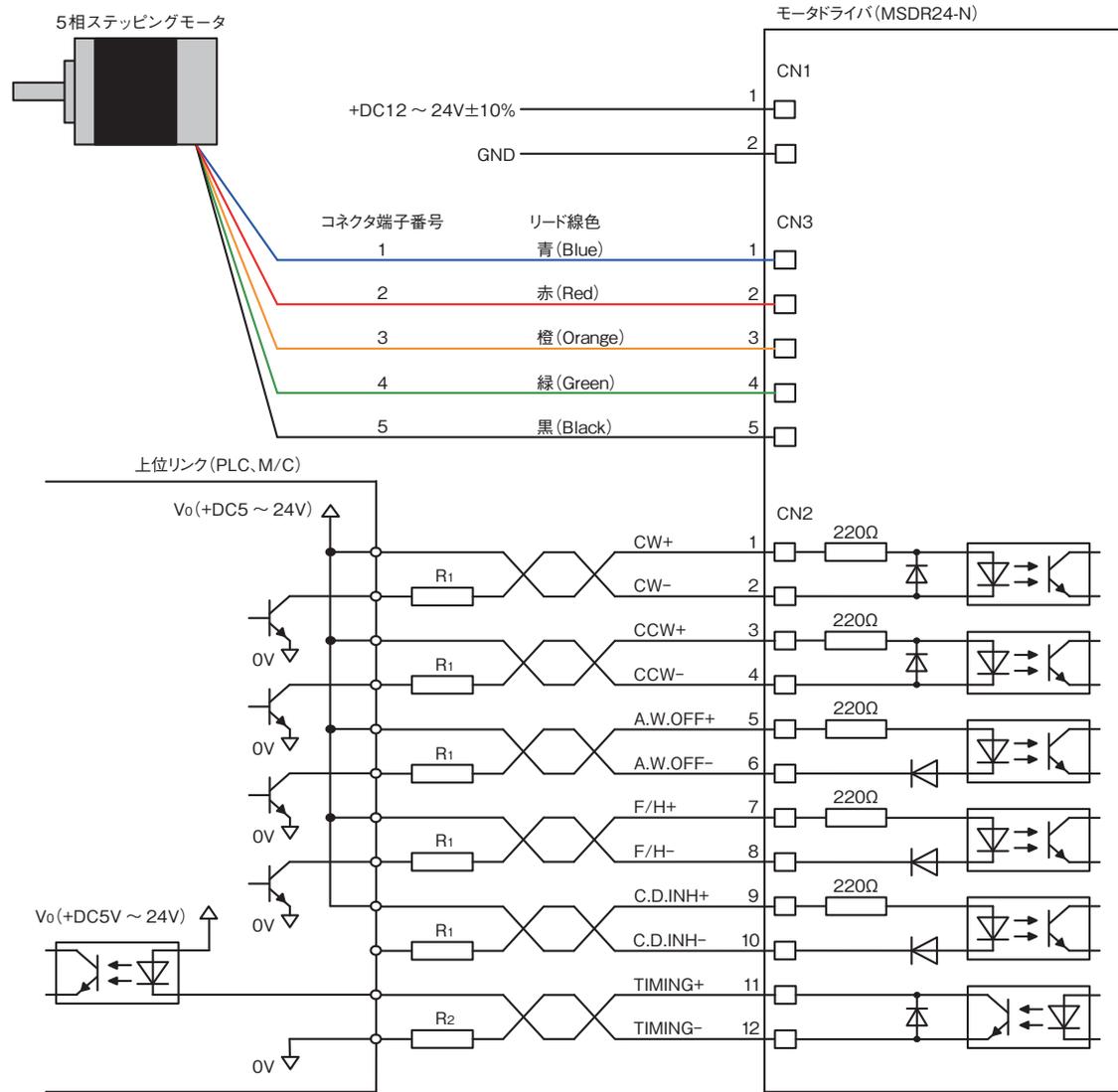


**【重要】**

- ・ 入力信号用の電圧は、DC5~24Vにして下さい。  
DC5Vを超える時は外部抵抗R1を接続し、入力電流を7~20mAに制限して下さい。  
例) VoがDC24Vの場合 R1:1.5~2.2kΩ、0.5W以上
- ・ 出力信号用の電源は、DC5V以上、DC24V以下、10mA以下で使用して下さい。  
10mAを超える時は、外部抵抗R2を接続して、10mA以下に制限して下さい。

【接続例2】 モータドライバを用い、ハーネスをお客様がご用意する場合

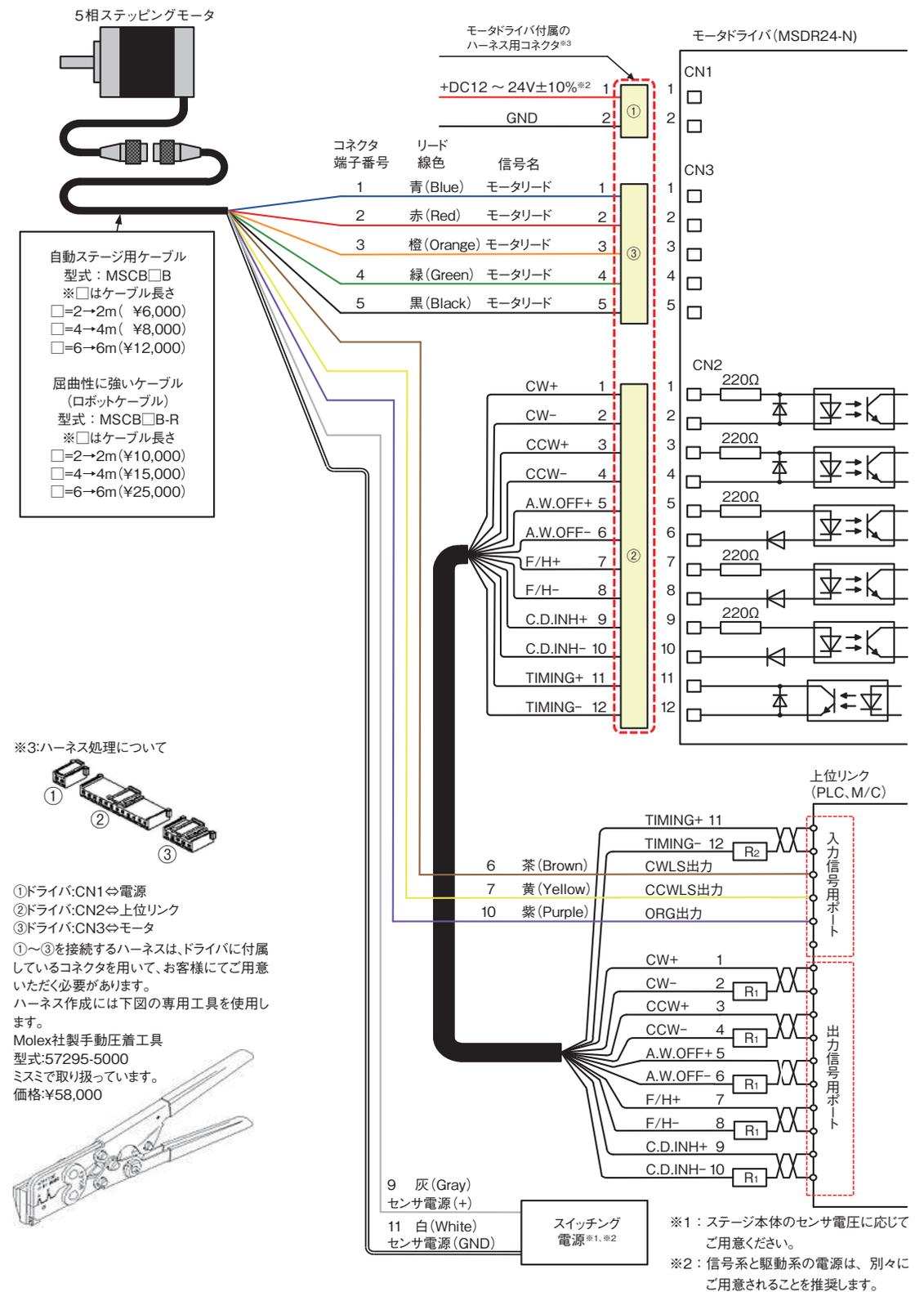

【接続例3】 モータドライバを用い、別売りのハーネスをご利用いただく場合

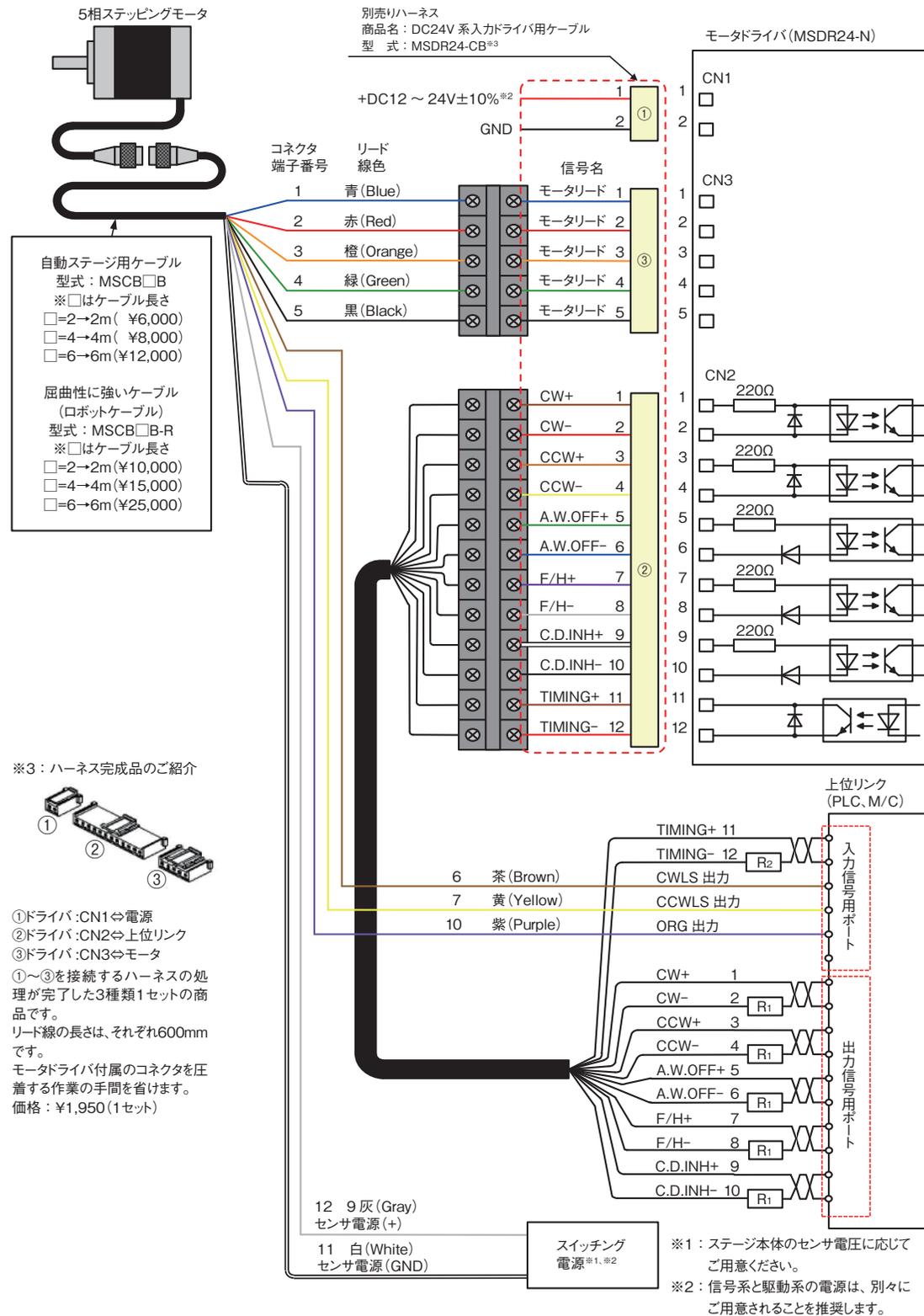

【接続例4】 RMDG40-NをDC24V系で接続するとき

