
 
 
 



プラスチック・ジョイントは接着剤で接着して使用します。そのため分解しない部分でご使用ください。

(1) 強度比較 より強度を必要とする場合は、以下の選定方法をもとにジョイントを選んでください。

強度比較-1 1方向通しタイプのジョイントの方が、2本のパイプをつなぐ方より強くなります。	PJ100B>PJ100A 	強度比較-2 補強リブ付きのジョイントの方が強くなります。	PJ100B>PJ100C 
強度比較-3 アームの長いジョイントの方が強くなります。	PJ201B>PJ101B 	強度比較-4 スリットのない通しタイプのジョイントの方が強くなります。	PJ201B>PJ204A 


(2) 用途比較 プラスチック・ジョイントは、接続形状にあわせて選択します。

① コーナー・つなぎ補強用

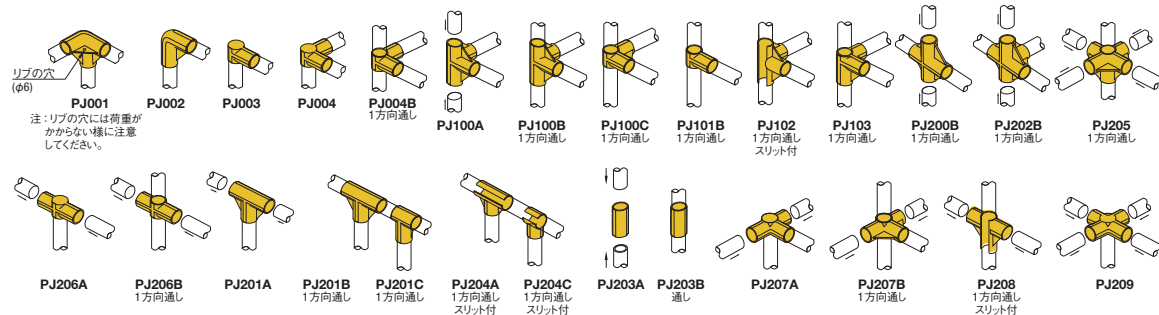


注：6方向接続は、組立が難しくなります。(例 PJ205) PJ200BとPJ302Bを使用し後から横のパイプをはめると組立てが楽になります。


② クロス・角度付き用

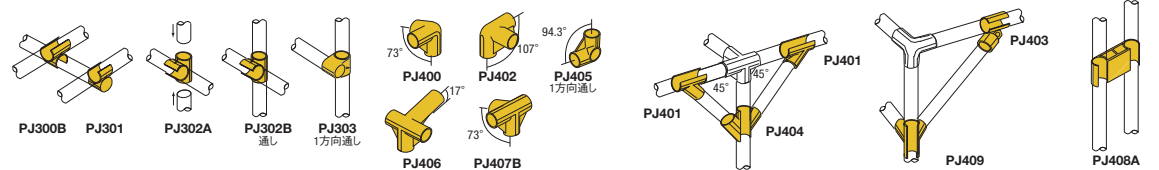

③ キャップ・ストッパ用

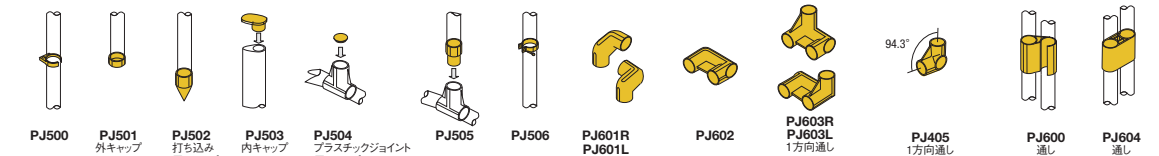



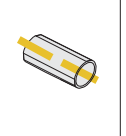
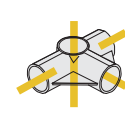

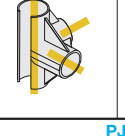


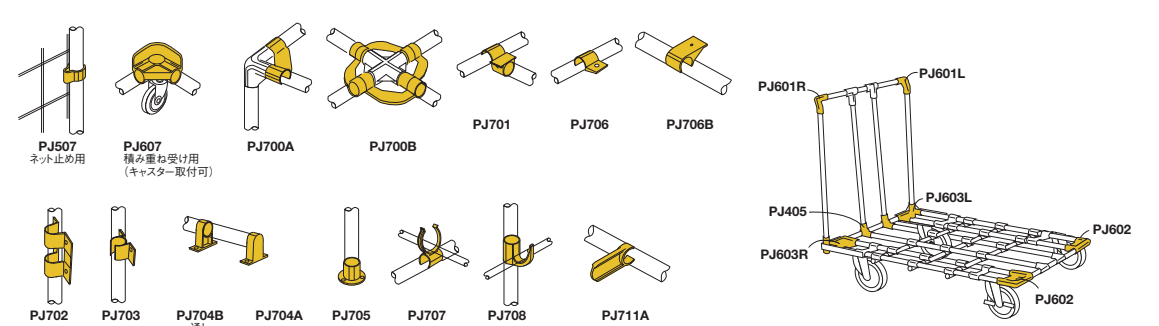









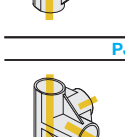

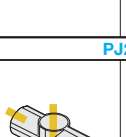
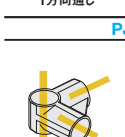

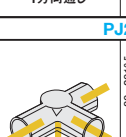


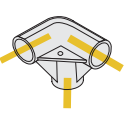
④ 台車用

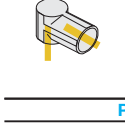

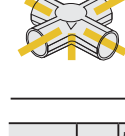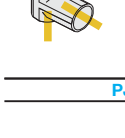Order 注文例 型式 PJ001 色 S

 
Delivery 出荷日 3 日発送

材質 AAS樹脂

PJ001~100C		PJ101B~202B		PJ203A~207A		PJ207B~209	
PJ001		PJ101B		PJ203A		PJ207B	
PJ002		PJ102		PJ203B*		PJ208	
PJ003		PJ103		PJ204A		PJ209	
PJ004		PJ200B		PJ204C			
PJ004B		PJ201A		PJ205			
PJ100A		PJ201B		PJ206A			
PJ100B		PJ201C		PJ206B			
PJ100C		PJ202B		PJ207A			

型式	色	質量 (g)	1~12	20~48	50~98	100~200
PJ001	W (白) S (グレー)	46	200	160	100	80
PJ002		33	145	116	72	58
PJ003		25	130	104	65	52
PJ004		37	150	120	75	60
PJ004B		37	150	120	75	60
PJ100A		58	260	208	130	104
PJ100B		57	260	208	130	104
PJ100C		33	150	120	75	60
PJ101B		21	130	104	65	52
PJ102		28	230	184	115	92
PJ103		37	230	184	115	92

型式	色	質量 (g)	1~12	20~48	50~98	100~200
PJ200B	W (白) S (グレー)	55	250	200	125	100
PJ201A		48	200	160	100	80
PJ201B		44	200	160	100	80
PJ201C		32	160	128	80	64
PJ202B		74	260	208	130	104
PJ203A		27	120	96	60	48
PJ203B		23	120	96	60	48
PJ204A		37	180	144	90	72
PJ204C		19	100	80	50	40
PJ205		73	360	288	180	144
PJ206A		35	150	120	75	60
PJ206B		33	150	120	75	60
PJ207A		47	200	160	100	80
PJ207B	44	200	160	100	80	
PJ208	40	250	200	125	100	
PJ209	58	250	200	125	100	

*PJ203Bは次の場合に使用します。
 ●パイプの接続

 (強度がかかる場所での使用はさけてください。)