

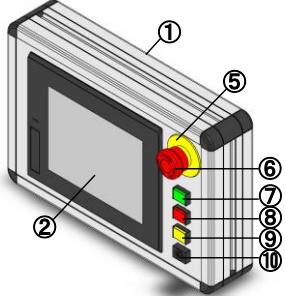


ミスミ操作盤部品表(代表例)

タッチパネル搭載タイプ

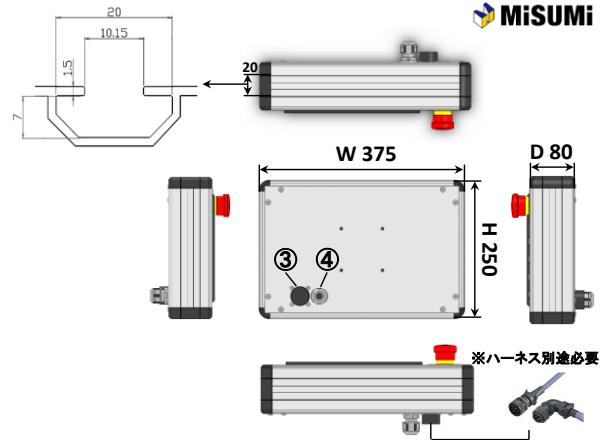

タッチパネル無しタイプ

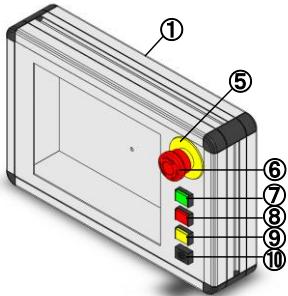

No	品名	メーカー	型番	ミスミWeb価格	仕様／用途
1	ボックス	ミスミ	都度発行	29,500	アルミ Tスロット仕様 (※特願2018-245801)
2	タッチパネル	三菱電機	GT2508-VTBD	158,999	8.4型 VGA(640×480)、TFTカラー65536色、メモリ32MB、DC
3	コネクタ	JAE	JL02-2A-20-B29PC-F0-R	862	電源、信号線 (ハーネスもミスミで購入可能)
4	キャブコン(LAN用)	オーム電機	OA-WH16-06/10	962	LANケーブル用
5	非常停止鉄板	IDECA	HWAV-0-Y	289	黄色・無地
6	非常停止	IDECA	XW1E-BV403MFR	3,506	Φ40 大形ボタン、非照光、3b 接点
7	押しボタン(緑)	IDECA	LB3L-M1T14G	1,855	Φ22 照光式(緑)、丸形、メタル調べゼル、モーメンタリ、1c 接点
8	押しボタン(赤)	IDECA	LB3L-M1T14R	1,855	Φ22 照光式(赤)、丸形、メタル調べゼル、モーメンタリ、1c 接点
9	押しボタン(黄)	IDECA	LB3L-M1T14Y	1,855	Φ22 照光式(黄)、丸形、メタル調べゼル、モーメンタリ、1c 接点
10	ブザー	IDECA	LB3Z-1T04	3,489	Φ22 ブザー、丸形
その他配線部材				7,040	ケーブル、ねじ、圧着端子、中継コネクタ、マークチューブ、結束バンド等
組立・管理費、諸経費				21,000	-
内製価格				231,212	-
▲まとめ調達割引				▲ 42,082	-
ミスミ価格(タッチパネル搭載 操作盤)				189,130	内部配線済み、届いてから即利用可能！
ミスミ価格(タッチパネル無し 操作盤)				お問合せください	内部配線済み、届いてから即利用可能！(タッチパネルのみ無し)

※2019年12月時点の試算となります

ミスミ操作盤仕様一覧表

タッチパネル 2メーカー各シリーズ用意

メーカー	シリーズ
三菱電機	GOT2000 (GT21/25/27)
ミスミ	GX8

スイッチ 必要な個数・種類を指定可能

個数	押しボタンタイプ(照光式)	その他
0個	Φ16角	Φ22丸
4個	セレクタ	ブザー
8個	キーセレクタ	フッ素

ボックス 選べる材質、形状、塗装色

材料	扉形状	コネクタ/取付穴位置	塗装色
スチール	パチン扉	上面	■■■
アルミ	4角ネジ止め	下面	■■■■
		背面	■■■■■
			8色

アクセサリ 部材もミスミ購入可能

Web設計板	ポール	LANケーブル
--------	-----	---------

豊富なバリエーション

※内部配線済みの為、購入後そのまま利用可

多様な取付方法対応

※アルミBOX: 特願2018-245801

設計を標準化しご提供

面倒な回路図も盤面図もCADも全てミスミで完備
CADは2Dに限らずメカ設計者も喜ぶ3Dも用意

簡単な仕様選定サイト



ミスミ 操作盤

検索



お問い合わせ

株式会社ミスミ ユニット品事業チーム

Tel: 03-5805-7179 e-mail: unit@ml.misumi.co.jp

営業時間: 8:00~20:00 (日曜・年末年始除く)

〒112-8583 東京都文京区後楽2-5-11飯田橋ファーストビル