


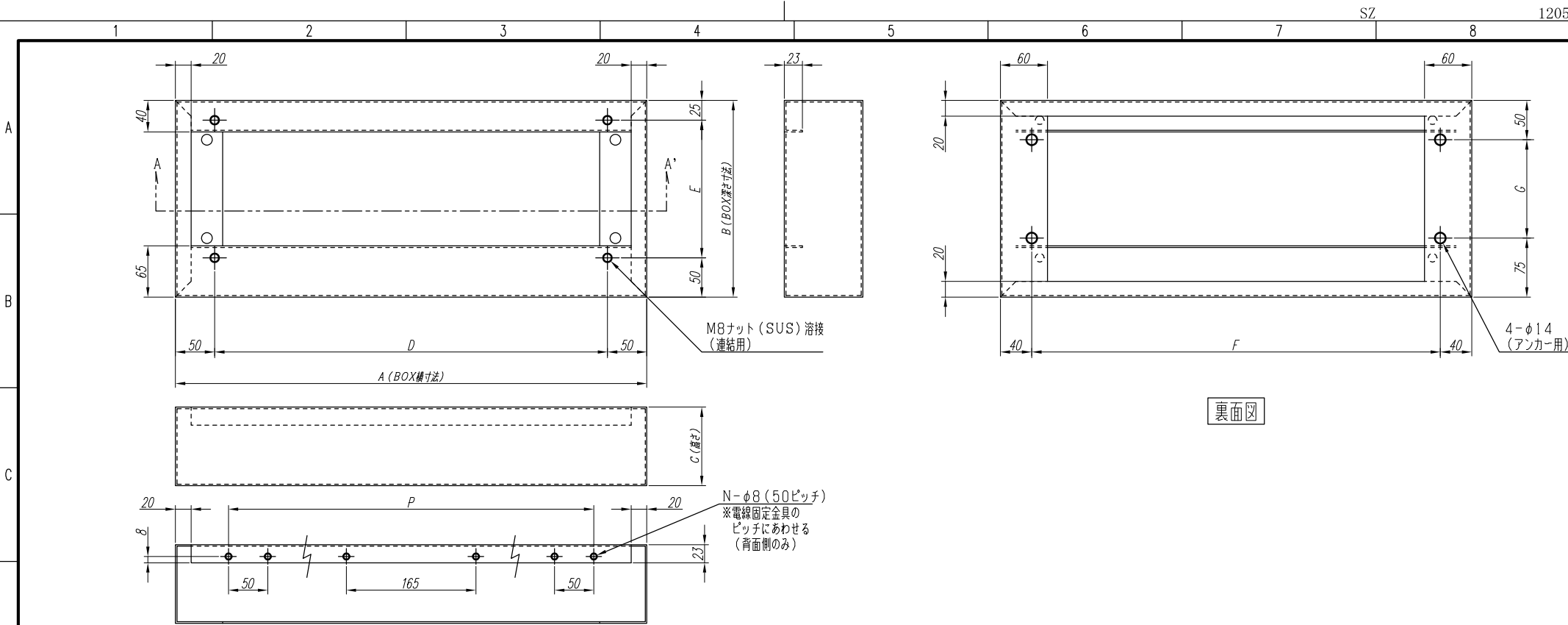

A-A' 矢視図

裏面図

数量	品番	外形寸法			連結寸法		アンカー寸法		配線止め	
		A (横)	B (深さ)	C (高さ)	D	E	F	G	N	P
	SZ055-20K	500	200	50	400	125	420	75	6	365
	SZ056-20K	600	〃	〃	500	〃	520	〃	8	465
	SZ057-20K	700	〃	〃	600	〃	620	〃	10	565
	SZ058-20K	800	〃	〃	700	〃	720	〃	12	665
	SZ0510-20K	1000	〃	〃	900	〃	920	〃	16	865
	SZ0512-20K	1200	〃	〃	1100	〃	1120	〃	20	1065
	SZ055-25K	500	250	50	400	175	420	125	6	365
	SZ056-25K	600	〃	〃	500	〃	520	〃	8	465
	SZ057-25K	700	〃	〃	600	〃	620	〃	10	565
	SZ058-25K	800	〃	〃	700	〃	720	〃	12	665
	SZ0510-25K	1000	〃	〃	900	〃	920	〃	16	865
	SZ0512-25K	1200	〃	〃	1100	〃	1120	〃	20	1065

数量	品番	外形寸法			連結寸法		アンカー寸法		配線止め	
		A (横)	B (深さ)	C (高さ)	D	E	F	G	N	P
	SZ15-20K	500	200	100	400	125	420	75	6	365
	SZ16-20K	600	〃	〃	500	〃	520	〃	8	465
	SZ17-20K	700	〃	〃	600	〃	620	〃	10	565
	SZ18-20K	800	〃	〃	700	〃	720	〃	12	665
	SZ110-20K	1000	〃	〃	900	〃	920	〃	16	865
	SZ112-20K	1200	〃	〃	1100	〃	1120	〃	20	1065
	SZ15-25K	500	250	100	400	175	420	125	6	365
	SZ16-25K	600	〃	〃	500	〃	520	〃	8	465
	SZ17-25K	700	〃	〃	600	〃	620	〃	10	565
	SZ18-25K	800	〃	〃	700	〃	720	〃	12	665
	SZ110-25K	1000	〃	〃	900	〃	920	〃	16	865
	SZ112-25K	1200	〃	〃	1100	〃	1120	〃	20	1065

F	変更履歴			特記事項		品番	SZ	検図	設計	製図	名称	数量
	△										ステンレス製基台	
	△							作成日	縮尺	A3基準 1:5	整理番号	ページ
	△					材質	t 2.0 (ステンレス)				内外電機株式会社	欠
	△					色/仕上げ	ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色)				Naigai Engineering Inc.	