


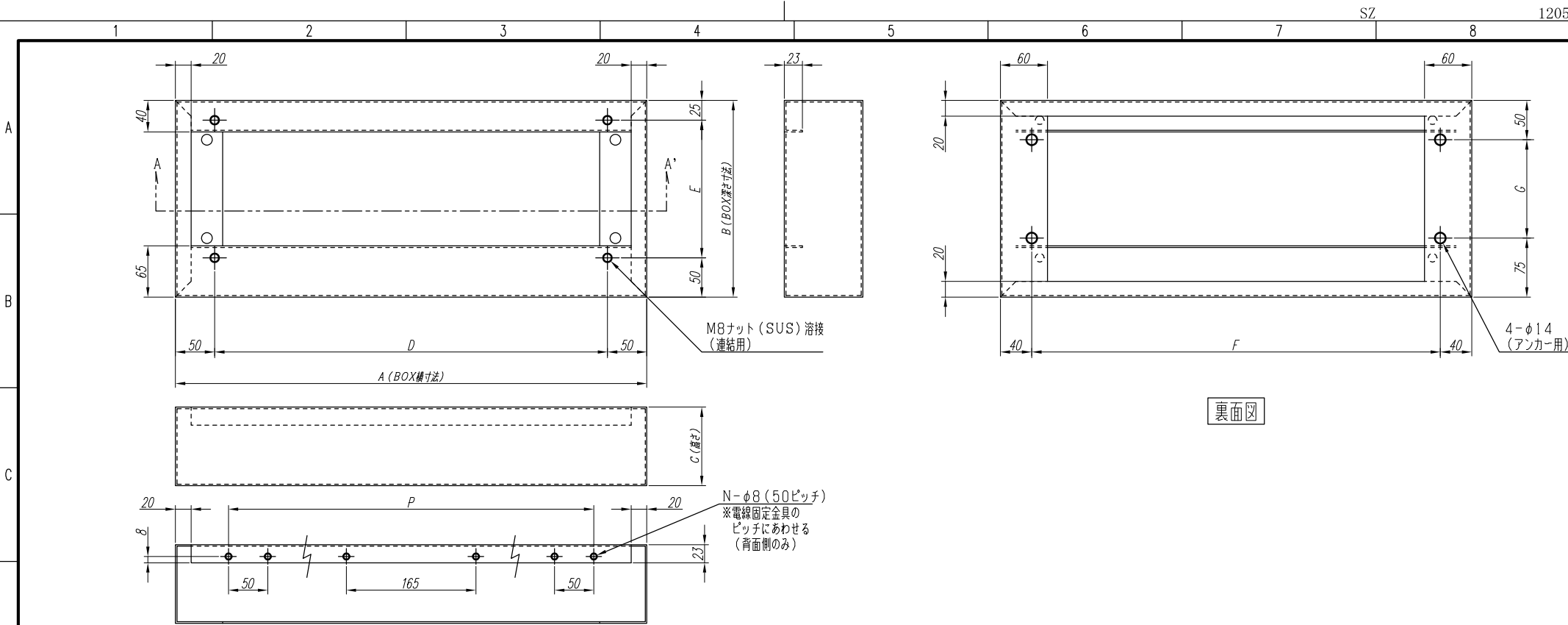

A-A' 矢視図

裏面図

| 数量 | 品番         | 外形寸法  |        |        | 連結寸法 |     | アンカー寸法 |     | 配線止め |      |
|----|------------|-------|--------|--------|------|-----|--------|-----|------|------|
|    |            | A (横) | B (深さ) | C (高さ) | D    | E   | F      | G   | N    | P    |
|    | SZ055-20C  | 500   | 200    | 50     | 400  | 125 | 420    | 75  | 6    | 365  |
|    | SZ056-20C  | 600   | 〃      | 〃      | 500  | 〃   | 520    | 〃   | 8    | 465  |
|    | SZ057-20C  | 700   | 〃      | 〃      | 600  | 〃   | 620    | 〃   | 10   | 565  |
|    | SZ058-20C  | 800   | 〃      | 〃      | 700  | 〃   | 720    | 〃   | 12   | 665  |
|    | SZ0510-20C | 1000  | 〃      | 〃      | 900  | 〃   | 920    | 〃   | 16   | 865  |
|    | SZ0512-20C | 1200  | 〃      | 〃      | 1100 | 〃   | 1120   | 〃   | 20   | 1065 |
|    | SZ055-25C  | 500   | 250    | 50     | 400  | 175 | 420    | 125 | 6    | 365  |
|    | SZ056-25C  | 600   | 〃      | 〃      | 500  | 〃   | 520    | 〃   | 8    | 465  |
|    | SZ057-25C  | 700   | 〃      | 〃      | 600  | 〃   | 620    | 〃   | 10   | 565  |
|    | SZ058-25C  | 800   | 〃      | 〃      | 700  | 〃   | 720    | 〃   | 12   | 665  |
|    | SZ0510-25C | 1000  | 〃      | 〃      | 900  | 〃   | 920    | 〃   | 16   | 865  |
|    | SZ0512-25C | 1200  | 〃      | 〃      | 1100 | 〃   | 1120   | 〃   | 20   | 1065 |

| 数量 | 品番        | 外形寸法  |        |        | 連結寸法 |     | アンカー寸法 |     | 配線止め |      |
|----|-----------|-------|--------|--------|------|-----|--------|-----|------|------|
|    |           | A (横) | B (深さ) | C (高さ) | D    | E   | F      | G   | N    | P    |
|    | SZ15-20C  | 500   | 200    | 100    | 400  | 125 | 420    | 75  | 6    | 365  |
|    | SZ16-20C  | 600   | 〃      | 〃      | 500  | 〃   | 520    | 〃   | 8    | 465  |
|    | SZ17-20C  | 700   | 〃      | 〃      | 600  | 〃   | 620    | 〃   | 10   | 565  |
|    | SZ18-20C  | 800   | 〃      | 〃      | 700  | 〃   | 720    | 〃   | 12   | 665  |
|    | SZ110-20C | 1000  | 〃      | 〃      | 900  | 〃   | 920    | 〃   | 16   | 865  |
|    | SZ112-20C | 1200  | 〃      | 〃      | 1100 | 〃   | 1120   | 〃   | 20   | 1065 |
|    | SZ15-25C  | 500   | 250    | 100    | 400  | 175 | 420    | 125 | 6    | 365  |
|    | SZ16-25C  | 600   | 〃      | 〃      | 500  | 〃   | 520    | 〃   | 8    | 465  |
|    | SZ17-25C  | 700   | 〃      | 〃      | 600  | 〃   | 620    | 〃   | 10   | 565  |
|    | SZ18-25C  | 800   | 〃      | 〃      | 700  | 〃   | 720    | 〃   | 12   | 665  |
|    | SZ110-25C | 1000  | 〃      | 〃      | 900  | 〃   | 920    | 〃   | 16   | 865  |
|    | SZ112-25C | 1200  | 〃      | 〃      | 1100 | 〃   | 1120   | 〃   | 20   | 1065 |

|   |      |      |       |                        |     |    |             |                                     |     |
|---|------|------|-------|------------------------|-----|----|-------------|-------------------------------------|-----|
| F | 変更履歴 | 特記事項 | 品番    | SZ                     | 検図  | 設計 | 製図          | 名称                                  | 数量  |
|   |      |      |       |                        |     |    |             | ステンレス製基台                            |     |
|   |      |      | 材質    | t 2.0 (ステンレス)          | 作成日 | 縮尺 | A3基準<br>1:5 | 整理番号                                | ページ |
|   |      |      | 色/仕上げ | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |     |    |             | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 欠   |