

# FCNコネクタ端子台

PX7DSシリーズ(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

吉田電機工業(株)

端子台

コネクタ端子台

CSA UL 125V 信号用 PLC センサー 2D CAD



RoHS

ココが特長

高さ制限がある場合に有利な7.62mmピッチタイプ

- コネクタ部には、富士通高見澤コンポーネント(株)製 FCN-365P040-AU(オス)40芯を搭載しています。
- コネクタを水平方向から挿し込む構造のため、垂直方向にスペースが取れない場合に有効です。
- 35mmDINレールにワンタッチで取付できます。また直付けも可能です。

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

基本仕様

定格電圧	AC/DC125V	その他の仕様は ▶1740ページ
定格電流	1A	
適合電線	1.25mm <sup>2</sup> /AWG16	

外形図

(単位: mm)

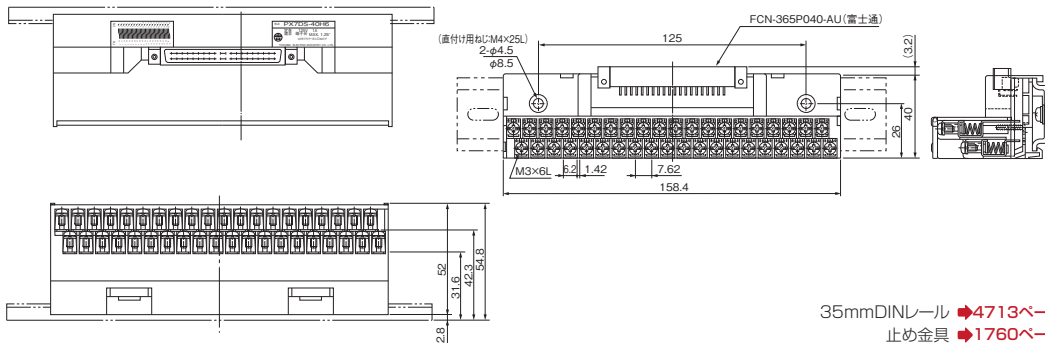

適合ハーネス


型式	極数	実装コネクタ(オス)	推奨ハーネス
PX7DS-40H6	40	FCN-365P040-AU (富士通コンポーネント)	NFCNシリーズ(▶1247ページ~)

結線図 (TOP VIEW)

回路図


コネクタ

端子台

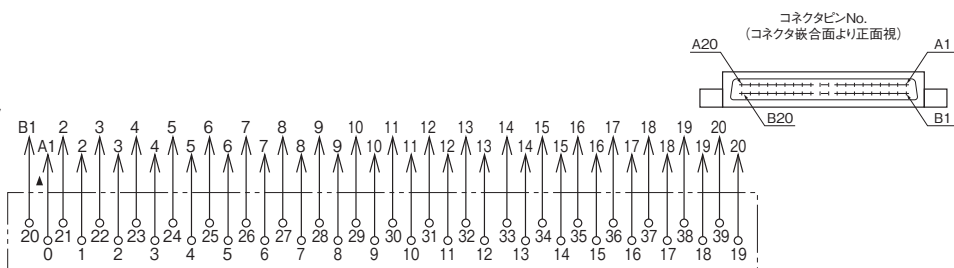

適合圧着端子

(単位: mm)

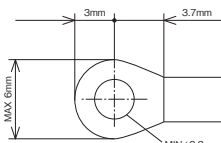

◎1.25-3 ▶2403ページ  
ⓂF1.25-3 ▶2405ページ



型式	単価			重量 (g)
	1~19台	20~29台	30台~	
PX7DS-40H6	¥5,300	¥5,040	¥4,540	208



Order 注文例

型式

PX7DS-40H6

2009.6

2010.5

1710