


IAI 単軸ロボット

モータハーネス

自由長

TJPA-S1-A

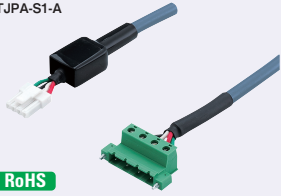

RoHS

結線図ページ ▶ 1550
使用部材ページ ▶ 1121

単軸ロボット モータ電源 中継 ロボット



出荷日

1~10本 **2日目**

※11本以上は都度見積いたします。

ストックA 翌日出荷
5本まで ¥500/本

非在庫品

ストック出荷について詳しくは
▶ 9011ページ

お値引き

1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

ココが
特長

長さ指定ができるモータハーネスです

- ケーブル長を自由指定できます。
- 固定・可動ケーブルの選択が可能です。
- 取り回しが容易な片側切り落としタイプもラインナップ。
- カスタムサービスをご利用頂きますと、ラベル印字が指定できます。▶ 1052ページ



ご注意

- ・長さ指定・・・0.2~30m(0.1m単位)
- ・使用部材はメーカー推奨部材を使用しております。(一部相当品使用)
- ・追加工サービスはフェライトコア同梱のみ対応いたします。

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル対応
ハーネス

画像センサ対応
ハーネス

ACサーボ
モータ対応
ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ対応
ハーネス

I/Oボード対応
ハーネス


センサ対応
ハーネス

電磁弁対応
ハーネス

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

外形イメージ図

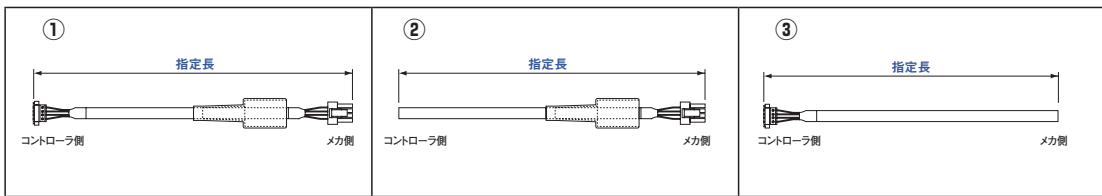

型式	TJPA-S1	ケーブルタイプ	A	指定長(m)	1.5	カスタムNo.は 型式末尾にお付けください
----	---------	---------	---	--------	-----	--------------------------

直結用

※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可

コントローラ	アクチュエータ	外形イメージ	型式	ケーブルタイプ	基準単価		
					基本単価	Aケーブル単価/m	Bケーブル単価/m
SCON SSEL	ISA/ISPA ISDA/ISPPDA IF FS RS NS	①直結用	TJPA-S1	A (固定用) 0.2~30m B (可動用) 0.2~30m	¥1,810	¥320	¥690

片側切り落とし

※ケーブルの長さは0.1m単位で指定可

コントローラ	アクチュエータ	外形イメージ	型式	ケーブルタイプ	基準単価		
					基本単価	Aケーブル単価/m	Bケーブル単価/m
SCON SSEL	ISA/ISPA ISDA/ISPPDA IF FS RS NS	②コントローラ側切り落とし	TJPA-S1-HM	A (固定用) 0.2~30m B (可動用) 0.2~30m	¥1,350	¥320	¥690
		③メカ側切り落とし	TJPA-S1-HC	A (固定用) 0.2~30m B (可動用) 0.2~30m	¥910	¥320	¥690

2010.7
▼
2011.6

1119