

5051/5045(2.5mmピッチ)

ハウジング

RoHS



CSA UL 信号用 差込み 電源用 センサー モーター



ココが特長

UL・CSA規格取得の5051コネクタ

- 山洋電気ステッピングシステムDP1、DP2、DP4、PMDシリーズ用のハーネスに採用しているコネクタ。
- メスコンタクトを挿入して使用するハウジングです。基板取付コネクタとの結合に使用します。

基本仕様

定格電圧：AC/DC250V
 定格電流：3A
 その他の仕様：☎2659ページ




- ・コンタクトは別売となります(☎2661ページ)。
- ・組み合わせ相手については☎2659ページ

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

外形図

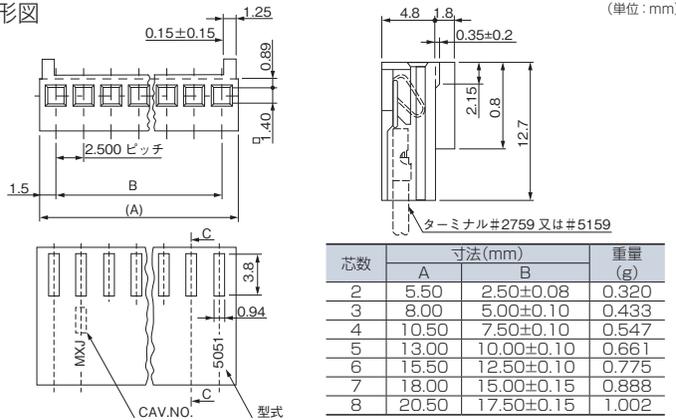

型式
5051-02-50PS



型式	芯数	基準単価	スライド単価
		1~5/パック	6~10/パック
5051-02-50PS	2	¥550	¥530
5051-03-50PS	3	¥600	¥570
5051-04-50PS	4	¥700	¥670
5051-05-50PS	5	¥800	¥760
5051-06-50PS	6	¥850	¥810
5051-07-50PS	7	¥900	¥860
5051-08-50PS	8	¥950	¥910

販売：ミスミ / 製造元：日本モロックス㈱

ウエハーストレートタイプ

RoHS



CSA UL 信号用 差込み 電源用 センサー モーター



ココが特長

UL・CSA規格取得の5045コネクタ

- 電線対基盤用のウエハーストレートタイプコネクタです。

基本仕様

定格電圧：AC/DC250V
 定格電流：3A
 その他の仕様：☎2659ページ




- ・組み合わせ相手については☎2659ページ

出荷日

1~10パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。
在庫品

外形図

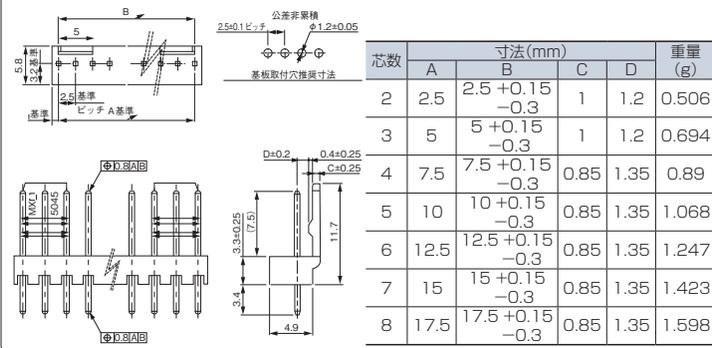

型式
5045-02A-50PS



型式	芯数	基準単価	スライド単価
		1~5/パック	6~10/パック
5045-02A-50PS	2	¥850	¥810
5045-03A-50PS	3	¥1,050	¥1,000
5045-04A-50PS	4	¥1,300	¥1,240
5045-05A-50PS	5	¥1,450	¥1,380
5045-06A-50PS	6	¥1,700	¥1,620
5045-07A-50PS	7	¥1,950	¥1,860
5045-08A-50PS	8	¥2,250	¥2,140

販売：ミスミ / 製造元：日本モロックス㈱

コネクタ

ナイロンコネクタ

e-CON

CC-Linkファンタッチコネクタ

ダイナミック/DK

コマーシャルメーテンロック

ミニユニバーサルメーテンロック

ユニバーサルメーテンロック

EI

EH・XH・NH

VH・PH

EL・SM

5051/5045
51067/
53258

1625
5195/5273

5559/5557
3191

CB01/
CL07D防水

その他樹脂製コネクタ

2010.7
▼
2011.6

2660