

# ステンレス製フロアマウントPC

Core2Duo 2.13GHz PCIx4 PCIex3 ノンストップ電源モデル

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

無料  
送料  
9023

ATX  
電源

PCI  
Express

PCI

Delivery  
納期

**出荷日**

1~5台 **3日目**

6台~ **都度見積**

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

**ココが  
特長**

### 瞬停対策、画像処理に適したクリーンルーム用

- 電源をバッテリーでバックアップしているため、停電時でも瞬停時間ゼロでWindowsを自動的にシャットダウンします。
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス材を使用、無塗装のため塗装はがれの心配がありません。
- 最大で、PCIバス4スロット、PCI Expressバス3スロットに拡張カードを搭載できます。
- フロントに12cm吸込みファン×1と防塵フィルタ、リアに8cm吐出しファン×2を実装し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
- DVD-ROM搭載タイプ、DVDマルチ搭載タイプからお選びいただけます。

¥

※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

DVD-ROMタイプ		
型式	モデル	単価(送料無料)
BBC-SL4AC2P	OSなし	¥170,000
BBC-SL4AC2P-W2K	Windows2000 インストール	¥195,000
BBC-SL4AC2P-W2K-E	英語Windows2000 インストール	¥195,000
BBC-SL4AC2P-XP	WindowsXP インストール	¥194,000
BBC-SL4AC2P-XP-E	英語WindowsXP インストール	¥195,000

DVDマルチタイプ		
型式	モデル	単価(送料無料)
BBC-SL4AC2P-MLT	OSなし	¥175,000
BBC-SL4AC2P-MLT-W2K	Windows2000 インストール	¥200,000
BBC-SL4AC2P-MLT-W2K-E	英語Windows2000 インストール	¥200,000
BBC-SL4AC2P-MLT-XP	WindowsXP インストール	¥199,000
BBC-SL4AC2P-MLT-XP-E	英語WindowsXP インストール	¥200,000

## 詳細

**電源バッテリー**  
停電時に電源をバックアップし、システムダウンを回避します

**12cm吸込みファン**  
防塵フィルタで粉塵からシステムを守ります

**メモリ 2GB**  
240pin DDR2-SDRAM PC2-5300

**PCI Express (x16)**  
1枚拡張カードを増設できます

**Core2Duo 2.13GHz**  
信頼性の高いCPUファンを採用

**PCI Express (x1)**  
2枚まで拡張カードを増設できます

**PCI 4スロット**  
PCIバス×4に拡張カードを増設できます

**国産450W ノンストップ電源**  
信頼性の高い国産電源を採用

**電源通信ケーブル**  
電源の状態をシステム管理するために接続します

## 仕様

システム		仕様
型式	シャーシ: PCBX-SL4A, メインボード: PCMB-G7B630-B-R	
CPU	Intel Core2Duo 2.13GHz (Conroe, FSB 1066MHz, 2MBキャッシュ)	
システムメモリ	2GB (240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-5300)	
増設メモリ	空きスロット×3 (最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR2-SDRAM (ECC不可)	
BIOS	Phoenix-AWARD	
チップセット	Intel Q965	
DVD	ROM	5.25インチ ATAPI×1
	Multi	5.25インチ SATA×1 対応フォーマット: CD-DA, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD+G, CD Extra, CD Text, Photo-CD, Video CD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R DL, DVD+R DL
FDD	なし	
HDD	型式	3.5インチ SATAⅢ/300 320GB×1
	特徴	※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
空きドライブベイ	フロント5.25インチ×2, フロント3.5インチ×1, 内蔵3.5インチ×1	
拡張バススロット数	PCI(32bit)×4, PCI Express(x16)×1, PCI Express(x1)×2	
AC電源自動復旧機能	あり(ジャンパまたはBIOS設定)	
動作環境	温度: 0~40℃, 湿度: 10~85%RH (結露なきこと)	
外形寸法(mm)	427(W)×461(D)×177.5(H)	

電源	入力	AC定格				
		AC85~264V (自動切替) (47~63Hz)	DC定格			
450W ATX 電源	最大負荷電流(連続)	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
		20A	22A	22A	0.5A	2A
	最大出力電流(連続)	合計 160W				
		合計 334W				
	最大負荷電流(ピーク)	合計 350W				
		合計 432W				
	最大出力電流(ピーク)	30A	33A	30A	0.5A	2.5A
		合計 450.5W				
	最小負荷電流	-	-	-	-	-
	効率(平均)	73%				
規格	UL, EN, IEC					

バッテリー	
使用バッテリー	密閉型鉛蓄電池 12V×2直列
公称バッテリー電圧	24V
定格容量	2.3Ah
内蔵ヒューズ定格	30A 32V
充電時間	約10時間(完全放電~満充電)
バックアップ時間	全負荷約3分

## 付属品

①	マザーボードマニュアル(英語)	1部
②	ドライバディスク	1枚
③	2ポートUSBケーブル(370mm)	2本

インターフェイス	ポート数	ポート仕様
シリアル	2	RS-232 (D-Sub 9pinオス) ※内1ポートは電源と接続するため、ご使用になれません。
パラレル	1	SPP/ECP/EPP (D-Sub 25pinメス)
キーボード	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
マウス	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
USB	2	フロント: USB2.0 タイプA (4pinメス)
	4	リア: USB2.0 タイプA (4pinメス)

VGA	仕様
アクセラレータ	チップセット内蔵
ビデオメモリ	最大384MB (DVMTにより動的に割当)
最大解像度	2,560×1,024 (1,600万色)
コネクタ形状	HD-15pinメス
VGA機能のDisable	不可 (リソースの解放はできません)

LAN	仕様
ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
コントローラチップ	Marvell 88E8056
ポート	RJ45×1
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)


サウンド	仕様	
コントローラチップ	Realtek ALC262	
入出力ポート	ライン	RCAピンジャック×3, 10pinピンヘッド(フロント/パネル用)
	IN/OUT	※5.1チャンネルオーディオ出力/入力用の場合、ラインINはセンターおよびサブウーファースピーカ、ラインOUTはフロントスピーカ、マイクINはリアスピーカ用接続端子となります。
	S/PDF	5pinピンヘッド
	CD IN	4pinピンヘッド
サンプリングレート	44.1/48/96/192Hz	
サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)	

⚠  
ご注意

- ・パソコン本体は縦置きにできません。
- ・電源バッテリーを垂直方向に取り付けた場合、フレームとバッテリーバックの接合部に荷重がかかり、コネクタ破損が生じて液漏れが発生する危険性があります。
- ・電源通信ケーブルが正しく接続されていない場合、OS起動と同時にシャットダウン処理が開始されます。ご使用前に電源通信ケーブルを接続して下さい。

## 簡単メンテナンス

フロントからホットスワップでバッテリーの交換ができます。

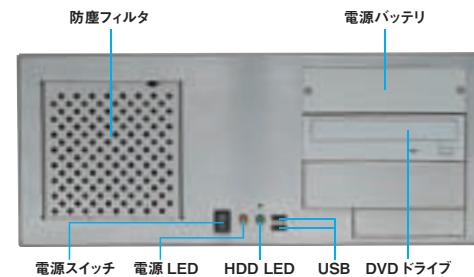

本ページに掲載のPCには  
**リモート電源スイッチ付きモデルもあります**

くわしくはO8007ページをご覧ください!

