

4U ラックマウントPC (PCIe/PCI)

Core2Duo 2.13GHz PCIx4 PCIex3

の
価格は値下げした
商品です
**プライス
ダウン**



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

無料
貸出
3023
EIA
4U
ATX
電源
PCI
Express
PCI

Delivery
納期

出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが
特長

画像処理ユーザー向け高速処理モデル

- Core2Duo 2.13GHzと2GBメモリでハイパフォーマンスを実現します。
- 最大で、PCIバス4スロット、PCI Expressバス3スロットに拡張カードを搭載できます。
- 前面に8cm×8cm、12cm×12cm吸込みファンを搭載、防塵フィルタを実装し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
- 19インチラックに組込み可能です。
- DVD-ROM搭載タイプ、DVDマルチ搭載タイプからお選びいただけます。




※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

DVD-ROMタイプ		
型式	モデル	単価 (送料無料)
BBC-AREM4MC2	OSなし	¥160,000
BBC-AREM4MC2-W2K	Windows2000 インストール	¥185,000
BBC-AREM4MC2-W2K-E	英語Windows2000 インストール	¥182,000
BBC-AREM4MC2-XP	WindowsXP インストール	¥184,000
BBC-AREM4MC2-XP-E	英語WindowsXP インストール	¥182,000

DVDマルチタイプ		
型式	モデル	単価 (送料無料)
BBC-AREM4MC2-MLT	OSなし	¥165,000
BBC-AREM4MC2-MLT-W2K	Windows2000 インストール	¥190,000
BBC-AREM4MC2-MLT-W2K-E	英語Windows2000 インストール	¥187,000
BBC-AREM4MC2-MLT-XP	WindowsXP インストール	¥189,000
BBC-AREM4MC2-MLT-XP-E	英語WindowsXP インストール	¥187,000

詳細

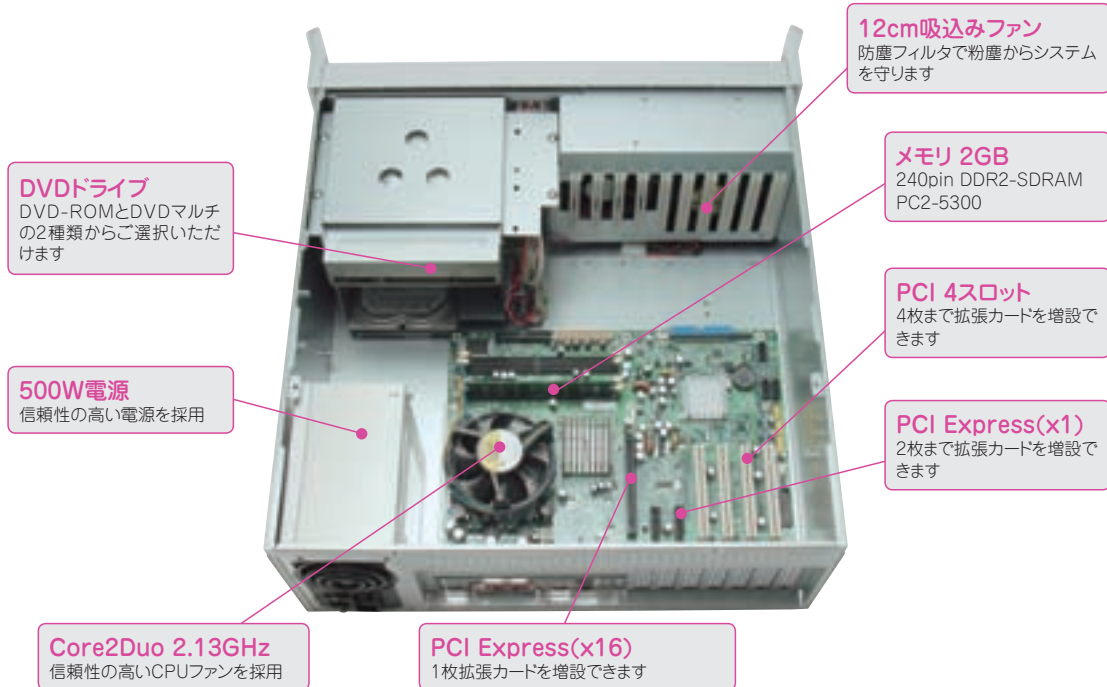

仕様

システム	型式	シャーシ: PCBC-AREM4UMB、メインボード: PCMB-G7B630-B-R
	CPU	Intel Core2Duo 2.13GHz (Conroe、FSB 1066MHz、2MBキャッシュ)
	システムメモリ	2GB (240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-5300)
	増設メモリ	空きスロット×3 (最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR2-SDRAM (ECC不可)
	BIOS	Phoenix-AWARD
	チップセット	Intel Q965
	DVD	ROM 5.25インチ ATAPI×1
		Multi 対応フォーマット: CD-DA/CD-ROM、CD-ROM XA、CD-R、CD-RW、CD+G、CD Extra、CD Text、Photo-CD、Video CD、DVD+RW、DVD+R、DVD-R、DVD-RAM、DVD-ROM、DVD-VIDEO、DVD-R DL、DVD+R DL
	FDD	なし
	HDD	3.5インチ SATAII/300 320GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
	空きドライブベイ	フロント5.25インチ×2
	拡張バススロット数	PCI(32bit)×4、PCI Express(x16)×1、PCI Express(x1)×2
	AC電源自動復旧機能	あり(ジャンパまたはBIOS設定)
	動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 10~85%RH (結露なきこと)
	外形寸法(mm)	482(W)×461(D)×177(H)

電源	500W ATX電源	入力	AC90~264V(自動切替) (47~63Hz)				
			+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
		最大負荷電流(連続)	22A	20A	22A	0.5A	2A
			合計 160W		0.5A	2A	
		最大出力電力(連続)	合計 334W		合計 350W		
			最大負荷電流(ピーク)	33A	30A	30A	0.5A
		最大出力電力(ピーク)	合計 200W		合計 482W		
			合計 500.5W				
		最小負荷電流	-	-	-	-	-
		効率(平均)	73%				
規格	UL、CE、EN、IEC						

I/O	インターフェイス	ポート数	ポート仕様
	シリアル	2	RS-232 (D-Sub 9pinオス)
	パラレル	1	SPP/ECP/EPP (D-Sub 25pinメス)
	キーボード	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
	マウス	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
USB		4	フロント: USB2.0 タイプA (4pinメス)
		4	リア: USB2.0 タイプA (4pinメス)


VGA	アクセラレータ	Intel Graphic Media Accelerator 3000
	ビデオメモリ	最大384MB (DVMTにより動的に割当)
	最大解像度	2,560×1,024 (1,600万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
VGA機能のDisable	不可 (リソースの解放はできません)	

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Marvell 88E8056
	ポート	RJ45×1
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)	

サウンド	コントローラチップ	Realtek ALC262	
	入出力ポート	ライン IN/OUT	RCAピンジャック×3、10pinピンヘッダ
		マイクIN	※1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはセンターおよびサブフェーズスピーカ、ラインOUTはフロントスピーカ、マイクINはリアスピーカ用接続端子となります。
		S/PDF	5pinピンヘッダ
		CD IN	4pinピンヘッダ
サンプリングレート	44.1/48/96/192Hz		
サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)		

付属品

①	マザーボードマニュアル(英語)	1部	⑤	19インチラック取付用ブラケット	1組
②	ドライバディスク	1枚	⑥	AC電源ケーブル(1.7m)	1本
③	鍵	2本	⑦	OSリカバリディスク	1枚
④	ゴム足	4個	※ BBC-AREM4MC2、BBC-AREM4MC2-MLT には、⑦番は付属しません。		

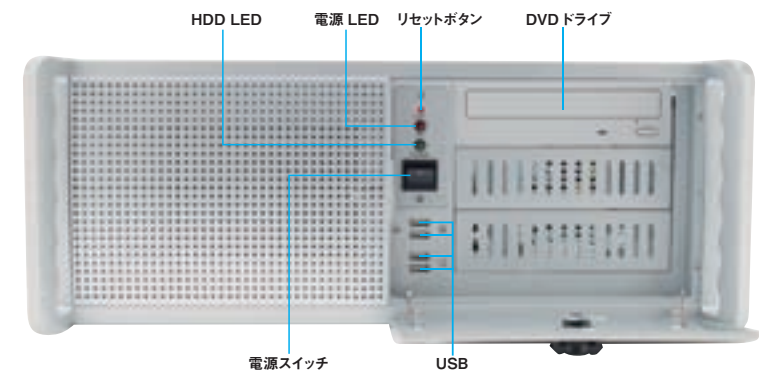

本ページに掲載のPCには
リモート電源スイッチ付きモデルもあります

くわしくはO8007ページをご覧ください!



小型フロア
マウントPC

フロア
マウントPC

ステンレス製
小型フロア
マウントPC

ステンレス製
フロア
マウントPC

2U ラック
マウントPC

4U ラック
マウントPC
(PCI/ISA)

4U ラック
マウントPC
(PCI)

4U ラック
マウントPC
(PCIe/PCI)

ステンレス製
4U ラック
マウントPC

4U ラック
マウントPC
(ファン監視)

小型組込PC