

表示灯



取付穴Φ8・Φ10 パイロットランプ(LED・ネオンブラケット)

RoHS



ココが
特長

- 光源はLEDまたはネオン球です
- そのまま24Vまたは100V電源を直接利用できるタイプと、抵抗を外付けしてお好きな電圧でご使用いただくタイプが選べます



Delivery
納期

出荷日

1~9パック 翌日(当日)

10パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申しつけください。

在庫品

スイッチ
スイッチボックス
表示灯・ブザー

スイッチ

押しボタン
スイッチ

セレクタ
スイッチ

表示灯

ブザー

トグル
スイッチ

ロッカ
スイッチ

スライド
スイッチ

ロータリー
スイッチ

インターロック
プラグ

フット
スイッチ

マット
スイッチ

マットスイッチ・
テープスイッチ用
コントローラ

テープ
スイッチ



Order
注文例

基本型式 - 色 - 入数
ML8CF2 - R - 5P



1パック 5個入


型式		入数	取付穴Φ	定格電圧	光源	保護構造	端子	仕様 グループ	基準単価	スライド単価	
基本型式	色								1~4パック	5~9パック	10~19パック
ML8-CF2	R 赤 G 緑 O オレンジ	5P	Φ8	DC2V	LED	IP65	ハンダ兼タブ	A	¥1,100	¥990	¥880
ML8-CF24				DC24V				B	¥1,500	¥1,350	¥1,200
ML8-CF100				AC100V		IP40		C	¥1,800	¥1,620	¥1,440
MN10-CP110			Φ10	AC110V	ネオン	IP65防油		D	¥880	¥790	¥700

詳細仕様


定格電流	使用温度範囲	絶縁抵抗 500VDC	耐電圧 AC 1分間 V	質量 約g
LED: 20mA ネオン: 1.5mA	-25~+70°C	100MΩ以上	200	3~5

外形図


ML8-CF2

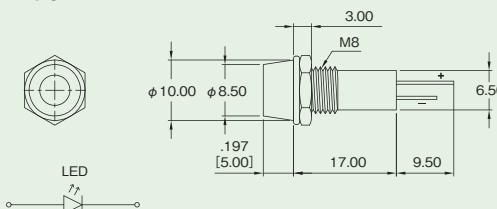


ML8-CF100

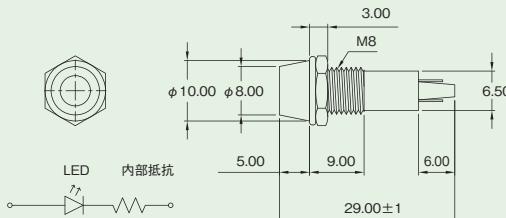

ML8-CF24

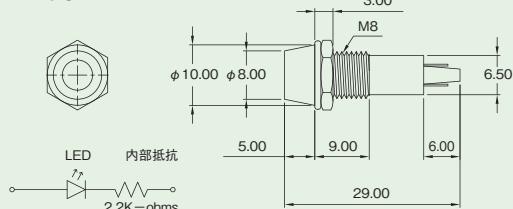


MN10-CP110

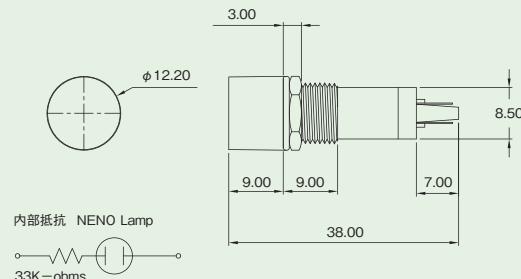


取付穴加工図

 取付穴Φ8タイプ



取付穴Φ10タイプ

 

2011.9
▼
2012.8

設計変更でお探しの部品を見つけるなら **VONA**

<http://jp.misumi-vona.com/vona/el/>

1124

仮7424

11.7.9 10:20:28 AM