

ハンダ関連用品

汎用ハンダゴテ

ココが
特長

セラミックヒーター使用のハンダゴテです

- 特別な別置きのコントローラを必要とせずに7種類の温度設定ができるハンダゴテです。
- 温度設定は付属の7種類の「温度ボタン」を交換するだけで簡単にできます。

● 温度の設定と校正

ご使用になる前に、温度設定と温度校正を行ってください。出荷時には390°Cの温度ボタンをセットして校正を行っておりますが、設定温度の変更、コテ先形状の変更、ヒーター交換の際に必ず校正を行ってください。

1. 電源を入れる前に、設定したい温度の温度ボタンをセットします。

- ・温度ボタンは抜き差しするだけで交換できます。

- ・温度ボタンの抜き差しは、電源を抜いて行ってください。

- ・温度ボタン穴に、指やドライバーを差し込まないでください。またハンダカスや金属片などが入らないようにしてください。感電、ショートの恐れがあります。

2. CAL調整穴が見えるように断熱カバーをめくります。

3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

4. ヒーター通電ランプが点滅状態になれば、設定温度に到達しています。

5. コテ先温度をコテ先温度計で測定しながら、マイナスドライバーでCALを調整します。

時計回りで温度が高くなり、逆回りで低くなります。

- ・機種に不適合のものやその他の類似のコテ先をご使用の場合、ハンダゴテの性能が十分に出ないことが考えられるばかりかヒーター等への負荷がかかり、故障の原因となることがありますので十分ご注意下さい。

Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

在庫品

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


型式
933-1

ご注意



型式	商品	単価
933-1	ハンダゴテ本体	¥7,000
900M-T-1.2LD	交換コテ先(図参照)	¥720
900M-T-1.6D	交換コテ先(図参照)	¥530
900M-T-2.4D	交換コテ先(図参照)	¥530
900M-T-3.2D	交換コテ先(図参照)	¥530
900M-T-1C	交換コテ先(図参照)	¥770
900M-T-2C	交換コテ先(図参照)	¥530
900M-T-3C	交換コテ先(図参照)	¥530
900M-T-4C	交換コテ先(図参照)	¥530
900M-T-B	交換コテ先(図参照)	¥530
900M-T-I	交換コテ先(図参照)	¥530
900M-T-K	交換コテ先(図参照)	¥1,100

各部名称

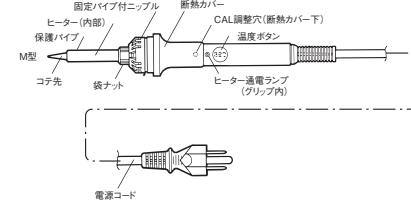


なおハンダゴテにはB型コテ先(900M-T-B)が1個標準で付属しております。

仕様

型式	933-1
消費電力	AC100V / 51W
出力電圧	AC100V(50/60Hz)
付属設定温度ボタン	300,330,360,390,420,450,480
確度	390±10°C (出荷時)
リップル	±1°C (無負荷時)
ヒーター	セラミックヒーター
センサー	ヒーター埋め込み型タングステンセンサー
コテ先サイズ	M型
電源コード	3芯二極設置型プラグ付きゴムコード、長さ1.5m
リード電圧 (コテ先-アース間の電位差)	0.6mV以下
アース抵抗 (コテ先-アース間の抵抗)	2Ω以下(リード電流: 2mA以下)
全長	200mm
重量	55g

*コテおよびトランスクースの全長、重量、寸法にはコード部は含まれません。

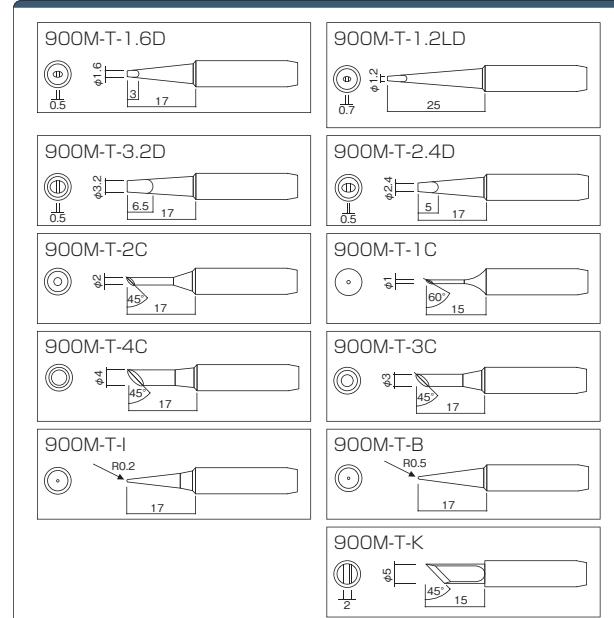

設計変更でお探しの部品を見つけるなら **VONA** カタログ
オーム電機・ヘラマンタイトン・TDKの配線アクセサリも
豊富な取扱い!



*上記商品はVONA カタログ掲載商品です。

2011.9
▼
2012.8

6320