

取付穴φ22 非照光(バリュー品)



MPB2CFx1xD



MPB2CPx1xD



MPB2Mx1Dx

ココが  
特長

お得な価格の照光式押しボタン  
スイッチです

- 簡単に脱着ができます
- 短胴型タイプです。
- 海外規格No.は ①1152ページ参照



Delivery  
納期

出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order  
注文例

型式	-	色
MPB2CFM10D	-	R




型式	基本型式	色	形状	素材	操作部	動作機能	構成	構造	保護構造	取得規格						端子	基準単価		
										cUL	VDE	TUV	CE	CCC	PSE		1~4個	5~9個	10~19個
MPB2CFM10D		R	丸平形	金属	φ28.8	モメンタリ	1a	分離式	IP65	●	-	-	●	●	●	M3.5 端子	¥690	¥660	¥610
MPB2CFM11D		G								●	-	-	●	●	●		¥830	¥780	¥730
MPB2CFA10D		W								●	-	-	●	●	●		¥780	¥730	¥680
MPB2CFA11D		Y								●	-	-	●	●	●		¥880	¥830	¥770
MPB2CPM10D		R	丸突形	金属	φ28.8	モメンタリ	1a	分離式	IP65	●	-	-	●	●	M3.5 端子	¥880	¥730	¥680	
MPB2CPM11D		G								●	-	-	●	●		●	¥900	¥850	¥790
MPB2CPA10D		W								●	-	-	●	●		●	¥900	¥850	¥790
MPB2CPA11D		Y								●	-	-	●	●		●	¥1,030	¥970	¥910
MPB2MM10D		R	キノコ	金属	φ40	モメンタリ	1a	分離式	IP65	●	-	-	●	●	M3.5 端子	¥780	¥730	¥680	
MPB2MM11D		G								●	-	-	●	●		●	¥880	¥830	¥770
MPB2MA10D		W								●	-	-	●	●		●	¥900	¥850	¥790
MPB2MA11D		Y								●	-	-	●	●		●	¥1,030	¥970	¥910

詳細仕様


定格絶縁電圧(Ui)	定格通電電流(Ith)	定格使用電圧(Ue)	定格使用電流		LED定格AC/DC	使用温度範囲	絶縁抵抗	耐電圧AC1分間		耐久性(万回以上)		質量(g)	
			交流AC-12	直流DC-13				同極端子の間	異極端子の間	機械的	電氣的		
600V	10A	120V 240V 380V	10A 6A 2A	2.2A 1.1A -	24V	-25~+55℃	100MΩ以上	2500	2500	100	10	10	33.1-59.8

パネル加工図


丸平形

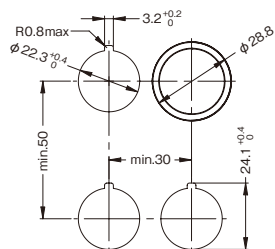


丸突形

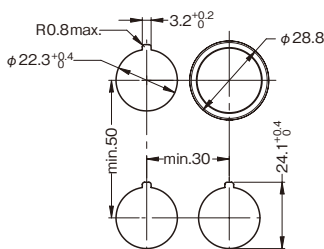

キノコ

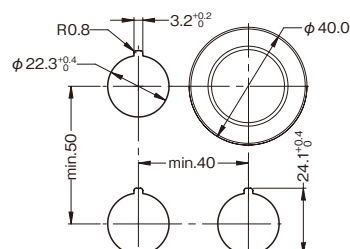

外形図

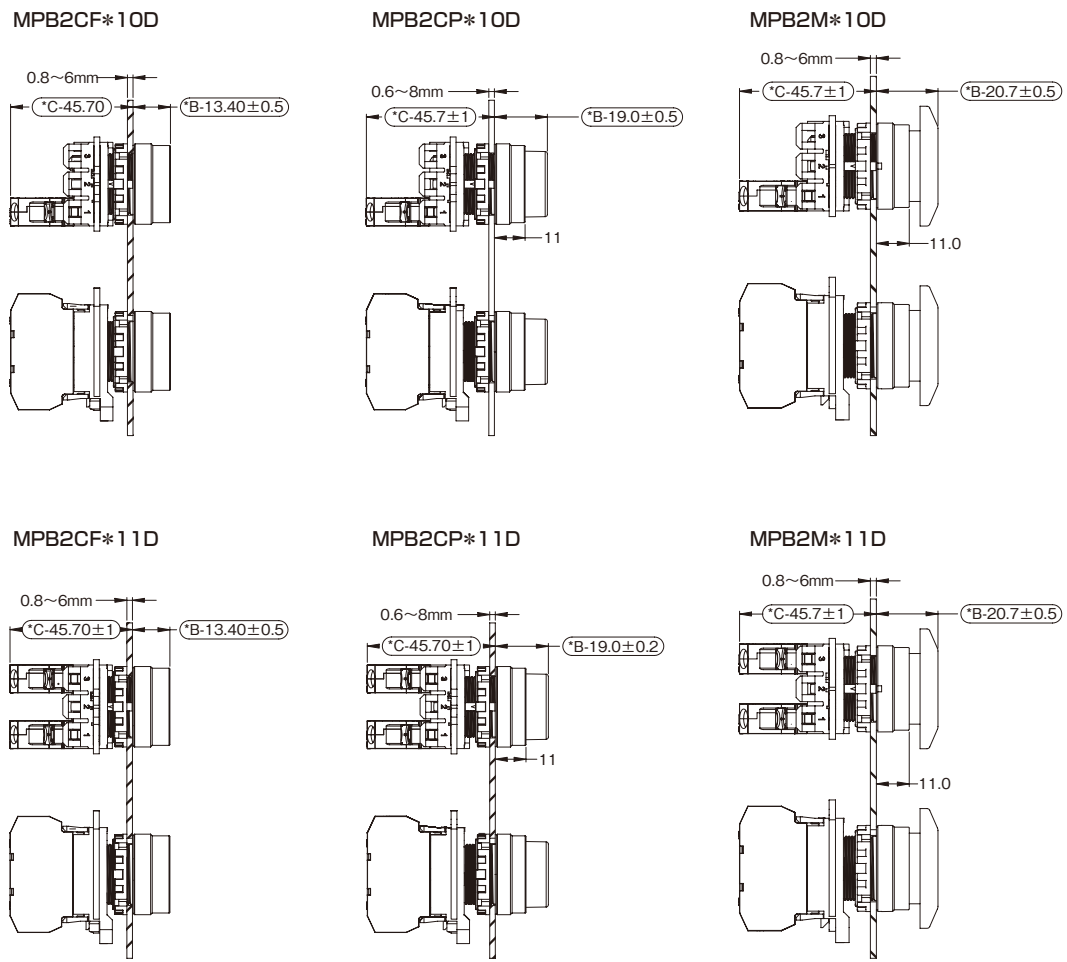

セレクション  
ガイド

非常停止

押しボタン

セレクタ

表示灯

トグル

ロッカ

スライド  
ロータリー

技術資料

ブザー

ブザー  
外形図

フット  
スイッチ

インターロック  
ブラグ

端子配列

1a接点


Contact		Operator Position		
		Free	Push	-
1	NO		●	
2				
3				

1a1b接点


Contact		Operator Position		
		Free	Push	-
1	NO		●	
2				
3	NC	●		

取付穴加工図

丸平形

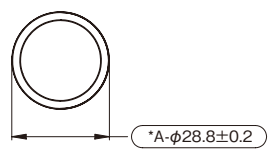

丸突形

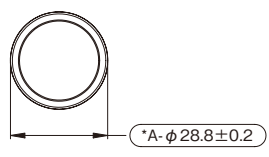

キノコ

